

## TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



Изображение аналогичное

Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 6.20 mm, Длина шлица: 18.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Номер для заказа	<a href="#">1071690000</a>
Тип	TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
GTIN (EAN)	4032248866106
Кол.	2 м

Дата создания 11 мая 2024 г. 15:16:58 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	7,5 мм	Глубина (дюймов)	0,295 inch
Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Ширина	2 000 мм	Ширина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	116,5 g		

## Монтажная рейка

Длина клеммной рейки	макс.	2 000 мм
	мин.	0 мм
	номин.	2 000 мм
Длина прорезей		
Длина шлица	18 мм	
Зазор между прорезями		
Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2	1,92 kA	
Материал	Сталь	
Монтажная рейка с отверстиями	Да	
Нормы	DIN EN 60715	
Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	
Расстояние между шлицами	7 мм	
Стойкость к короткому замыканию со-ответствует проводу из E-Cu	16 mm²	
Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Ширина прорезей		
Ширина шлица	6,2 мм	

## Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>



TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Изображение изделия

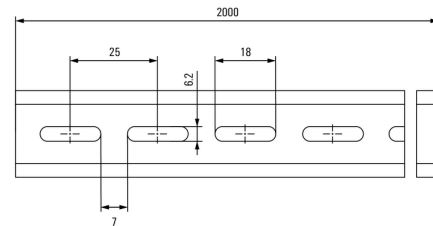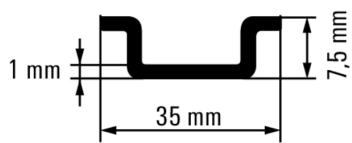

Изображение аналогичное

## TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## SAK-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

Тип	EW 35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6883560000</a>	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4008190181314	привинченный
Кол.	50 Шт.	
Тип	EW 35 GR 7032	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6883530000</a>	Концевой стопор, Материал Wemid, серый, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4008190027322	привинченный
Кол.	50 Шт.	
Тип	EW 35/SCHA/M3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">68838660000</a>	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4008190033477	привинченный
Кол.	20 Шт.	

## Монтажные опоры



Монтажные ножки используются для монтажа компонентов, которые нельзя непосредственно вщелкнуть в DIN-рейку.

## Основные данные для заказа

Тип	MOFU 35/LO/1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">68846260000</a>	Монтажное основание (клемма)
GTIN (EAN)	4008190178574	
Кол.	20 Шт.	

## TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Аксессуары

## Монтажный материал



### Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

#### Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

**Набор для крепления меток SD** требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки.

#### Универсальный крепежный набор TPSD

разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

## Основные данные для заказа

Тип	FKSC M6X8 D9/SW3	Исполнение
Номер для заказа	40082600000	Klirron TB (Terminal Box), Крепежный винт, Материал: Сталь
GTIN (EAN)	4008190058258	
Кол.	50 Шт.	

## W-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

Тип	WEW 35/1	Исполнение
Номер для заказа	40089000000	Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35, привинченный
GTIN (EAN)	4008190172282	
Кол.	50 Шт.	

## TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	WEW 35/2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4001200000</a>	Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4008190030230	привинченный
Кол.	50 Шт.	

## Монтажные опоры



Монтажные ножки используются для монтажа компонентов, которые нельзя непосредственно вщелкнуть в DIN-рейку.

## Основные данные для заказа

Тип	FM 4/TS35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4007900000</a>	Монтажное основание на рейку, TS 35, М 4
GTIN (EAN)	4008190086459	
Кол.	40 Шт.	

## Концевые крышки



Колпачковые заглушки для клеммных реек обеспечивают защиту от острых кромок и визуально закрывают торец клеммной рейки.

## Основные данные для заказа

Тип	TS END CAP 35X7.5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">403470000</a>	Крышка клеммы, Полипропилен, Темно-бежевый, Высота: 37.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118078701	Ширина: 7 mm, Глубина: 9 mm
Кол.	100 Шт.	

## TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

## Основные данные для заказа

Тип	WSH 1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008700000</a>	Аксессуар, Держатель шины, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Кол.	10 Шт.	
Тип	WSH 6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008200000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Кол.	10 Шт.	
Тип	WSH 3/H/N	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40085970000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Кол.	10 Шт.	
Тип	WSH 5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008100000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Кол.	10 Шт.	

## Опора монтажной рейки



Опор клеммных реек могут использоваться для установки реек DIN в любом месте шкафа. В результате приподнятая или угловая DIN-рейка упрощает как монтаж компонента, так и укладку проводки.

## Основные данные для заказа

Тип	TST 2/M5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008600000</a>	Монтажное основание для рейки, М 5, Сталь
GTIN (EAN)	4008190144777	
Кол.	10 Шт.	
Тип	TSTW D 4.3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4008110000</a>	Монтажное основание для рейки, Сталь
GTIN (EAN)	4008190185305	
Кол.	10 Шт.	

## TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	TSTW 6/M6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6564000000</a>	Монтажное основание для рейки, М 6, Сталь
GTIN (EAN)	4008190095345	
Кол.	10 Шт.	
Тип	TSTW 5/M5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">656381000000</a>	Монтажное основание для рейки, М 5, Сталь
GTIN (EAN)	4008190059651	
Кол.	10 Шт.	
Тип	TST 2/M6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">656317000000</a>	Монтажное основание для рейки, М 6, Сталь
GTIN (EAN)	4008190069254	
Кол.	10 Шт.	
Тип	SH 2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">656492000000</a>	Держатель шины
GTIN (EAN)	4008190007584	
Кол.	10 Шт.	
Тип	TSTW 5/M5 ZN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">656391000000</a>	Монтажное основание для рейки, М 5, Сталь
GTIN (EAN)	4032248169894	
Кол.	10 Шт.	

## Z-серия

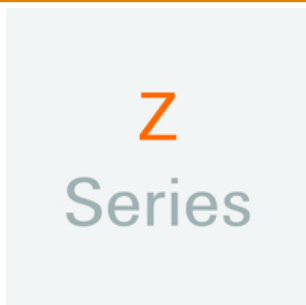

Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

Тип	ZEW 35/2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">656307400000</a>	Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4032248348916	зафиксированный
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZEW 35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">656400000000</a>	Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4008190956264	зафиксированный
Кол.	20 Шт.	

## TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

## Основные данные для заказа

Тип	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6285900000</a>	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество
GTIN (EAN)	4008190133337	полюсов: 1
Кол.	50 Шт.	
Тип	FKSC M4X6 D8/SW2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4567480000</a>	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество
GTIN (EAN)	4008190033491	полюсов: 1
Кол.	100 Шт.	
Тип	FKSC M6X12 D9/SW3	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6285350000</a>	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество
GTIN (EAN)	4008190139285	полюсов: 1
Кол.	50 Шт.	