

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. Hybrid-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Flansch Hybrid, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.	1072900000
Typ	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
VPE	10 Stück

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	55,47 g
--------------	---------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Anschluss 1	Hybrid (Q10)	Anschluss 2	Crimp
Kategorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.	0,75 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)	AWG 20	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.	0,08 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)	AWG 27	Manteldurchmesser, max.	10 mm
Manteldurchmesser, min.	5 mm	Montageart	2 Schrauben
Schirmung	360°-Rundumgehäuse	Schutzart	IP67
Steckzyklen	500		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	--	------------------------	---------

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	<10 mΩ	Nennstrom	3 A pro Kontakt
----------------------	--------	-----------	-----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Manual](#)

[Designation key / Type key](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Montageausschnitt

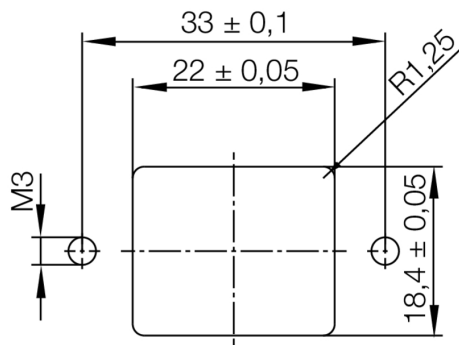

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Hybridkabel



Meterware, Kupferkabel Hybrid, flexibel, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-C5DHAG-MW	Ausführung
Best.-Nr.	1172250000	Anschlusskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC,
GTIN (EAN)	4032248964543	Meterware ab 110m
VPE	110 m	

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HTF HYB	Ausführung
Best.-Nr.	1119580000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.08mm ² , 1mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
VPE	1 Stück	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Hybrid

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Ausführung
Best.-Nr.	1135160000	Crimpkontakt, für Flanscheinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
VPE	300 Stück	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Ausführung
Best.-Nr.	1068970000	Crimpkontakt, für Flanscheinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
VPE	300 Stück	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Ausführung
Best.-Nr.	1096150000	Crimpkontakt, für Flanscheinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
VPE	300 Stück	

Staubschutzkappen

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BP-V14P	Ausführung
Best.-Nr.	1058310000	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248799404	
VPE	10 Stück	