

**IE-PS-V14M-HYB-10P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117  
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. Hybrid-Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Stecker Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.	<a href="#">1072910000</a>
Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
VPE	10 Stück

## IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	61,81 g
--------------	---------

## Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

## Allgemeine Daten

Anschluss 1	Hybrid (Q10)	Anschluss 2	Crimp
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Isolationsdurchmesser, max.	1,05 mm
Isolationsdurchmesser, min.	0,85 mm	Kategorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	0,75 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. (AWG)	AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,08 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. (AWG)	AWG 27
Manteldurchmesser, max.	10 mm	Manteldurchmesser, min.	5 mm
Schirmung	360°-Rundumgehäuse	Schutzart	IP67
Steckzyklen	500		

## Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	--	------------------------	---------

## Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	<10 mΩ	Nennstrom	3 A pro Kontakt
----------------------	--------	-----------	-----------------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

Erstellungs-Datum 27. April 2024 17:19:15 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-PS-V14M-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a>
	<a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
	<a href="#">Manual</a>
	<a href="#">Designation key / Type key</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
	<a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
	<a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-PS-V14M-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

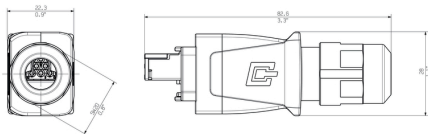

## IE-PS-V14M-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PP-V14P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1058280000</a>	Steckergehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248799374	
VPE	10 Stück	

### Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 Stück	

## IE-PS-V14M-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Crimping tools



#### Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	HTF HYB	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1119580000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
VPE	1 Stück	

### Hybridkabel



Meterware, Kupferkabel Hybrid, flexibel, 6 x 0,5 mm<sup>2</sup> + 4 x AWG 22/7

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-C5DHAG-MW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1172250000</a>	Anschlusskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC,
GTIN (EAN)	4032248964543	Meterware ab 110m
VPE	110 m	

**IE-PS-V14M-HYB-10P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Hybrid**

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1068950000</a>	Crimpkontakt, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
VPE	300 Stück	
Typ	IE-PI-HYB-10P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1068990000</a>	Einsatz, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
VPE	1 Stück	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1135150000</a>	Crimpkontakt, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
VPE	300 Stück	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1096180000</a>	Crimpkontakt, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
VPE	300 Stück	