

SAIL-VSA-M8G-3-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller poskytuje ventilové konektory jako připojovací vedení s konektorem M12 na jednom konci a s druhým koncem bez konektoru. Stav ventilového konektoru se zobrazuje pomocí LED diody. Každý ventilový konektor má ochranný obvod. Produktová řada společnosti Weidmüller zahrnuje ventilové konektory typů A, B a C podle DIN a průmyslových standardů. V připojeném stavu splňují stupeň krytí IP 67. Směr vývodu je také rozhodujícím faktorem: Weidmüller také poskytuje 0° verze typu B a BD, tj. vývod kabelu směřuje k zemnímu kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zástrčka ventilu, Rovná zástrčka – zásuvka ventilu, A
Objednací číslo	1099761000
Typ	SAIL-VSA-M8G-3-10U
GTIN (EAN)	4032248874712
Množství	1 ks

Datum vytvoření 29. května 2024 12:11:05 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAIL-VSA-M8G-3-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	295 g
----------------	-------

Technické specifikace kabelu

Barva opláštění	černá	Délka kabelu	10 m
Halogen	Ne	Materiál pláště	PUR
Počet pólů	3	Průřez jádra	0,5 mm ²
Teplotní rozpětí, pohyblivé	-25...80 °C	Teplotní rozpětí, stacionární	-50...80 °C
Vhodné pro nosiče kabelů	Ano	Vnější průměr	4,6 mm ± 0,2 mm

Všeobecné technické údaje

Jmenovité napětí	24 V	Jmenovitý proud	4 A
Kódování	Design A (18 mm), M8 = ne	LED	Ano
Materiál kontaktu	CuZn	Materiál kroužku se závitem	Mosaz poniklovaná
Povrch kontaktu	pocínované	Připojovací závít	M8
Rozsah teplot krytu	-25...+80 °C	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Verze	Rovná zástrčka – zásuvka ventilu	Všechny zástrčky ventilů jsou usazeny ochrannými obvody	Supresorová dioda

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-12	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-12	ECLASS 11.0	27-06-03-12
ECLASS 12.0	27-06-03-12	ECLASS 13.0	27-06-03-12

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN

SAIL-VSA-M8G-3-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Schéma pólů

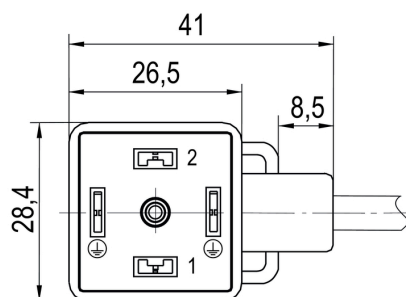


Schéma pólů

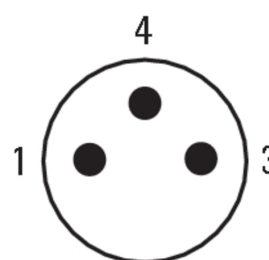


Schéma připojení

