

**SCM-I QV S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Querverbindung für die Sockel aus der D-SERIES DRM.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	RIDERSERIES RCM, Querverbinder
Best.-Nr.	<a href="#">1132080000</a>
Typ	SCM-I QV S
GTIN (EAN)	4032248912193
VPE	10 Stück

**SCM-I QV S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	6,5 g
--------------	-------

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-45 °C...70 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

**Daten der Querverbindung**

Bemessungsstrom	12 A	Isolation	Ja
Berührungsschutz	Ja	Farbe	weiß
Anzahl gebrückter Klemmen	6	Raster in mm (P)	27 mm
Ausführung	kürzbar		

**Allgemeine Daten**

Ausführung	kürzbar	Farbe	weiß
------------	---------	-------	------

**Anschlussdaten**

Raster in mm (P)	27 mm
------------------	-------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## SCM-I QV S


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel

#### How to install cross connection

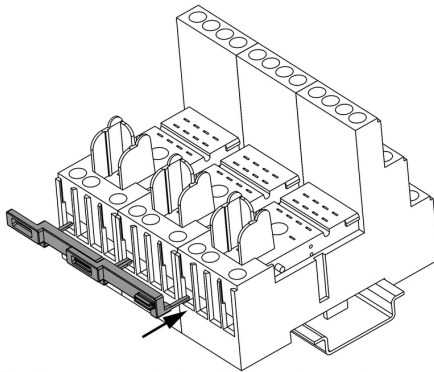

Plug the cross connection into wire-connection opening  
and fix it with tighten the screw

Stecken der Querverbindungen in die Kabelanschlüsse

### Anwendungsbeispiel

