

IE-PIC-HYB-S-0,2-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpkontakt, für Steckereinsatz, Hybrid
Best.-Nr.	1135150000
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915347
VPE	300 Stück

IE-PIC-HYB-S-0,2-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0,27 g

Allgemeine DatenLeiteranschlussquerschnitt, feindrähtig,
max. 0,2 mm²Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig,
min. 0,08 mm²**Elektrische Eigenschaften**

Nennspannung 24 V

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	PROFINET Manufacturer's Declaration
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-PIC-HYB-S-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

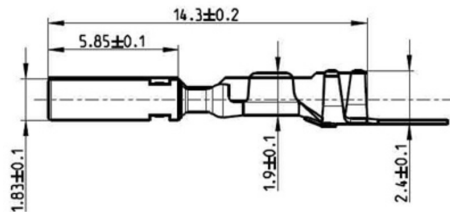

IE-PIC-HYB-S-0,2-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Crimping tools****Crimpwerkzeuge für Weidmüller Kontakte des RSV und DSTV-HD-Systems**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HTF HYB	Ausführung
Best.-Nr.	1119580000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
VPE	1 Stück	