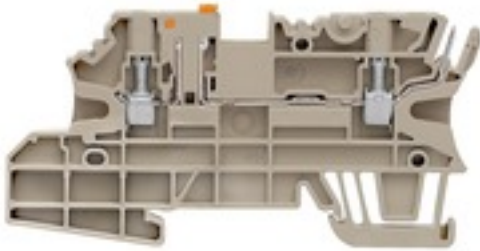


**WMF 2.5 DI BLZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Bei einigen Anwendungen ist für mehr Flexibilität oder eine einfachere Installation eine steckbare, modulare Lösung erforderlich. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Unsere steckbaren Reihenklemmen lassen sich schnell montieren und sind umfassend werkseitig getestet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 20 A, schwenkbar, Quertrennung: ohne, TS 35, dunkelbeige |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1143000000</a>   |
| Typ        | WMF 2.5 DI BLZ   |
| GTIN (EAN) | 4032248926213  |
| VPE        | 50 Stück   |

Erstellungs-Datum 18. Mai 2024 12:17:30 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## WMF 2.5 DI BLZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|                             |            |              |            |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|
| Tiefe                       | 44,5 mm    | Tiefe (inch) | 1,752 inch |
| Tiefe inklusive Tragschiene | 45 mm      | Höhe         | 90 mm      |
| Höhe (inch)                 | 3,543 inch | Breite       | 5,08 mm    |
| Breite (inch)               | 0,2 inch   | Nettogewicht | 11,63 g    |

### Temperaturen

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C         |                                |        |

### Allgemeines

|                                      |  |                                      |        |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12                                   | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
| Normen                               | IEC 61984, In Anlehnung an IEC 60947-7-1 | Tragschiene                          | TS 35  |

### Bemessungsdaten

|  |                     |                        |  |
|--|---------------------|------------------------|--|
| Bemessungsquerschnitt                    | 2,5 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung     | 250 V                                    |
| Bemessungsspannung DC                    | 250 V               | Nennstrom              | 20 A                                     |
| Strom bei max. Leiter                    | 20 A                | Normen                 | IEC 61984, In Anlehnung an IEC 60947-7-1 |
| Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ             | Bemessungsstoßspannung | 8 kV                                     |
| Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x      | 0,77 W              | Verschmutzungsgrad     | 3  |
| Überspannungskategorie                   | III                 |                        |  |

### Bemessungsdaten nach CSA

|                             |                |                             |        |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| Leiterquerschnitt max (CSA) | 12 AWG         | Leiterquerschnitt min (CSA) | 26 AWG |
| Spannung Gr B (CSA)         | 300 V          | Spannung Gr D (CSA)         | 300 V  |
| Strom Gr B (CSA)            | 19 A           | Strom Gr D (CSA)            | 10 A   |
| Zertifikat-Nr. (CSA)        | 200039-1057876 |                             |        |

### Bemessungsdaten nach UL

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 12 AWG | Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
| Leitergr. Field wiring max (cURus)   | 12 AWG | Leitergr. Field wiring min (cURus)   | 26 AWG |
| Leiterquerschnitt max (cURus)        | 12 AWG | Leiterquerschnitt min (cURus)        | 26 AWG |
| Spannung Gr B (cURus)                | 300 V  | Spannung Gr D (cURus)                | 300 V  |
| Strom Gr B (cURus)                   | 19 A   | Strom Gr D (cURus)                   | 10 A   |
| Zertifikat-Nr. (cURus)               | E60693 |                                      |        |

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Abisolierlänge  | 10 mm               | Anschlussart  | Schraubanschluss    |
| Anschlussart 2  | Steckanschluss      | Anschlussrichtung   | seitlich            |
| Anzahl Anschlüsse   | 3                   | Anzugsdrehmoment, max.  | 0,6 Nm              |
| Anzugsdrehmoment, min.  | 0,5 Nm              | Klemmbereich, max.  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Klemmbereich, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> | Klemmschraube   | M 3                 |
| Klingenmaß  | 0,6 x 3,5 mm        | Lehrdorn nach 60 947-1  | A3                  |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.  | AWG 12              | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.  | AWG 26              |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.                                       | 4 mm <sup>2</sup>   | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.                                       | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max.                  | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, min.                  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.                                      | 4 mm <sup>2</sup>   | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.                                      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.                                      | 4 mm <sup>2</sup>   | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min.                                      | 1,5 mm <sup>2</sup> |

## Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Anschlussart, weiterer Anschluss | Steckanschluss |
|----------------------------------|----------------|

## Systemkennwerte

|                   |   |                                  |    |
|-------------------|---|----------------------------------|----|
| Ausführung        | 2 Schraubanschlüsse - 1 Steckanschluss, Trennelement, für steckbare Querverbindung, einseitig offen | Abschlussplatte erforderlich     | Ja |
| Anzahl der Etagen | 1   | Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3  |
| Tragschiene       | TS 35   |                                  |    |

## Trennklemmen

|               |            |              |      |
|---------------|------------|--------------|------|
| Längstrennung | schwenkbar | Quertrennung | ohne |
|---------------|------------|--------------|------|

## Werkstoffdaten

|                                |       |       |             |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |             |

## weitere technische Daten

|                 |          |                |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| Befestigungsart | gerastet | Montageart     | gerastet |
| Offene Seiten   | rechts   | mit Rastzapfen | Nein     |
| rastbar         | Nein     |                |          |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000902    | ETIM 7.0    | EC000902    |
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

Erstellungs-Datum 18. Mai 2024 12:17:30 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## WMF 2.5 DI BLZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Konform     |
| UL File Number Search  | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693      |

### Downloads

 
|   |  |
|---|--|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">Beipackzettel_WMf.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>   |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Broschüren                                    |  |

## WMF 2.5 DI BLZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## BLZP 5.08HC/90 SN

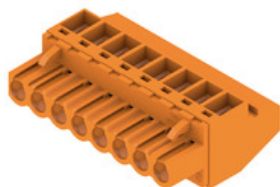

Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert. HC = High Current.

## Allgemeine Bestelldaten

| Typ        | BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
|------------|-----------------------------|--|------------------------------------|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948030000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                     |                                    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624256               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box   | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 72 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948250000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                     |                                    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624775               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box   | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 120 Stück                   |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948060000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                     |                                    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624287               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box   | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 42 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948240000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                     |                                    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624768               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box   | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 180 Stück                   |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948070000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                     |                                    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624294               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box   | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 36 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948100000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624522               |  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 30 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948150000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624577               |  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 18 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948000000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                     |                                    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624225               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box   | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 180 Stück                   |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948270000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                     |                                    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624799               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box   | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 72 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948360000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624881               |  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 24 Stück                    |  |                                    |            |

Erstellungs-Datum 18. Mai 2024 12:17:30 MESZ

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

| Typ        | BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                          | Verpackung |
|------------|-----------------------------|--|---|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948080000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10,   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624300               | 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |            |
| VPE        | 36 Stück                    |  |   |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                          | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948330000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11,   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624850               | 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |            |
| VPE        | 30 Stück                    |  |   |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                          | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948280000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> |   | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624805               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box   | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |            |
| VPE        | 60 Stück                    |  |   |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                          | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948040000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> |   | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624263               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box   | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |            |
| VPE        | 60 Stück                    |  |   |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                          | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948310000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> |   | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624836               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box   | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |            |
| VPE        | 36 Stück                    |  |   |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                          | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948340000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12,   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624867               | 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |            |
| VPE        | 30 Stück                    |  |   |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                          | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948290000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> |   | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624812               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box   | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |            |
| VPE        | 48 Stück                    |  |   |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                          | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948130000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14,   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624553               | 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |            |
| VPE        | 24 Stück                    |  |   |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                          | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948020000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> |   | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624249               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box   | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |            |
| VPE        | 90 Stück                    |  |   |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                          | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948350000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13,   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624874               | 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |            |
| VPE        | 24 Stück                    |  |   |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                          | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948370000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15,   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624898               | 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |            |
| VPE        | 24 Stück                    |  |   |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                          | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948110000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12,   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624539               | 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |            |
| VPE        | 30 Stück                    |  |   |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                          | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948120000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13,   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624546               | 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |            |
| VPE        | 24 Stück                    |  |   |            |

Erstellungs-Datum 18. Mai 2024 12:17:30 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

| Typ        | BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
|------------|-----------------------------|--|------------------------------------|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948260000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                     | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624782               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 90 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948320000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624843               |  |                                    |            |
| VPE        | 36 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948140000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624560               |  |                                    |            |
| VPE        | 24 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948300000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                     | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624829               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 42 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948050000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                     | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624270               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 48 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948380000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624904               |  |                                    |            |
| VPE        | 18 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1948010000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                     | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248624232               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 120 Stück                   |  |                                    |            |

## Montagehilfen

## Allgemeine Bestelldaten

| Typ        | WBB WMF2.5 BLZ             | Ausführung   |
|------------|----------------------------|--|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1142980000</a> | Trennwand (Klemmen), Befestigungsblock, 88.5 mm x 44.5 mm, dunkelbeige |
| GTIN (EAN) | 4032248925896              |  |
| VPE        | 10 Stück                   |  |



## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

## Verriegelungselemente



Die Stecker lassen sich über das Verriegelungselement sicher und einfach mit der Basisklemme verbinden. Unbeabsichtigtes Lösen der Stecker von der Basisreihenklammer wird so vermieden und sorgt für höchste Sicherheit.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ        | IL WMF2.5 BLZ OR           | Ausführung                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1167440000</a> | Verriegelungshaken, PA 66, orange |
| GTIN (EAN) | 4032248958474              |                                   |
| VPE        | 50 Stück                   |                                   |

## W-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein Verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | WEW 35/2                   | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1061200000</a> | Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, geschraubt |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |   |
| VPE        | 50 Stück                   |   |

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Schlitz-Schraubendreher



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Ausführung                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008330000</a> | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                                  |
| VPE        | 1 Stück                    |                                  |

## Abschlussplatten



Das Setzen einer Abschlussplatte ist am Ende eines Steckers oder einer Stecker Kombination erforderlich. Dies dient der Fingersicherheit und ermöglicht die Einhaltung der Luft und Kriechstrecken.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | AP WMF2.5                  | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1142990000</a> | Abschlussplatte (Klemmen), 87.25 mm x 1.5 mm, beige |
| GTIN (EAN) | 4032248925889              |   |
| VPE        | 50 Stück                   |   |

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

2,5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling und schnelle Montage. Dies ermöglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage gegenüber schraubbaren Lösungen.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 2.5N/50 RD             | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2109000000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, rot  |
| VPE        | 5 Stück                    |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8                 | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527670000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | Isoliert: Ja, 24 A, orange   |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50                | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527730000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange                                       |
| VPE        | 5 Stück                    |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 BL             | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527890000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, blau   |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 BL              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527790000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | Isoliert: Ja, 24 A, blau   |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 RD              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108720000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | Isoliert: Ja, 24 A, rot  |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 BL              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527870000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | Isoliert: Ja, 24 A, blau   |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 RD              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108470000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | Isoliert: Ja, 24 A, rot  |
| VPE        | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 BL              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527830000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | Isoliert: Ja, 24 A, blau   |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10                | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527690000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              | 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange                                       |
| VPE        | 20 Stück                   |  |

Erstellungs-Datum 18. Mai 2024 12:17:30 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 2.5N/7 RD              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108810000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | Isoliert: Ja, 24 A, rot  |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5                 | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527620000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | Isoliert: Ja, 24 A, orange   |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 BL              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527740000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              | Isoliert: Ja, 24 A, blau   |
| VPE        | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 BL              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527780000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | Isoliert: Ja, 24 A, blau   |
| VPE        | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 BL              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527820000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | Isoliert: Ja, 24 A, blau   |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2                 | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527540000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              | Isoliert: Ja, 24 A, orange   |
| VPE        | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 BL              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527770000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | Isoliert: Ja, 24 A, blau   |
| VPE        | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 RD              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108870000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | Isoliert: Ja, 24 A, rot  |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6                 | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527630000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | Isoliert: Ja, 24 A, orange   |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20                | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527720000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange                                       |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 RD             | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108920000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              | 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, rot  |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 RD              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108700000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | Isoliert: Ja, 24 A, rot  |
| VPE        | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 RD              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108710000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | Isoliert: Ja, 24 A, rot  |
| VPE        | 20 Stück                   |  |

Erstellungs-Datum 18. Mai 2024 12:17:30 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 2.5N/9                 | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527680000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | Isoliert: Ja, 24 A, orange   |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 BL             | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527920000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, blau   |
| VPE        | 5 Stück                    |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3                 | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527570000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | Isoliert: Ja, 24 A, orange   |
| VPE        | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 BL              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527840000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | Isoliert: Ja, 24 A, blau   |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 RD             | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108910000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              | 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, rot  |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7                 | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527640000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | Isoliert: Ja, 24 A, orange   |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 RD              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108900000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | Isoliert: Ja, 24 A, rot  |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4                 | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527590000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | Isoliert: Ja, 24 A, orange   |
| VPE        | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 BL             | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1527880000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              | 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, blau   |
| VPE        | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 RD              | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2108690000</a> | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | Isoliert: Ja, 24 A, rot  |
| VPE        | 60 Stück                   |  |

## WMF 2.5 DI BLZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Berührungsschutz



Schutzabdeckungen oder auch Schutzkappen werden auf den jeweiligen Anschlussbereich der Reihenklemmen befestigt. Sie bieten Schutz gegen elektrischen Schlag durch das unbeabsichtigte Berühren betriebsbedingt oder fehlerbedingt spannungsführender Teile.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WAD WMF2.5                 | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1142970000</a> | Klemmenabdeckung, Wemid, dunkelbeige, Höhe: 11 mm, Breite: 9.96 mm, Tiefe: 9.68 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248926039              |  |
| VPE        | 50 Stück                   |  |

### Bezeichnungsträger



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805520000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| VPE        | 100 Stück                  |                             |
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805490000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| VPE        | 100 Stück                  |                             |

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WS 10/5 M MC NE WS         | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1792000000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248223862              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 720 Stück                  |  |

## BLZP 5.08HC/90F SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert. HC = High Current.

## Allgemeine Bestelldaten

| Typ        | BLZP 5.08HC/14/90F SN O ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
|------------|-----------------------------|--|------------------------------------|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949920000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14,                                     | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627851               | 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 18 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/13/90F SN O ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949910000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13,                                     | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627844               | 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 24 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/04/90F SN O ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949820000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² |                                    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627745               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box   | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 60 Stück                    |  |                                    |            |

Erstellungs-Datum 18. Mai 2024 12:17:30 MESZ

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

| Typ        | BLZP 5.08HC/08/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
|------------|-----------------------------|---|------------------------------------|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950100000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628032               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 36 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/03/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950050000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627981               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 72 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/07/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950090000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628025               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 36 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/11/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949890000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627813               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 24 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/24/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950260000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 24, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628193               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 12 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/10/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949880000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627806               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 30 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/21/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949990000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 21, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627929               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 12 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/03/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949810000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627738               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 72 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/18/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950200000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628131               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 18 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/16/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950180000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628117               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 18 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/13/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950150000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628087               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 24 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/02/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949800000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627721               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 90 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/14/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950160000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628094               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 18 Stück                    |   |                                    |            |

Erstellungs-Datum 18. Mai 2024 12:17:30 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten



## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

| Typ        | BLZP 5.08HC/06/90F SN G ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
|------------|-----------------------------|---|------------------------------------|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1284860000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                    | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4050118075410               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 42 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/23/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950020000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 23, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627950               |   |                                    |            |
| VPE        | 12 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/15/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950170000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628100               |   |                                    |            |
| VPE        | 18 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/18/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949960000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627899               |   |                                    |            |
| VPE        | 18 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/12/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949900000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627837               |   |                                    |            |
| VPE        | 24 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/17/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949950000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 17, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627882               |   |                                    |            |
| VPE        | 18 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/15/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949930000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627868               |   |                                    |            |
| VPE        | 18 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/22/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950010000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 22, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627936               |   |                                    |            |
| VPE        | 12 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/02/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950040000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                    | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627974               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 90 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/09/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949870000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                    | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627790               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 30 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/19/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949970000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 19, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627905               |   |                                    |            |
| VPE        | 12 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/05/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949830000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                    | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627752               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 48 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/19/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950210000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 19, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628148               |   |                                    |            |
| VPE        | 12 Stück                    |   |                                    |            |

Erstellungs-Datum 18. Mai 2024 12:17:30 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

17

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

| Typ        | BLZP 5.08HC/09/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
|------------|-----------------------------|---|------------------------------------|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950110000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                    | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628049               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 30 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/20/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949980000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 20, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627912               |   |                                    |            |
| VPE        | 12 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/10/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950120000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628056               |   |                                    |            |
| VPE        | 30 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/06/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949840000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                    | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627769               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 42 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/17/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950190000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 17, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628124               |   |                                    |            |
| VPE        | 18 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/12/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950140000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628070               |   |                                    |            |
| VPE        | 24 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/24/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950030000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 24, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627967               |   |                                    |            |
| VPE        | 12 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/06/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950080000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                    | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628018               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 42 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/08/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949860000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                    | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627783               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 36 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/16/90F SN O ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949940000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627875               |   |                                    |            |
| VPE        | 18 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/11/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950130000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628063               |   |                                    |            |
| VPE        | 24 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/20/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950220000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 20, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628155               |   |                                    |            |
| VPE        | 12 Stück                    |   |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/04/90F SN B ... | Ausführung  | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950060000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                    | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627998               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box   |                                    |            |
| VPE        | 60 Stück                    |   |                                    |            |

Erstellungs-Datum 18. Mai 2024 12:17:30 MESZ

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

| Typ        | BLZP 5.08HC/05/90F SN B ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
|------------|-----------------------------|--|------------------------------------|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950070000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                     |                                    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628001               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box   | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 48 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/07/90F SN O ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1949850000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²                     |                                    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248627776               | Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box   | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 36 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/22/90F SN B ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950240000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 22, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628179               |  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 12 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/21/90F SN B ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950230000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 21, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628162               |  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 12 Stück                    |  |                                    |            |
| Typ        | BLZP 5.08HC/23/90F SN B ... | Ausführung   | Produkt-Kennzahlen                 | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1950250000</a>  | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 23, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box        |
| GTIN (EAN) | 4032248628186               |  | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |            |
| VPE        | 12 Stück                    |  |                                    |            |

## Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Ausführung   |
|------------|----------------------------|--|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, weiß  |
| VPE        | 1.000 Stück                |  |