

**WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Bei einigen Anwendungen ist für mehr Flexibilität oder eine einfachere Installation eine steckbare, modulare Lösung erforderlich. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Unsere steckbaren Reihenklemmen lassen sich schnell montieren und sind umfassend werkseitig getestet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sicherungs-Reihenklemme, 2 Schraubanschlüsse - 1 Steckanschluss, Sicherungstrenner, mit PE-Anschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 2,5 mm <sup>2</sup> , 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
Best.-Nr.	<a href="#">1162830000</a>
Typ	WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW
GTIN (EAN)	4032248992164
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 15:23:22 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	74 mm	Tiefe (inch)	2,913 inch
Tiefe inklusive Tragschiene	74,5 mm	Höhe	90 mm
Höhe (inch)	3,543 inch	Breite	5,08 mm
Breite (inch)	0,2 inch	Nettogewicht	19,8 g

## Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C		

## Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 26
Normen	IEC 60947-7-2, IEC 61984, In Anlehnung an IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3	Tragschiene	TS 35

## Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>	Bemessungsspannung	36 V
Bemessungsspannung DC	36 V	Nennstrom	6,3 A
Strom bei max. Leiter	6,3 A	Normen	IEC 60947-7-2, IEC 61984, In Anlehnung an IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x	0,77 W	Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III		

## Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA)	12 AWG	Leiterquerschnitt min (CSA)	26 AWG
Spannung Gr B (CSA)	300 V	Spannung Gr D (CSA)	300 V
Strom Gr B (CSA)	17 A	Strom Gr D (CSA)	10 A
Zertifikat-Nr. (CSA)	200039-1057876		

## Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus)	12 AWG	Leitergr. Factory wiring min (cURus)	26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus)	12 AWG	Leitergr. Field wiring min (cURus)	26 AWG
Leiterquerschnitt max (cURus)	12 AWG	Leiterquerschnitt min (cURus)	26 AWG
Spannung Gr B (cURus)	300 V	Spannung Gr D (cURus)	300 V
Strom Gr B (cURus)	17 A	Strom Gr D (cURus)	10 A
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693		

## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	10 mm	Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Steckanschluss	Anschlussrichtung	seitlich
Anzahl Anschlüsse	4	Anzugsdrehmoment, max.	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min.	0,5 Nm	Klemmbereich, max.	4 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Klemmschraube	M 3
Klingenmaß	0,6 x 3,5 mm	Lehrdorn nach 60 947-1	A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	4 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	4 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.	4 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min.	1,5 mm <sup>2</sup>

## Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss	Steckanschluss
----------------------------------	----------------

## Sicherungsklemmen

Anzeige	LED rot	Sicherungseinsatz	G-Si. 5 x 20
Sicherungshalter (Einsatzträger)	schwenkbar	Verlustleistung für den ausschließlichen Kurzschlusschutz für eine Einzelanordnung	4 W bei 6,3 A @ 61 °C
Verlustleistung für den ausschließlichen Kurzschlusschutz für eine Verbundanordnung	2,5 W bei 6,3 A @ 48 °C	Verlustleistung für Überlast- und Kurzschlusschutz für eine Einzelanordnung	1,6 W bei 6,3 A @ 44 °C
Verlustleistung für Überlast- und Kurzschlusschutz für eine Verbundanordnung	1,6 W bei 6,3 A @ 23 °C		

## Systemkennwerte

Ausführung	2 Schraubanschlüsse - 1 Steckanschluss, Sicherungstrenner, mit PE-Anschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen	Abschlussplatte erforderlich	Ja
Anzahl der Etagen	3	Tragschiene	TS 35

## Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

## weitere technische Daten

Montageart	gerastet	Offene Seiten	rechts
------------	----------	---------------	--------

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 15:23:22 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693

## Downloads


Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Beipackzettel WMF.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

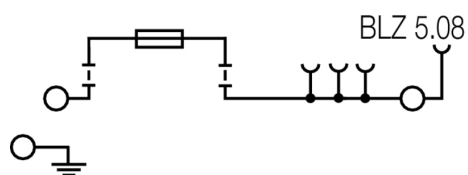

## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Abschlussplatten



Das Setzen einer Abschlussplatte ist am Ende eines Steckers oder einer Stecker Kombination erforderlich. Dies dient der Fingersicherheit und ermöglicht die Einhaltung der Luft und Kriechstrecken.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	AP WMF2.5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1142990000</a>	Abschlussplatte (Klemmen), 87.25 mm x 1.5 mm, beige
GTIN (EAN)	4032248925889	
VPE	50 Stück	

### Berührungsschutz



Schutzabdeckungen oder auch Schutzkappen werden auf den jeweiligen Anschlussbereich der Reihenklemmen befestigt. Sie bieten Schutz gegen elektrischen Schlag durch das unbeabsichtigte Berühren betriebsbedingt oder fehlerbedingt spannungsführender Teile.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	WAD WMF2.5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1142970000</a>	Klemmenabdeckung, Wemid, dunkelbeige, Höhe: 11 mm, Breite: 9.96 mm, Tiefe: 9.68 mm
GTIN (EAN)	4032248926039	
VPE	50 Stück	

## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

2,5 mm<sup>2</sup>


2.5  
mm<sup>2</sup>

Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling und schnelle Montage. Dies ermöglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage gegenüber schraubbaren Lösungen.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	ZQV 2.5N/3	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527570000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448450	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/8 BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527840000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448597	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/50 BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527920000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448559	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	5 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/20 RD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2108920000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118485899	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527690000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118447989	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/4	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527590000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448443	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/10 BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527880000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448573	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527620000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448436	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/7 BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527830000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448603	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/20	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527720000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118447972	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	20 Stück	

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 15:23:22 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	ZQV 2.5N/7 RD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2108810000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448498	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/10 RD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2108910000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118486018	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/20 BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527890000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448566	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/50 RD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2109000000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118486001	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	5 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527630000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448429	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/4 BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527780000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448634	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/3 RD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2108690000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448535	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/8 RD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2108870000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448481	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/9 BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527870000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448580	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/2 BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527740000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448658	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/5 RD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2108710000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448511	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/5 BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527790000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448627	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/2	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527540000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448467	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	60 Stück	

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 15:23:22 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten



## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	ZQV 2.5N/9	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527680000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118447996	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/6 BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527820000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448610	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/8	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527670000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448405	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/50	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527730000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118411362	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	5 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/7	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527640000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448412	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/2 RD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2108470000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448542	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/6 RD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2108720000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448504	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/9 RD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2108900000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448474	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/3 BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1527770000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448641	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/4 RD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2108700000</a>	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448528	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	60 Stück	

**WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Montagehilfen****Allgemeine Bestelldaten**

Typ	WBB WMF2.5 BLZ	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1142980000</a>	Trennwand (Klemmen), Befestigungsblock, 88.5 mm x 44.5 mm,
GTIN (EAN)	4032248925896	dunkelbeige
VPE	10 Stück	

**Verriegelungselemente**

Die Stecker lassen sich über das Verriegelungselement sicher und einfach mit der Basisklemme verbinden. Unbeabsichtigtes Lösen der Stecker von der Basisreihen-klemme wird so vermieden und sorgt für höchste Sicherheit.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	IL WMF2.5 BLZ OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1167440000</a>	Verriegelungshaken, PA 66, orange
GTIN (EAN)	4032248958474	
VPE	50 Stück	

## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Schlitz-Schraubendreher




Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9008330000</a>	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248056286	
VPE	1 Stück	

## BLZP 5.08HC/90 SN

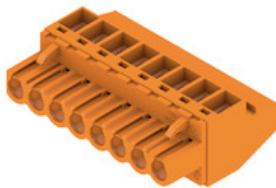

Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert. HC = High Current.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948250000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248624775	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	120 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948010000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248624232	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	120 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948260000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248624782	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	90 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948100000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624522		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948080000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624300		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			

## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948350000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624874	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948120000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624546	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948050000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624270	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	48 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948330000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624850	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948040000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624263	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	60 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948300000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624829	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	42 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948060000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624287	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	42 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948140000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624560	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948310000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624836	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948320000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624843	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948070000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624294	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948340000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624867	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948110000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624539	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 15:23:22 MESZ

## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948290000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624812	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box		
VPE	48 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948360000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624881			
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948380000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624904			
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948150000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624577			
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948020000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624249	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box		
VPE	90 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948130000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624553			
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948280000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624805	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box		
VPE	60 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948370000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624898			
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948030000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624256	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box		
VPE	72 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948240000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624768	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box		
VPE	180 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948000000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624225	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box		
VPE	180 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1948270000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624799	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box		
VPE	72 Stück			

## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Bezeichnungsträger



## Allgemeine Bestelldaten

Typ	BZT 1 WS 10/5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1805490000</a>	Zubehör, Bezeichnungsträger
GTIN (EAN)	4032248270231	
VPE	100 Stück	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1805520000</a>	Zubehör, Bezeichnungsträger
GTIN (EAN)	4032248270248	
VPE	100 Stück	

## Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	WS 10/5 M MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1792000000</a>	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248223862	Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
VPE	720 Stück	

## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, weiß
VPE	1.000 Stück	

## BLZP 5.08HC/90F SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügelschraubentechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert. HC = High Current.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	BLZP 5.08HC/18/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949960000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627899	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/20/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949980000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 20,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627912	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949830000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>		Box
GTIN (EAN)	4032248627752	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	48 Stück			

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 15:23:22 MESZ



## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	BLZP 5.08HC/21/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950230000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 21,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628162	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/17/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949950000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 17,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627882	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN G ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1284860000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4050118075410	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	42 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950140000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628070	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949810000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627738	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	72 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/23/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950250000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 23,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628186	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950090000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628025	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/22/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950240000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 22,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628179	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/20/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950220000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 20,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628155	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/23/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950020000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 23,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627950	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950070000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628001	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	48 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949920000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627851	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949910000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627844	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 15:23:22 MESZ



## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	BLZP 5.08HC/21/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949990000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 21,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627929	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949800000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627721	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	90 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/04/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950060000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627998	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	60 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/04/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949820000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627745	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	60 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/18/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950200000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628131	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/22/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950010000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 22,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627936	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/17/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950190000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 17,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628124	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/24/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950260000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 24,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628193	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950040000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627974	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	90 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950120000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628056	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949890000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627813	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950160000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628094	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950170000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628100	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 15:23:22 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

17

## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	BLZP 5.08HC/19/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949970000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 19,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627905	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949880000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627806	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/24/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950030000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 24,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627967	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949840000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627769	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	42 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949870000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627790	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949900000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627837	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949850000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627776	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949930000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627868	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950110000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628049	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950180000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628117	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950050000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627981	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	72 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950080000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628018	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	42 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950130000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628063	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 15:23:22 MESZ

## WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	BLZP 5.08HC/13/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950150000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628087	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950100000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>		Box
GTIN (EAN)	4032248628032	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949860000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>		Box
GTIN (EAN)	4032248627783	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/19/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1950210000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 19,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628148	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1949940000</a>	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627875	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			

## W-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein Verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	WEW 35/2	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1061200000</a>	Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
GTIN (EAN)	4008190030230	
VPE	50 Stück	