

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Bei einigen Anwendungen ist für mehr Flexibilität oder eine einfachere Installation eine steckbare, modulare Lösung erforderlich. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Unsere steckbaren Reihenklemmen lassen sich schnell montieren und sind umfassend werkseitig getestet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sicherungs-Reihenklemme, 2 Schraubanschlüsse - 1 Steckanschluss, Sicherungstrenner, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 2.5 mm ² , 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
Best.-Nr.	1163000000
Typ	WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW
GTIN (EAN)	4032248992058
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 11:04:01 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	74 mm	Tiefe (inch)	2,913 inch
Tiefe inklusive Tragschiene	74,5 mm	Höhe	90 mm
Höhe (inch)	3,543 inch	Breite	5,08 mm
Breite (inch)	0,2 inch	Nettogewicht	17,83 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C		

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 26
Normen	IEC 61984, In Anlehnung an IEC 60947-7-1, IEC 60947-3	Tragschiene	TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²	Bemessungsspannung	70 V
Bemessungsspannung DC	70 V	Nennstrom	6,3 A
Strom bei max. Leiter	6,3 A	Normen	IEC 61984, In Anlehnung an IEC 60947-7-1, IEC 60947-3
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x	0,77 W	Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III		

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA)	12 AWG	Leiterquerschnitt min (CSA)	26 AWG
Spannung Gr B (CSA)	300 V	Spannung Gr D (CSA)	300 V
Strom Gr B (CSA)	17 A	Strom Gr D (CSA)	10 A
Zertifikat-Nr. (CSA)	200039-1057876		

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus)	12 AWG	Leitergr. Factory wiring min (cURus)	26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus)	12 AWG	Leitergr. Field wiring min (cURus)	26 AWG
Leiterquerschnitt max (cURus)	12 AWG	Leiterquerschnitt min (cURus)	26 AWG
Spannung Gr B (cURus)	300 V	Spannung Gr D (cURus)	300 V
Strom Gr B (cURus)	17 A	Strom Gr D (cURus)	10 A
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693		

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	10 mm	Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Steckanschluss	Anschlussrichtung	seitlich
Anzahl Anschlüsse	3	Anzugsdrehmoment, max.	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min.	0,5 Nm	Klemmbereich, max.	4 mm ²
Klemmbereich, min.	0,5 mm ²	Klemmschraube	M 3
Klingenmaß	0,6 x 3,5 mm	Lehrdorn nach 60 947-1	A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min.	1,5 mm ²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss	Steckanschluss
----------------------------------	----------------

Sicherungsklemmen

Anzeige	LED rot	Sicherungseinsatz	G-Si. 5 x 20
Sicherungshalter (Einsatzträger)	schwenkbar	Verlustleistung für den ausschließlichen Kurzschlusschutz für eine Einzelanordnung	4 W bei 6,3 A @ 61 °C
Verlustleistung für den ausschließlichen Kurzschlusschutz für eine Verbundanordnung	2,5 W bei 6,3 A @ 48 °C	Verlustleistung für Überlast- und Kurzschlusschutz für eine Einzelanordnung	1,6 W bei 6,3 A @ 44 °C
Verlustleistung für Überlast- und Kurzschlusschutz für eine Verbundanordnung	1,6 W bei 6,3 A @ 23 °C		

Systemkennwerte

Ausführung	2 Schraubanschlüsse - 1 Steckanschluss, Sicherungstrenner, für steckbare Querverbindung, einseitig offen	Abschlussplatte erforderlich	Ja
Anzahl der Etagen	1	Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Tragschiene	TS 35		

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

weitere technische Daten

Montageart	gerastet	Offene Seiten	rechts
------------	----------	---------------	--------

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 11:04:01 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693

Downloads


Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Beipackzettel_WMF.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

 Zeichnungen



WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

W-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	WEW 35/2	Ausführung
Best.-Nr.	1061200000	Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
GTIN (EAN)	4008190030230	
VPE	50 Stück	

Montagehilfen

Allgemeine Bestelldaten

Typ	WBB WMF2.5 BLZ	Ausführung
Best.-Nr.	1142980000	Trennwand (Klemmen), Befestigungsblock, 88.5 mm x 44.5 mm,
GTIN (EAN)	4032248925896	dunkelbeige
VPE	10 Stück	

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung. WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ	WS 10/5 M MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	1792000000	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248223862	Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
VPE	720 Stück	

BLZP 5.08HC/90F SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert. HC = High Current.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	BLZP 5.08HC/09/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949870000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248627790	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949910000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627844		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949900000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627837		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	BLZP 5.08HC/14/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950160000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628094	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/17/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949950000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 17,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627882	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949860000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627783	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950110000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628049	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/24/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950030000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 24,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627967	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949800000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627721	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	90 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950070000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628001	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	48 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950170000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628100	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/22/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950240000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 22,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628179	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950120000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628056	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/23/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950020000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 23,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627950	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN G ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1284860000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4050118075410	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	42 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949940000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627875	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 11:04:01 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	BLZP 5.08HC/03/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950050000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627981	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box		
VPE	72 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949850000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627776	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box		
VPE	36 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949830000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627752	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box		
VPE	48 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/23/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950250000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 23, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248628186			
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/04/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949820000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627745	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box		
VPE	60 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949930000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627868			
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/19/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950210000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 19, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248628148			
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949840000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627769	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box		
VPE	42 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/24/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950260000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 24, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248628193			
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950100000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248628032	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box		
VPE	36 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949810000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627738	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box		
VPE	72 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/17/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950190000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 17, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248628124			
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/21/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949990000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 21, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627929			
VPE	12 Stück			

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	BLZP 5.08HC/04/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950060000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248627998	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	60 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950090000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248628025	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949920000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627851		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/21/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950230000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 21, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628162		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949890000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627813		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950180000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628117		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950040000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248627974	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	90 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949880000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627806		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/18/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950200000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628131		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/22/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950010000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 22, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627936		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950140000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628070		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/20/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949980000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 20, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627912		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950130000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628063		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 11:04:01 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

10

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	BLZP 5.08HC/13/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950150000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628087	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/20/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950220000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 20,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628155	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950080000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628018	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	42 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/19/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949970000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 19,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627905	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/18/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949960000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627899	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			

2,5 mm²

2.5
mm²

Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling und schnelle Montage. Dies ermöglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage gegenüber schraubbaren Lösungen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ZQV 2.5N/2 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108470000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448542	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/3 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108690000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448535	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/2	Ausführung
Best.-Nr.	1527540000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448467	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/20	Ausführung
Best.-Nr.	1527720000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118447972	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	20 Stück	

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 11:04:01 MESZ

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	ZQV 2.5N/5	Ausführung
Best.-Nr.	1527620000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448436	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/5 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108710000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448511	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/7	Ausführung
Best.-Nr.	1527640000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448412	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/9 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108900000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448474	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/6 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527820000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448610	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/50 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527920000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448559	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	5 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/10	Ausführung
Best.-Nr.	1527690000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118447989	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/2 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527740000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448658	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/10 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527880000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448573	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/7 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527830000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448603	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/3 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527770000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448641	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/4 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108700000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448528	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/8 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527840000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448597	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	20 Stück	

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 11:04:01 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	ZQV 2.5N/50	Ausführung
Best.-Nr.	1527730000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118411362	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	5 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/20 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108920000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118485899	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/10 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108910000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118486018	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/8 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108870000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448481	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/9 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527870000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448580	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/3	Ausführung
Best.-Nr.	1527570000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448450	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/7 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108810000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448498	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/50 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2109000000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118486001	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	5 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/9	Ausführung
Best.-Nr.	1527680000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118447996	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/6 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108720000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448504	Isoliert: Ja, 24 A, rot
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/8	Ausführung
Best.-Nr.	1527670000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448405	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/6	Ausführung
Best.-Nr.	1527630000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448429	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/5 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527790000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448627	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	20 Stück	

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 11:04:01 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

13

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	ZQV 2.5N/4	Ausführung
Best.-Nr.	1527590000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448443	Isoliert: Ja, 24 A, orange
VPE	60 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/20 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527890000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448566	5.10, Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	20 Stück	
Typ	ZQV 2.5N/4 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527780000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448634	Isoliert: Ja, 24 A, blau
VPE	60 Stück	

BLZP 5.08HC/90 SN

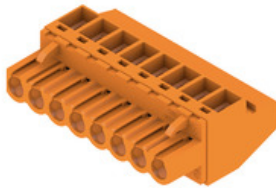

Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügelschraubentechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert. HC = High Current.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948370000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248624898	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948130000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248624553	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948080000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248624300	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948010000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248624232	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	120 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948380000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248624904	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948330000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248624850	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 11:04:01 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948310000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624836	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	36 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948020000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624249	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	90 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948060000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624287	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	42 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948280000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624805	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	60 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948120000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624546			
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948250000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624775	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	120 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948360000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624881			
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948350000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624874			
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948150000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624577			
VPE	18 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948000000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624225	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	180 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948040000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624263	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	60 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948070000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624294	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	36 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948320000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624843			
VPE	36 Stück			

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 11:04:01 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

15

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948050000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624270	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	48 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948340000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624867		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948110000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624539		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948270000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624799	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	72 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948140000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624560		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948100000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624522		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948260000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624782	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	90 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948030000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624256	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	72 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948290000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624812	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	48 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948240000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624768	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	180 Stück			
Typ	BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948300000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624829	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	42 Stück			

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Verriegelungselemente



Die Stecker lassen sich über das Verriegelungselement sicher und einfach mit der Basisklemme verbinden. Unbeabsichtigtes Lösen der Stecker von der Basisreihenklammer wird so vermieden und sorgt für höchste Sicherheit.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IL WMF2.5 BLZ OR	Ausführung
Best.-Nr.	1167440000	Verriegelungshaken, PA 66, orange
GTIN (EAN)	4032248958474	
VPE	50 Stück	

Berührungsschutz



Schutzabdeckungen oder auch Schutzkappen werden auf den jeweiligen Anschlussbereich der Reihenklammern befestigt. Sie bieten Schutz gegen elektrischen Schlag durch das unbeabsichtigte Berühren betriebsbedingt oder fehlerbedingt spannungsführender Teile.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	WAD WMF2.5	Ausführung
Best.-Nr.	1142970000	Klemmenabdeckung, Wamid, dunkelbeige, Höhe: 11 mm, Breite: 9.96 mm, Tiefe: 9.68 mm
GTIN (EAN)	4032248926039	
VPE	50 Stück	

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com

Zubehör

Bezeichnungsträger



Allgemeine Bestelldaten

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Ausführung
Best.-Nr.	1805520000	Zubehör, Bezeichnungsträger
GTIN (EAN)	4032248270248	
VPE	100 Stück	
Typ	BZT 1 WS 10/5	Ausführung
Best.-Nr.	1805490000	Zubehör, Bezeichnungsträger
GTIN (EAN)	4032248270231	
VPE	100 Stück	

Neutral



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	1609801044	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, weiß
VPE	1.000 Stück	

WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Abschlussplatten



Das Setzen einer Abschlussplatte ist am Ende eines Steckers oder einer Stecker Kombination erforderlich. Dies dient der Fingersicherheit und ermöglicht die Einhaltung der Luft und Kriechstrecken.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	AP WMF2.5	Ausführung
Best.-Nr.	1142990000	Abschlussplatte (Klemmen), 87.25 mm x 1.5 mm, beige
GTIN (EAN)	4032248925889	
VPE	50 Stück	

Schlitz-Schraubendreher



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Ausführung
Best.-Nr.	9008330000	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248056286	
VPE	1 Stück	