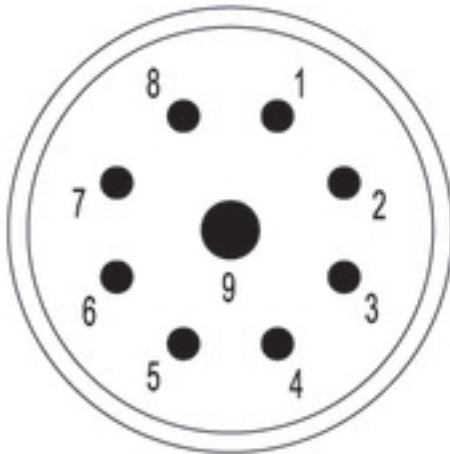


SAI-M23-SE-9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pinbelegung**

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
Best.-Nr.	1170050000
Typ	SAI-M23-SE-9
GTIN (EAN)	4032248962167
VPE	1 Stück

SAI-M23-SE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	3 g
--------------	-----

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Anschlussart	Crimpanschluss	Codiermöglichkeiten für M23 Signalein- sätze	H-codiert, N-codiert, S-co- diert, X-codiert, Y-codiert
Codierung	keine	Gehäusebasismaterial	Thermoplastisches Poly- amid PA 6, PBT
Nennspannung	200 V	Nennstrom	2 mm Kontakt = 20 A, 1 mm Kontakt = 8 A
Polzahl	9	Steckzyklen	> 1000
Verschmutzungsgrad	3		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

Zulassungen

Zulassungen




ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E344862

Downloads


Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Zeichnungen

Pinbelegung

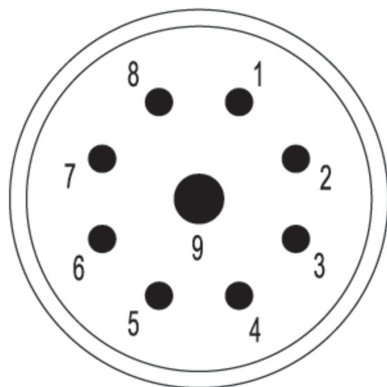


Maßzeichnung

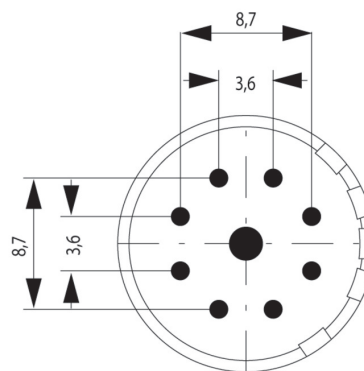

Technical data

Number of positions	6	7	9	12	16	17	19
Number of contacts	6	7	8	12	16	17	19
Contact mm	2	2	1	2	1	1	1

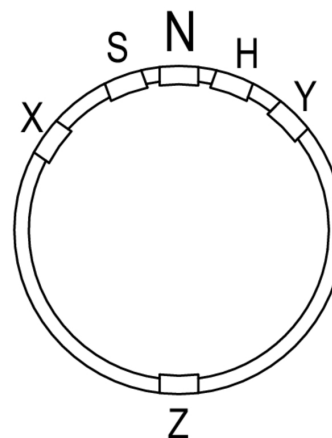

SAI-M23-SE-9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Gehäuse Standard**

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAIE-M23-S-EM	Ausführung
Best.-Nr.	1169970000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248961979	
VPE	1 Stück	
Typ	SAIE-M23-S-HW	Ausführung
Best.-Nr.	1169990000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248962051	
VPE	1 Stück	
Typ	SAIE-M23S-S-EM-M20	Ausführung
Best.-Nr.	1373440000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4050118175028	
VPE	1 Stück	
Typ	SAIE-M23-S-RM	Ausführung
Best.-Nr.	1169950000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248961092	
VPE	1 Stück	
Typ	SAIE-M23-S-W	Ausführung
Best.-Nr.	1169980000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248961962	
VPE	1 Stück	
Typ	SAIE-M23-S-VW	Ausführung
Best.-Nr.	1169940000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248962013	
VPE	1 Stück	

SAI-M23-SE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Gehäuse Standard



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-M23-GS-7/12	Ausführung
Best.-Nr.	1995840000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248926121	
VPE	1 Stück	
Typ	SAIL-M23-KSW-7/12	Ausführung
Best.-Nr.	1169930000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248961993	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-GSW-S-7/12	Ausführung
Best.-Nr.	1169920000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248961986	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-GS-11/17	Ausführung
Best.-Nr.	1299390000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4050118097191	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-KS-7/12	Ausführung
Best.-Nr.	1169900000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse
GTIN (EAN)	4032248961948	
VPE	1 Stück	

1 mm



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	Ausführung
Best.-Nr.	1170170000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962310	
VPE	50 Stück	

SAI-M23-SE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	Ausführung
Best.-Nr.	1170150000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248961108	
VPE	50 Stück	

Typ	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	Ausführung
Best.-Nr.	1170140000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962235	
VPE	50 Stück	

2 mm



Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5	Ausführung
Best.-Nr.	1170250000	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
GTIN (EAN)	4032248962211	
VPE	50 Stück	

...für M23



Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Ausführung
Best.-Nr.	1203960000	Crimpwerkzeug für Signalkontakte
GTIN (EAN)	4050118000764	
VPE	1 Stück	