

SAIL-M12BG-USB-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La forma más segura de realizar conexiones entre dos esclavos E/S o entre el mando y un componente E/S es con conductores preconfeccionados. Nuestro surtido abarca productos como PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™ y EtherCAT, e incluye cables Ethernet.

Datos generales para pedido

Versión	Cable bus, Cable de conexión, M12, Número de polos: 4, 3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código	1288820300
Tipo	SAIL-M12BG-USB-3.0U
GTIN (EAN)	4050118080230
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 16 de mayo de 2024 7:56:38 CEST

SAIL-M12BG-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 116 g

Datos técnicos del cable

Aislamiento	PE	Apantallado	Sí
Cable híbrido	No	Color de revestimiento	negro
Código de color	blanco, verde, rojo, negro	Funda de conformidad con el estilo UL AWM	20963 (80 °C / 30 V)
Halógenos	No	Longitud de cable	3 m
Longitud del conductor configurable	No	Material de la funda	PUR
Número de polos	4	Reticulado por radiación	No

Datos técnicos generales

Codificación	Codificación A	Grado de polución	3
Intensidad nominal	1 A	LED	No
Material capotas	PUR	Material del anillo roscado	laton, niquelado
Par de apriete	M12: 0,8 - 1,2 Nm	Rango de temperatura caja	-25...+80 °C
Resistencia de aislamiento	10 ⁸ Ω	Rosca de conexión	M12
Superficie de contacto	bañado en oro	Tensión nominal	5 V
Tipo de protección	IP67	Versión	Conector hembra, recto
punteado	No		

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento 10⁸ Ω Tensión nominal 5 V

Conector derecho

Material capotas PUR Superficie de contacto bañado en oro

Montaje del cable

Aislamiento	PE	Color de revestimiento	negro
Código de color	blanco, verde, rojo, negro		

Propiedades eléctricas cable

Intensidad nominal 1 A Resistencia de aislamiento 10⁸ Ω

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Halógenos No

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

SAIL-M12BG-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIL-M12BG-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Dibujos

Dibujo acotado



Straight socket

Esquema de polos

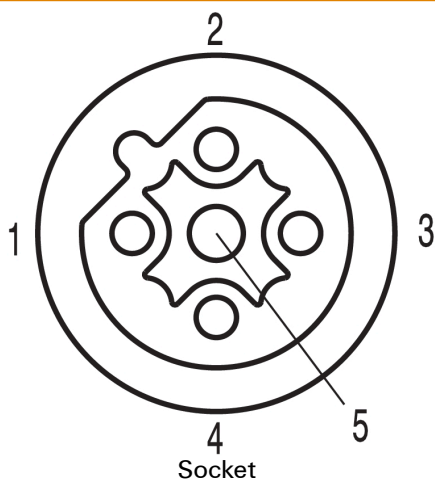

Esquema de conexiones

Dibujo acotado

USB

Esquema de polos

USB

La herramienta perfecta: Screwty® con función de par de apriete



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

Fecha de creación 16 de mayo de 2024 7:56:38 CEST