

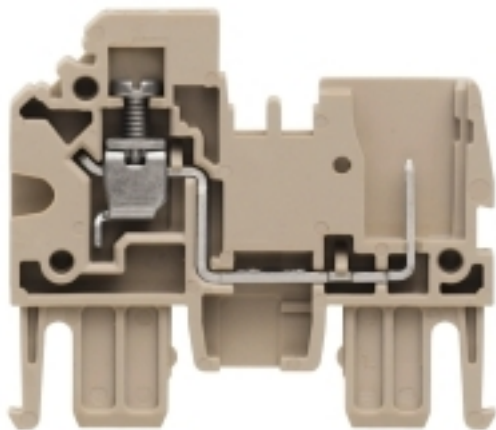
WDT 2.5 AT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor (svorka), 24 A, Tmavě béžová, Wemid
Objednací číslo	1305320000
Typ	WDT 2.5 AT
GTIN (EAN)	4050118104363
Množství	50 ks

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	24,6 mm	Hloubka (v palcích)	0,969 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1,654 inch
Šířka	5,1 mm	Šířka (v palcích)	0,201 inch
Čistá hmotnost	5,14 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

Specifikace systému

Verze	1 zásuvné připojení - 1 zásuvné připojení - 1 připojení s adaptérem, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru	Nutná koncová deska	Ano
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	1
Počet pólů na řadu	1	PE připojení	Ne

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	12 AWG	Průřez vodiče min. (CSA)	26 AWG
Velikost napětí B (CSA)	300 V	Velikost napětí C (CSA)	300 V
Velikost napětí D (CSA)	300 V	Velikost proudu B (CSA)	20 A
Velikost proudu C (CSA)	20 A	Velikost proudu D (CSA)	10 A
Č. osvědčení (CSA)	200039-70001233		

Další technická data

Otevřené strany	pravá	Typ montáže	Příchytka
-----------------	-------	-------------	-----------

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	2,5 mm ²	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovité DC napětí	500 V	Jmenovitý proud	24 A
Proud při maximu vodičů	27 A	Standardy	V souladu s normou IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0,77 W	Závažnost znečištění	3

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	26 AWG
Velikost napětí B (cURus)	300 V	Velikost napětí C (cURus)	300 V
Velikost napětí D (cURus)	300 V	Velikost proudu B (cURus)	20 A
Velikost proudu C (cURus)	20 A	Velikost proudu D (cURus)	10 A
Č. osvědčení (cURus)	E60693		

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	7 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	A4
Počet připojení	1	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	2,5 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	2,5 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	1,5 mm ²	Směr připojení	na straně
Svěrný šroub	M 2,5	Typ připojení	Šroubové připojení
Typ připojení 2	Zásuvné připojení Plug-in	Upínací rozsah, max.	4 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,13 mm ²	Utahovací moment, max.	0,6 Nm
Utahovací moment, min.	0,4 Nm	Velikost nože	0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Průřez propojení AWG, max.	AWG 12	Průřez propojení AWG, min.	AWG 26
Standardy	V souladu s normou IEC 60947-7-1		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E60693

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	CAT 1 TERM 16/17 EN

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

2.5 mm²2.5
mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 2.5N/20 GE	Verze
Objednací číslo	6909000000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535613	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/6 WS	Verze
Objednací číslo	6193300000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 6
GTIN (EAN)	4032248975747	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2 BL	Verze
Objednací číslo	6717990000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349295	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7 BL	Verze
Objednací číslo	6718040000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349455	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7 GE	Verze
Objednací číslo	6693850000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883683	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5 BL	Verze
Objednací číslo	6718020000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349394	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2 WS	Verze
Objednací číslo	6193260000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 2
GTIN (EAN)	4032248975846	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50 SW	Verze
Objednací číslo	6718190000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 50
GTIN (EAN)	4008190349707	
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7 RT	Verze
Objednací číslo	6717950000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 7
GTIN (EAN)	4008190349431	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8 GE	Verze
Objednací číslo	6693860000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883690	
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 9. května 2024 13:13:16 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/6 RT	Verze
Objednávací číslo	6717940000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 6
GTIN (EAN)	4008190349400	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5 SW	Verze
Objednávací číslo	6718110000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 5
GTIN (EAN)	4008190349387	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9 SW	Verze
Objednávací číslo	6718150000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 9
GTIN (EAN)	4008190349653	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2 GE	Verze
Objednávací číslo	6693800000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2 RT	Verze
Objednávací číslo	6717900000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349288	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4 RT	Verze
Objednávací číslo	6717920000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 4
GTIN (EAN)	4008190349349	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5 WS	Verze
Objednávací číslo	6193290000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 5
GTIN (EAN)	4032248976331	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10 SW	Verze
Objednávací číslo	6718160000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 10
GTIN (EAN)	4008190349691	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4 SW	Verze
Objednávací číslo	6718100000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 4
GTIN (EAN)	4008190349363	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7 WS	Verze
Objednávací číslo	6193310000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 7
GTIN (EAN)	4032248975860	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4 WS	Verze
Objednávací číslo	6193280000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 4
GTIN (EAN)	4032248976348	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5 RT	Verze
Objednávací číslo	6717930000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 5
GTIN (EAN)	4008190349370	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20 WS	Verze
Objednávací číslo	6193350000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 20
GTIN (EAN)	4032248975877	
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 9. května 2024 13:13:16 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WDT 2.5 AT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/6 BL	Verze
Objednávací číslo	6718030000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349417	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8 RT	Verze
Objednávací číslo	6717960000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 8
GTIN (EAN)	4008190349523	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3 WS	Verze
Objednávací číslo	6193270000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 3
GTIN (EAN)	4032248975853	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20 RT	Verze
Objednávací číslo	6909110000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 20
GTIN (EAN)	4032248535781	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3 RT	Verze
Objednávací číslo	6717910000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 3
GTIN (EAN)	4008190349318	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9 BL	Verze
Objednávací číslo	6718060000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349660	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9 GE	Verze
Objednávací číslo	6693870000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883706	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50 GE	Verze
Objednávací číslo	6693890000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883737	
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4 GE	Verze
Objednávací číslo	6693820000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883652	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8 SW	Verze
Objednávací číslo	6718140000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 8
GTIN (EAN)	4008190349585	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/2 SW	Verze
Objednávací číslo	6718080000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349301	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3 BL	Verze
Objednávací číslo	6718000000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349332	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8 WS	Verze
Objednávací číslo	6193320000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 8
GTIN (EAN)	4032248975754	
Množství	20 ks	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/3 SW	Verze
Objednávací číslo	6718090000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 3
GTIN (EAN)	4008190349325	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10 RT	Verze
Objednávací číslo	6717980000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 10
GTIN (EAN)	4008190349677	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/4 BL	Verze
Objednávací číslo	6718010000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349356	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/6 SW	Verze
Objednávací číslo	6718120000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 6
GTIN (EAN)	4008190349424	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/7 SW	Verze
Objednávací číslo	6718130000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 7
GTIN (EAN)	4008190349448	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/9 WS	Verze
Objednávací číslo	6193330000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 9
GTIN (EAN)	4032248975761	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/3 GE	Verze
Objednávací číslo	6693810000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883645	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 2.5N/8 BL	Verze
Objednávací číslo	6718050000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349561	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10 BL	Verze
Objednávací číslo	6718070000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349684	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20 SW	Verze
Objednávací číslo	6909130000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 20
GTIN (EAN)	4032248535910	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/6 GE	Verze
Objednávací číslo	6693840000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883676	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/5 GE	Verze
Objednávací číslo	6693830000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883669	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50 RT	Verze
Objednávací číslo	6718170000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 50
GTIN (EAN)	4008190349714	
Množství	5 ks	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 2.5N/10 WS	Verze
Objednávací číslo	6193340000	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 10
GTIN (EAN)	4032248976355	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/50 BL	Verze
Objednávací číslo	6718180000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349721	
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 2.5N/20 BL	Verze
Objednávací číslo	6909140000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535927	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 2.5N/10 GE	Verze
Objednávací číslo	6693880000	W řada, Spojovací konektor, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883720	
Množství	20 ks	

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Objednávací číslo	6805490000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Objednávací číslo	6805520000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Aretační prvky



Zástrčky lze bezpečně a snadno připevnit k základní svorkovnici pomocí zamykacího prvku. Zamykací prvek zabraňuje neúmyslnému odpojení zástrček od základní svorkovnice a zajišťuje maximální bezpečnost.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZVR ZP2.5	Verze
Objednací číslo	6816130000	Z řada, Blokovací svorky, Žlutá, 3.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370702	
Množství	25 ks	

2.5 mm²

2.5
mm²

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WAP WDT 2.5 AT	Verze
Objednací číslo	6305250000	Koncová deska (svorky), 40.75 mm x 1.5 mm, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4050118104486	
Množství	50 ks	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Odlehčení



Odlehčení tahu chrání kontakt před mechanickým namáháním a chrání konektor před neúmyslným uvolněním z místa kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZZE ZP2.5	Verze
Objednací číslo	6816140000	Z řada, Uvolnění napětí, Žlutá, 9.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370719	
Množství	25 ks	

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6609801044	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

2.5 mm²

2.5
mm²

Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WP 2.5/1AN/10	Verze
Objednací číslo	6305280000	Konektor samec (svorka), Šroubové připojení, 2.5 mm ² , 500 V, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118104530	Počet pólů: 10, Tmavě béžová
Množství	50 ks	
Typ	WP 2.5/1AN/1	Verze
Objednací číslo	6305270000	Konektor samec (svorka), Šroubové připojení, 2.5 mm ² , 500 V, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118104547	Počet pólů: 1, Tmavě béžová
Množství	50 ks	

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 10/5 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6635000000	WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190261948	Allen-Bradley, Bílá
Množství	720 ks	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

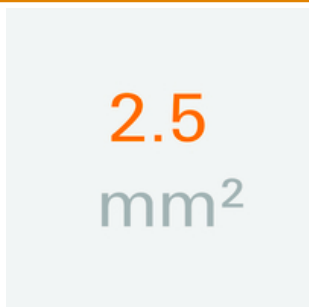
Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Objednací číslo	6008330000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056286	
Množství	1 ks	

2.5 mm²

Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

Všeobecné objednací údaje

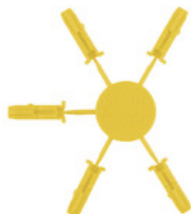
Typ	ZP 2.5/1AN/1	Verze
Objednací číslo	6815430000	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248370238	
Množství	50 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV	Verze
Objednací číslo	6007900000	Z řada, Zásuvný konektor, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248711277	
Množství	50 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/10	Verze
Objednací číslo	6815560000	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248342624	
Množství	20 ks	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/10	Verze
Objednací číslo	6815280000	Z řada, Zásuvný konektor, Tmavě béžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4032248342563	
Množství	20 ks	

WDT 2.5 AT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Kódovací prvky**

Pomocí kódovacích kontaktů zajišťují jednotlivé volby kódování bezproblémové zásuvné připojení plug-in.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KOSF ZT2.5	Verze
Objednací číslo	6816150000	Z řada, Kódovací prvek, Žlutá, 2.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370726	
Množství	50 ks	