

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Y-Verteiler, Ausführung FreeCon für Steckverbinder Push-Pull Var.14 gemäß IEC 61076-3-117 in Metall mit Hybrid 10pol. Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Y-Verteiler, FreeCon, Hybrid, IP65
Best.-Nr.	1312230000
Typ	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
VPE	1 Stück

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 1.050 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...75 °C Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel: Zinkdruckguss, lackiert
Schutzart	IP65		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-117 Var. 14

Technische Daten Hybridverbinder

Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	24 V	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss (Flansch), PA 66
Kontaktmaterial	Kupferlegierung	Kontaktwiderstand	≤ 10 mΩ
Material Dichtung	NBR	Nennstrom	3 A pro Kontakt
Polzahl	10	Schirmung	360° Schirmkontaktierung
Schutzart	IP65	Steckzyklen	500

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001264	ETIM 7.0	EC001264
ETIM 8.0	EC001264	ETIM 9.0	EC001264
ECLASS 9.0	19-17-01-23	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-01-23	ECLASS 11.0	19-17-01-23
ECLASS 12.0	19-17-01-23	ECLASS 13.0	19-17-01-23

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads


Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

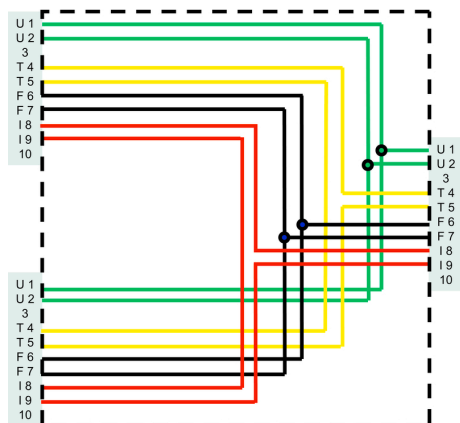

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Sets - Hybrid



PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. Hybrid-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Ausführung
Best.-Nr.	1072910000	Stecker Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
VPE	10 Stück	

Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BP-V14P	Ausführung
Best.-Nr.	1058310000	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248799404	
VPE	10 Stück	