

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kupplung, Ausführung FreeCon für LWL-Steckverbinder
PushPull Var. 14 gemäß IEC 61076-3-117 in Metall

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Anschlussdose, FreeCon, SCRJ, Kupplung, IP65
Best.-Nr.	1318150000
Typ	IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA
GTIN (EAN)	4050118123982
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 28. April 2024 02:57:56 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	43,9 mm	Tiefe (inch)	1,728 inch
Höhe	52 mm	Höhe (inch)	2,047 inch
Breite	41 mm	Breite (inch)	1,614 inch
Nettogewicht	224,56 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Allgemeine Daten

Farbe	silber	Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel: Zinkdruckguss, lackiert
Montageart	Schraubmontage	Schutzart	IP65

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	--	------------------------	---------

Optische Eigenschaften LWL-Kupplung

Einfügungsdämpfung < 0,2 dB

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen



UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	PROFINET Manufacturer's Declaration
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Zeichnungen

Maßzeichnung

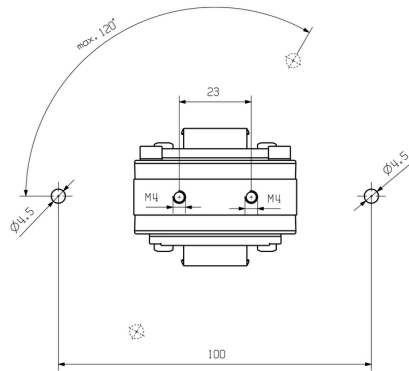


Bottom view

Maßzeichnung

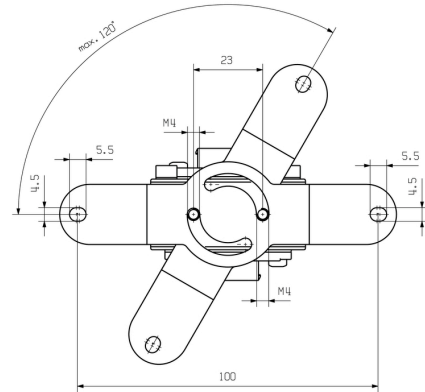


Bottom view with mounting foot

Maßzeichnung

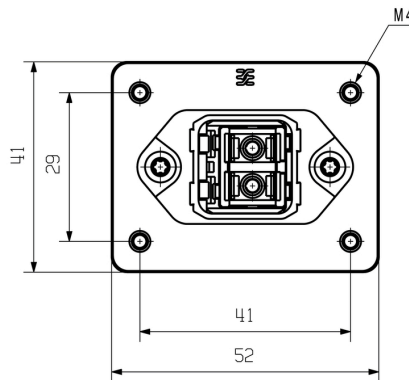

Front view

Maßzeichnung

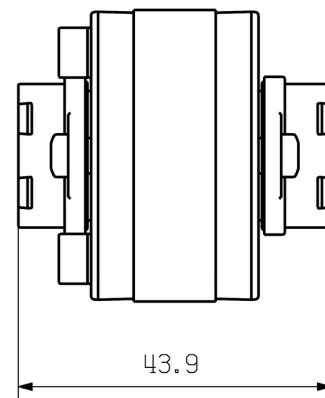

Side view

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BP-V14P	Ausführung
Best.-Nr.	1058310000	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248799404	
VPE	10 Stück	

SC-RJPushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. SC-Einsatz**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF	Ausführung
Best.-Nr.	1191550000	Stecker LWL, Variante 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
VPE	10 Stück	