

**ZQV 1.5N/R6.4/19 RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	TERMSERIES, Querverbinder
Best.-Nr.	<a href="#">1391610000</a>
Typ	ZQV 1.5N/R6.4/19 RT
GTIN (EAN)	4050118191783
VPE	10 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2021-06-30
Produktalternative	<a href="#">2556410000</a>

**ZQV 1.5N/R6.4/19 RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	4,9 mm	Tiefe (inch)	0,193 inch
Höhe	13,1 mm	Höhe (inch)	0,516 inch
Breite	119 mm	Breite (inch)	4,685 inch
Nettogewicht	4,65 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...60 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

**Bemessungsdaten UL**

Bemessungsstrom (UL)	10 A
----------------------	------

**Allgemeine Daten**

Ausführung	kürzbar	Farbe	rot
------------	---------	-------	-----

**Isolationskoordination**

Bemessungsspannung	250 V
--------------------	-------

**Anschlussdaten**

Raster in mm (P)	6,4 mm
------------------	--------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Beipackzettel / Package Insert - multilingual</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	


## ZQV 1.5N/R6.4/19 RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßbild

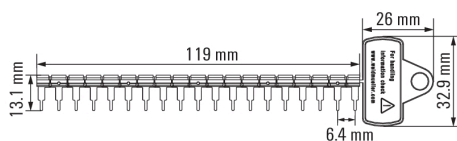

## ZQV 1.5N/R6.4/19 RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Schneid- und Ausklinkwerkzeuge für Querverbindungen



- Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe
- Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35
- Für Querverbindungsfenster der Klemme WSI 6

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	WAW 1 NEUTRAL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004500000</a>	Sonstige Werkzeuge
GTIN (EAN)	4008190053925	
VPE	1 Stück	
Typ	KT ZQV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9002170000</a>	Einhandschneider
GTIN (EAN)	4032248291670	
VPE	1 Stück	

### Schneidwerkzeuge



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KT 14	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1157820000</a>	Schneidwerkzeuge, Einhandschneider
GTIN (EAN)	4032248945344	
VPE	1 Stück	