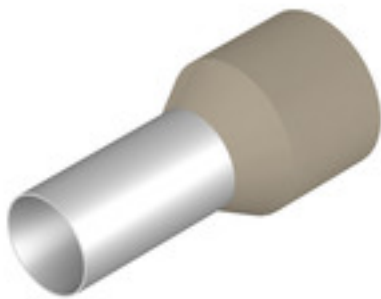


H35,0/30 S BE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 19 mm, 16 mm, beige
Best.-Nr.	1418030000
Typ	H35,0/30 S BE
GTIN (EAN)	4050118221237
VPE	50 Stück
Verpackung	lose

H35,0/30 S BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1,46 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe beige	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	19 mm	Farbcode	Weidmueller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	8,3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	16 mm
Kragendurchmesser (D2)	12,7 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm
L1 in mm	30 mm	Leiteranschlussquerschnitt	35 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 2	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E354986

Downloads

Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format

H35,0/30 S BE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**