

**SAI-M23-GS-L-11/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.  
Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse
Best.-Nr.	<a href="#">1440130000</a>
Typ	SAI-M23-GS-L-11/17
GTIN (EAN)	4050118246193
VPE	1 Stück

## SAI-M23-GS-L-11/17

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 75 g

## Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Gehäusebasismaterial	Kupfer-Zink-Legierung	Kabeldurchmesser, max.	17 mm
Kabeldurchmesser, min.	11 mm	Schirmanschluss	Ja
Schutzart	IP67, IP69K	Steckzyklen	> 1000
Temperaturbereich Gehäuse	-40...+125 °C	Verschmutzungsgrad	3

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E344862

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## SAI-M23-GS-L-11/17

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

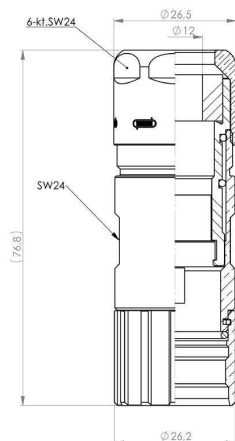

**SAI-M23-GS-L-11/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Einsätze ohne Kontakte**

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	SAI-M23-BE-L-6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1170370000</a>	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962266	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-SE-L-4/4	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1170380000</a>	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962518	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-BE-L-4/4	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1995810000</a>	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248925674	
VPE	1 Stück	
Typ	SAI-M23-SE-L-6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1170350000</a>	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962303	
VPE	1 Stück	

# Cable connector

