

IE-FCI-PWS-IT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Ausführung | FrontCom, Einsatz Power klein, Typ L, Steckdose, IT, EU |
| Best.-Nr. | 1450810000 |
| Typ | IE-FCI-PWS-IT |
| GTIN (EAN) | 4050118255720 |
| VPE | 1 Stück |

Erstellungs-Datum 29. März 2024 16:40:10 MEZ

Katalogstand 23.03.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FCI-PWS-IT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 25 g

Temperaturen

Lagertemperatur -10 °C...70 °C Betriebstemperatur -5 °C...40 °C

Allgemeine Daten

| | | | |
|-----------|--------|--------------|---------------------|
| Brandlast | 560 kJ | Einsatztyp | Einsatz Power klein |
| Schutzart | IP20 | Steckgesicht | Typ L |

Klemmbare Leiter

| | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Abisolierlänge | 9 mm | | |
| Anschlussart | Schraubanschluss | | |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH | max. | 2,5 mm ² | |
| | min. | 1,5 mm ² | |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH | 1.5 ... 2.5 mm ² | | |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig ohne AEH | 1.5 ... 4 mm ² | | |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig ohne AEH | min. | 1,5 mm ² | |
| | max. | 4 mm ² | |
| Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrätig mit AEH | max. | 2,5 mm ² | |
| | min. | 1,5 mm ² | |
| Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrätig mit AEH | 1.5 ... 2.5 mm ² | | |
| Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrätig ohne AEH | max. | 4 mm ² | |
| | min. | 1,5 mm ² | |
| Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrätig ohne AEH | 1.5 ... 4 mm ² | | |
| Leiteranschlussquerschnitt, starr | min. | 1,5 mm ² | |
| | max. | 4 mm ² | |
| Leiteranschlussquerschnitt, starr | 1.5 ... 4 mm ² | | |

Technische Daten

| | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Gehäusebasismaterial | Polykarbonat PC | Nennspannung (AC) | 250 V |
| Nennstrom | 16 A | | |

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV) TAA000022B

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 9.1 | 27-18-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

IE-FCI-PWS-IT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[GL_FrontCom](#)

Engineering-Daten

[CAD data - STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Designation key / Type key](#)


Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)


Broschüren

[MB FREECONCONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Maßzeichnung

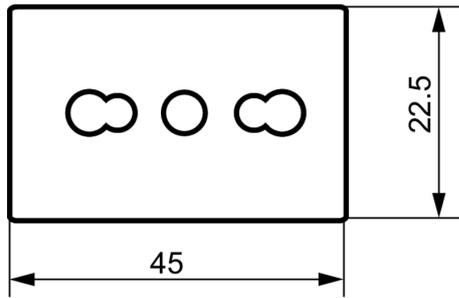

Maßzeichnung

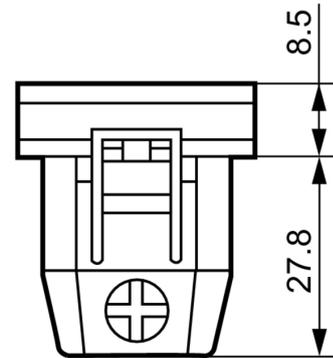

IE-FCI-PWS-IT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Tragschienenadapter für Steckdoseneinsätze**

Auch für das Zubehör für Industrial Ethernet gilt: bei Weidmüller erhalten Sie alles aus einer Hand.

Ihre Vorteile:

- Werkzeuge
- Prüfgeräte
- Kabeldurchführungen
- Schaltschrankanschlüsse
- Markierer
- Staubschutz
- Netzgeräte
- Überspannungsschutz

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | IE-DINRAIL-AD-PWB |
| Best.-Nr. | 2534680000 |
| GTIN (EAN) | 4050118546354 |
| VPE | 1 Stück |