

**THM EL VIN 50 GE 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kennzeichnung maßgeschneidert: EL**

Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die Multi-Mark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Höhe in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblocken.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	THM, Gerätemarkierer, 50 x , gelb
Best.-Nr.	<a href="#">1463820000</a>
Typ	THM EL VIN 50 GE 30M
GTIN (EAN)	4050118270006
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

**THM EL VIN 50 GE 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Höhe	50 mm	Höhe (inch)	1,969 inch
Länge	30.000 mm	Länge (inch)	1.181,1 inch
Nettogewicht	278 g		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
--------------------------	-------------

**Allgemeine Angaben**

Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenrolle
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenrolle = Gerätemarkierer	
Anzahl je Bogen	1	
Anzahl je Rolle	1	
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	
Ausführung	Endlos, selbstklebend	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	
Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	gelb	
Halogene	Ja	
Kleber	Polyacrylatkleber	
Länge	30.000 mm	
Werkstoff	Vinylfilm	
Zulassung nach UL 969	Nein	

**Gerätemarkierer**

Halogene	Ja
----------	----

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

### THM EL VIN 50 GE 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

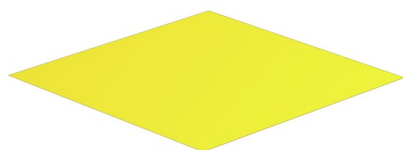

**THM EL VIN 50 GE 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2005070000</a>	Farbband
GTIN (EAN)	4050118390049	
VPE	1 Stück	