

**DMS PRO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Only for Europe**

Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montage-richtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Schraubwerkzeug            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1479120000</a> |
| Typ        | DMS PRO                    |
| GTIN (EAN) | 4050118287011              |
| VPE        | 1 Stück                    |

## DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 46 mm  | Tiefe (inch)  | 1,811 inch  |
| Höhe         | 134 mm | Höhe (inch)   | 5,276 inch  |
| Breite       | 276 mm | Breite (inch) | 10,866 inch |
| Nettogewicht | 480 g  |               |             |

## Technische Daten

|                     |  |          |        |
|---------------------|--|----------|--------|
| Artikelbeschreibung | Akku - Drehmoment-schrauber mit 1/4" Antrieb | Ladezeit | 30 min |
|---------------------|--|----------|--------|

## Elektroschrauber

|                             |                              |                                |                              |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Akku - Batterien            | Li-Ion-Akku                  | Akkuspannung                   | 3,6 V                        |
| Bitaufnahme                 | 1/4" DIN 3126 Form E6,3      | Drehmomenteinstellung, max.    | 3 Nm                         |
| Drehmomenteinstellung, min. | 0,36 Nm                      | Gewicht                        | 500 g                        |
| Ladegerät - Ausgang         | DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max. | Ladegerät - Eingang            | AC 220-240V~50-60Hz 30W      |
| Ladezeit                    | 30 min                       | Max. Kupplungsdrehmoment       | 3 Nm                         |
| Nennspannung                | 3,6 V                        | Spindeldrehzahl im Arbeitsgang | 200 u. 600 min <sup>-1</sup> |

## Schraubwerkzeuge

|                             |      |                             |         |
|-----------------------------|------|-----------------------------|---------|
| Drehmomenteinstellung, max. | 3 Nm | Drehmomenteinstellung, min. | 0,36 Nm |
|-----------------------------|------|-----------------------------|---------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001395    | ETIM 7.0    | EC001395    |
| ETIM 8.0    | EC001395    | ETIM 9.0    | EC001395    |
| ECLASS 9.0  | 21-05-21-90 | ECLASS 9.1  | 21-04-04-17 |
| ECLASS 10.0 | 21-05-21-90 | ECLASS 11.0 | 21-05-08-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-05-08-90 | ECLASS 13.0 | 21-05-08-90 |

## Umweltanforderungen

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb |

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

## Downloads

|   |  |
|---|--|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">1479120000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a> |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">Manual</a>                                   |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                 |
| Broschüren                                    |  |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 13:32:24 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## DMS PRO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen


### Anwendungsbeispiel



### Anwendungsbeispiel



### Anwendungsbeispiel

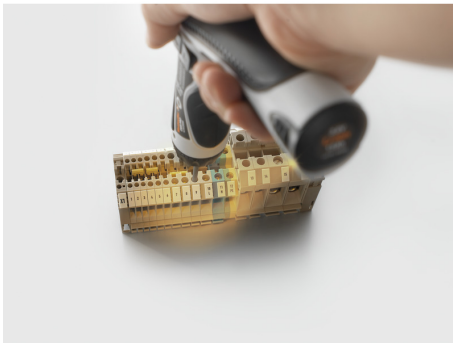

## DMS PRO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Bits E6,3 - Kreuz Phillips / Recess

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126



#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 PH1X70            | Ausführung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9024080000</a> | Zubehör, Schraubendrehereinsatz |
| GTIN (EAN) | 4008190870744              |                                 |
| VPE        | 5 Stück                    |                                 |
| Typ        | BIT E6,3 PH2X70            | Ausführung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9024090000</a> | Zubehör, Schraubendrehereinsatz |
| GTIN (EAN) | 4008190870720              |                                 |
| VPE        | 5 Stück                    |                                 |

### Bits E6,3 - Kreuz Pozidriv / Supadriv

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Kreuzschlitz-Bits Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126



#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 PZ1X70            | Ausführung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9024100000</a> | Zubehör, Schraubendrehereinsatz |
| GTIN (EAN) | 4008190870713              |                                 |
| VPE        | 5 Stück                    |                                 |
| Typ        | BIT E6,3 PZ2X70            | Ausführung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9024110000</a> | Zubehör, Schraubendrehereinsatz |
| GTIN (EAN) | 4008190870706              |                                 |
| VPE        | 5 Stück                    |                                 |

## DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Bit-Sortiment E6,3

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss



## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | BIT-BOX WI DMS 3           | Ausführung               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9024970000</a> | Zubehör, Schraubwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4032248068067              |                          |
| VPE        | 1 Stück                    |                          |

## Bits E6,3 - Schlitz

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126



## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 0,6X3,5X70        | Ausführung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9024020000</a> | Zubehör, Schraubendrehereinsatz |
| GTIN (EAN) | 4008190852627              |                                 |
| VPE        | 5 Stück                    |                                 |
| Typ        | BIT E6,3 0,5X3,0X70        | Ausführung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9024000000</a> | Zubehör, Schraubendrehereinsatz |
| GTIN (EAN) | 4008190852634              |                                 |
| VPE        | 5 Stück                    |                                 |
| Typ        | BIT E6,3 0,8X4,0X70        | Ausführung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9024030000</a> | Zubehör, Schraubendrehereinsatz |
| GTIN (EAN) | 4008190852658              |                                 |
| VPE        | 5 Stück                    |                                 |
| Typ        | BIT E6,3 0,4X2,5X70        | Ausführung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9020750000</a> | Zubehör, Schraubendrehereinsatz |
| GTIN (EAN) | 4032248504725              |                                 |
| VPE        | 5 Stück                    |                                 |
| Typ        | BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39      | Ausführung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9025590000</a> | Zubehör, Schraubendrehereinsatz |
| GTIN (EAN) | 4008190151935              |                                 |
| VPE        | 10 Stück                   |                                 |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 13:32:24 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## DMS PRO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 1,0X5,5X70        | Ausführung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9024040000</a> | Zubehör, Schraubendrehereinsatz |
| GTIN (EAN) | 4008190852665              |                                 |
| VPE        | 5 Stück                    |                                 |
| Typ        | BIT E6,3 1,2X6,5X70        | Ausführung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9202740000</a> | Zubehör, Schraubendrehereinsatz |
| GTIN (EAN) | 4032248504718              |                                 |
| VPE        | 5 Stück                    |                                 |

## DMS PRO



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | DMS PRO SET                | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1479090000</a> | Schraubwerkzeug                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118286786              |   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | LG DMS PRO/ DMS 3          | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9007460000</a> | DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC |
| GTIN (EAN) | 4008190404970              |   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | AKKU DMS PRO               | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1479110000</a> | Schraubwerkzeug                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118348712              |   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |