

IE-BI-USB-3.0-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comUSB Einsätze für FrontCom[®]**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ A
Best.-Nr.	1487920000
Typ	IE-BI-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118298208
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 27. April 2024 08:31:30 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1 g
--------------	-----

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C	Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte
--------------------	----------------	--------------	-----------------------

Allgemeine Daten

Anschluss 1	USB A	Anschluss 2	USB A
Artikelbeschreibung	Flanscheinsatz, Typ A	Beschaltung	Typ A
Farbe	schwarz	Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial	PC UL 94 V0	Schirmung	360°-Rundumgehäuse
Schutzart	IP67 mit Gehäuse	Steckzyklen	≥ 1500

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-107	Zertifikat-Nr. (DNV)	TAA000022B
Zertifikat-Nr. (cULus)	E471884		

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	≥ 1000 MΩ	Kontaktwiderstand	≤ 30 mΩ
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≥ 500 V DC	Strombelastbarkeit bis 90 °C	3 A

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	USB Einsätze für FrontCom®
----------------	----------------------------

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E471884

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[GL_FrontCom](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[MB FREECONCONTACT EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

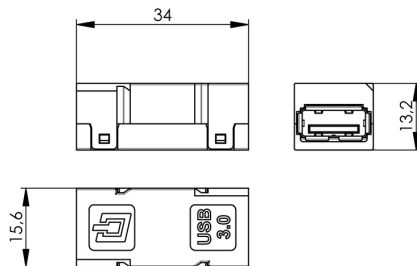

IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Flachsteckhülsen



Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	LIF 1,5F288 R	Ausführung
Best.-Nr.	9200520000	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 1036 1	
VPE	100 Stück	