

ES APG 80 WM 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	300mm ² , WM-Crimp
Best.-Nr.	1502590000
Typ	ES APG 80 WM 300
GTIN (EAN)	4050118310511
VPE	1 Stück

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	277 g
--------------	-------

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	300 mm ²	Leiterquerschnitt max. AWG	600
--------------------	---------------------	----------------------------	-----

Crimpeinsätze

Crimpbreite	7 mm	Crimpbreite in mm	7
Crimpquerschnitt Kupfer	300		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	300 mm ²	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	


ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

300 mm²

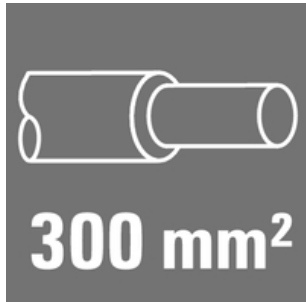

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPN/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1498740000	Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308037	
VPE	10 Stück	

300 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M10/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1495530000	Kabelschuh,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305210	
VPE	20 Stück	
Typ	KRN-M12/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1495540000	Kabelschuh,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305098	
VPE	20 Stück	
Typ	KRN-M14/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1497280000	Kabelschuh,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306903	
VPE	20 Stück	
Typ	KRN-M20/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1497240000	Kabelschuh,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306774	
VPE	20 Stück	

ES APG 80 WM 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör**

Typ	KRN-M16/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1495550000	Kabelschuh, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304978	
VPE	20 Stück	

300 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M12/-300 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497300000	Kabelschuh, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306781	
VPE	20 Stück	
Typ	KWN-M20/-300 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497320000	Kabelschuh, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306934	
VPE	20 Stück	
Typ	KWN-M16/-300 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497310000	Kabelschuh, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306941	
VPE	20 Stück	

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Typ	APG 80	Ausführung
Best.-Nr.	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
VPE	1 Stück	

300 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KP-M10/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1498440000	Kabelschuh, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307764	
VPE	10 Stück	
Typ	KP-M14/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1498550000	Kabelschuh, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307924	
VPE	10 Stück	
Typ	KP-M12/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1498450000	Kabelschuh, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307788	
VPE	10 Stück	
Typ	KP-M16/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1498460000	Kabelschuh, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307870	
VPE	10 Stück	

Erstellungs-Datum 29. April 2024 00:33:46 MESZ

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KP-M20/-300	Ausführung
Best.-Nr.	1498470000	Kabelschuh,300 mm²
GTIN (EAN)	4050118307849	
VPE	10 Stück	

300 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M10/300 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494380000	Kabelschuh,300 mm²
GTIN (EAN)	4050118303926	
VPE	5 Stück	
Typ	KRN-M12/-300 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494390000	Kabelschuh,300 mm²
GTIN (EAN)	4050118303940	
VPE	5 Stück	
Typ	KRN-M16/-300 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494400000	Kabelschuh,300 mm²
GTIN (EAN)	4050118303889	
VPE	5 Stück	

300 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWPN-M12/-300 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496770000	Kabelschuh,300 mm²
GTIN (EAN)	4050118306415	
VPE	10 Stück	

Erstellungs-Datum 29. April 2024 00:33:46 MESZ

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KWPN-M20/-300 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496790000	Kabelschuh,300 mm²
GTIN (EAN)	4050118306545	
VPE	10 Stück	
Typ	KWPN-M16/-300 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496780000	Kabelschuh,300 mm²
GTIN (EAN)	4050118306354	
VPE	10 Stück	