

**PZ 6 ROTO L ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm², 6mm², Trapezcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">1527230000</a>
Typ	PZ 6 ROTO L ZERT
GTIN (EAN)	4050118332698
VPE	1 Stück
Ersatzteile	<a href="#">2561810000</a> <a href="#">9202810000</a> <a href="#">9054820000</a> <a href="#">2566680000</a>

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	80 mm	Höhe (inch)	3,15 inch
Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	432 g		

## Technische Daten

Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	------------------	------------	--

## Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26		

## Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Trapezcrimp
------------------	-------------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Manual</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## Anwendungsbeispiel



## Anwendungsbeispiel



## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Lieferung in lossem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/14S GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025970000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190063733		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/22DS R ZH	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9036330000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 14 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4032248338566		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/15S ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018690000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4032248017720		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/14S R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018560000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190207984		
VPE	500 Stück		

## Lieferung in lossem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14S R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025980000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190080730		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/14DS SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025240000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190085599		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H1,5/12S R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025690000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190059439		
VPE	500 Stück		

## verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/14D R BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005880000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275945		
VPE	5.000 Stück		
Typ	H1,0/14 GE BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005830000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275891		
VPE	5.000 Stück		

## verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14 W BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005820000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275884		
VPE	5.000 Stück		
Typ	H0,75/14D GR BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005870000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275938		
VPE	5.000 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H0,75/14T BL BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005900000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275969		
VPE	5.000 Stück		

### lose verpackt im Polybeutel

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode



### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,34/10 TK	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025750000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, türkis	lose
GTIN (EAN)	4008190105365		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,34/12 TK	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025770000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis	lose
GTIN (EAN)	4008190067960		
VPE	500 Stück		

### verkettete Aderendhülsenstreifen

- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode



### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/14D BL BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004360000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	Bandware
GTIN (EAN)	4008190083397		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/14T GR BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004370000</a>	Aderendhülse, Standard, 11 mm, 8 mm, grau	Bandware
GTIN (EAN)	4008190052508		
VPE	500 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/16 OR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9028270000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902049		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14 OR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9026060000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190122201		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14D W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019400000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190066024		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/12 OR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9028260000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, orange	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902025		
VPE	500 Stück		

## Lieferung in losem Polybeutel



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,34/11 S TK	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9204090000</a>	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, türkis	lose
GTIN (EAN)	4032248593026		
VPE	500 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/14TS GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9426770000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4032248160693		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/12DS BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9028490000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4032248049028		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/12TS GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9036200000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4032248067992		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/16 TS GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9036210000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4032248068005		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/14DS BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1333100000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190160364		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/16DS BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9036220000</a>	Aderendhülse, Standard, 13 mm, 10 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4032248068012		
VPE	500 Stück		



## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,34/12 TK BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004390000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis	Rolle
GTIN (EAN)	4008190881016		
VPE	5.000 Stück		

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14 R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0463100000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190065089		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/18D SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019140000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190046026		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/24 R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0565600000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190187071		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/14D SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019120000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190153793		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/16 R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0635100000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190141745		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H1,5/24D SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019150000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190151676		
VPE	500 Stück		

Typ	H1,5/16D SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019130000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190023331		
VPE	500 Stück		

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/19D BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019170000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190178024		
VPE	500 Stück		

Typ	H2,5/19T GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021080000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190149345		
VPE	500 Stück		

Typ	H2,5/25D BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019180000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190101145		
VPE	500 Stück		

Typ	H2,5/25T GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021090000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190060916		
VPE	500 Stück		

Typ	H2,5/15T GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021070000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190128944		
VPE	500 Stück		

Typ	H2,5/15D BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019160000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190028732		
VPE	500 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,34/10 TK SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9026030000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, türkis	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190177171		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,34/12 TK SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025790000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190121174		
VPE	500 Stück		

### verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14T SW BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021960000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz	Bandware
GTIN (EAN)	4008190262389		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/14 R BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004340000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Tape
GTIN (EAN)	4008190080723		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/14D SW BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004350000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz	Bandware
GTIN (EAN)	4008190005474		
VPE	500 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/14T GR BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005910000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275976		
VPE	3.000 Stück		
Typ	H2,5/14D BL BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005850000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275914		
VPE	3.000 Stück		

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/16D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019100000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190159986		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/14 GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0463000000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190024697		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/12D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019070000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190029074		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/16 GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025950000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190037291		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H1,0/14D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019080000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190090623		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/18D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019110000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190174828		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/18 GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025930000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190101497		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/12 GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0409700000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190152222		
VPE	500 Stück		

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/19 ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037270000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190492748		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/25D ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037460000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 22 mm, 18 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190493035		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/25 ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037280000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 22 mm, 18 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190492755		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/15 ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037260000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190492731		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/15D ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037440000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190493011		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H1,0/19D ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037450000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190493028		
VPE	500 Stück		

### Lieferung in losem Polybeutel



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/24 XS SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9202870000</a>	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 14.5 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4032248517947		
VPE	100 Stück		

### Zubehör / Ersatzteile



#### Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	ERTE ES PZ 6 ROTO L
Best.-Nr.	<a href="#">2561810000</a>
GTIN (EAN)	4050118570199
VPE	1 Stück

---

Typ	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...
Best.-Nr.	<a href="#">9054820000</a>
GTIN (EAN)	4032248109289
VPE	1 Stück

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Leiter- Nennquerschnitt 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/10	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0186500000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190039592		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H1,5/7	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0372700000</a>	Aderendhülse, Standard, 7 mm, 7 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190064525		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H0,25/5	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018910000</a>	Aderendhülse, Standard, 5 mm, 5 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190068134		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H4,0/18	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004110000</a>	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190148348		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/10	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0282800000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190006662		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H2,5/18	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004090000</a>	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190147921		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H0,5/10	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004050000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190153052		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H2,5/7	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0373000000</a>	Aderendhülse, Standard, 7 mm, 7 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190173463		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H1,5/12	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004060000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190147938		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H6,0/15	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0124700000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190003807		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H0,5/6	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0282600000</a>	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190184025		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H4,0/12	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0244100000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190179830		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H1,5/18	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004070000</a>	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190105761		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H0,75/6	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0282700000</a>	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190019013		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H2,5/12	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0186100000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190172954		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H4,0/9	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0373100000</a>	Aderendhülse, Standard, 9 mm, 9 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190164669		
VPE	500 Stück		
Typ	H6,0/12	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0191900000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190026851		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/15	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004100000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190119003		
VPE	500 Stück		
Typ	H6,0/10	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004120000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190104795		
VPE	500 Stück		
Typ	H6,0/18	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004130000</a>	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190143626		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/10	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0542500000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190037482		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H1,0/6	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0372600000</a>	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190180263		
VPE	1.000 Stück		
Typ	H2,5/10	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004080000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190145446		
VPE	1.000 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ



## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/19T ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037640000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190493325		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/27T ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037660000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190493387		
VPE	100 Stück		
Typ	H2,5/19D ZH BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037500000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190493073		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/21T ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037650000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190493356		
VPE	100 Stück		
Typ	H2,5/21D ZH BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037510000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190493080		
VPE	100 Stück		
Typ	H2,5/27D ZH BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037520000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190493097		
VPE	100 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/22T ZH OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037670000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190493431		
VPE	100 Stück		
Typ	H4,0/28T ZH OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037680000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190493479		
VPE	100 Stück		
Typ	H4,0/28D ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037540000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190493110		
VPE	100 Stück		
Typ	H4,0/22D ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037530000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190493103		
VPE	100 Stück		

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm<sup>2</sup>

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/20D GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019220000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190151607		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/20 SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0533500000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190183905		
VPE	100 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H6,0/20T GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021130000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190111731		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/26D GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019230000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190072117		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/26 SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0565700000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190026837		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/26T GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021140000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190022501		
VPE	100 Stück		

## Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/16T ZH HBL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005140000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, hellblau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482725		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14D ZH GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018520000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190097998		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/15T ZH BL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018570000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, hellblau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190272630		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14 ZH W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018510000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190019914		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16 ZH W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004900000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482671		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H0,75/16D ZH GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004770000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190038816		
VPE	500 Stück		

## verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14 R BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005840000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275907		
VPE	5.000 Stück		
Typ	H1,5/14D SW BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005890000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275952		
VPE	5.000 Stück		
Typ	H1,5/14S GN BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9028370000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grün	Rolle
GTIN (EAN)	4032248318537		
VPE	5.000 Stück		

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/23T ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037690000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190493486		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/29T ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037700000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190493509		
VPE	100 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H6,0/23D ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037550000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190493127		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/29D ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037560000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190493134		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/29 ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037330000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190492809		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/23 ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037320000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190492793		
VPE	100 Stück		

## Mehrfachbeutel



- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,25/10T GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021210000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190045555		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,25/12 HBL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025780000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190053239		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,25/10 HBL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9026050000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, hellblau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190138288		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,25/12T GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021220000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190153786		
VPE	500 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### im Mehrfachbeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 1,5 - 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/23X GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9006790000</a>	Aderendhülse, Standard, 17 mm, 12 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190332303		
VPE	100 Stück		

### Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/15S W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9204240000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 9 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4032248621545		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/19TS ZH HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9202840000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4032248515783		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/19DS ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9202830000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4032248515776		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14DS GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9028580000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4032248159475		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14TS HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018550000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190207991		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H0,75/19S ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9202820000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 12 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4032248515769		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14S W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025960000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190009878		
VPE	500 Stück		

## Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14 ZH OR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004440000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, orange	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190198473		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14D ZH W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004780000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190188481		
VPE	500 Stück		

## Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/21D ZH BL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004740000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, blau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190031923		
VPE	250 Stück		
Typ	H2,5/19T ZH GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018580000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190272647		
VPE	250 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H2,5/21 ZH GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005150000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482732		
VPE	250 Stück		
Typ	H2,5/19D ZH BL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004430000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, blau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190099367		
VPE	250 Stück		

## lose verpackt im Polybeutel

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode



## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,25/10 HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025740000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190092054		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,25/10T GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021010000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190109103		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,25/12 HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025760000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190010027		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,25/12T GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021020000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190184230		
VPE	500 Stück		



## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/15T GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021240000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190115302		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/14S BL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9046230000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4032248298631		
VPE	500 Stück		
Typ	H2,5/15 BL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9026100000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190141141		
VPE	500 Stück		

## Multi-Beutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/14S GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025710000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190031442		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/15S ZH GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018650000</a>	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4032248011407		
VPE	500 Stück		

**PZ 6 ROTO L ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Sortimente Aderendhülsen mit Kunststoffkragen**

Box gefüllt mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	H-BOX 0,14-0,75QMM	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025410000</a>	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190341602		
VPE	1 Stück		
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025430000</a>	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190337162		
VPE	1 Stück		
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025920000</a>	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190101442		
VPE	1 Stück		
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025900000</a>	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190109202		
VPE	1 Stück		
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025400000</a>	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190341596		
VPE	1 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Ersatzteile



Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpt werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202810000</a>	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248512577	
VPE	1 Stück	

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14T HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021040000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190083168		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16 W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025860000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190141967		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019050000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190033002		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H0,75/18D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019060000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190049560		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/12T HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021030000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190152901		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019040000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190099077		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16T HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021050000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190096175		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/12D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019030000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190127787		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14 W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0462900000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190033248		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/18 W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025910000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190063702		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/18T HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021060000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190071158		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/12 W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0409600000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190079826		
VPE	500 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Lieferung in losem Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14S W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004590000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190862060		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/16 DS W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9202910000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4032248519019		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/16S OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9202900000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4032248519026		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14S OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004560000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190286132		
VPE	500 Stück		

### Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/16D ZH SW SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004420000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, schwarz	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190167455		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/16 ZH R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004410000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190009397		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Typ	H1,5/20D SW ZH SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004750000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, schwarz	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190055431		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/20 ZH R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004920000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482695		
VPE	500 Stück		

## Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14 R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9026090000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190137168		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/14D SW SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019430000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190107420		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/16 R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9028350000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902117		
VPE	500 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Lieferung in losem Polybeutel

- lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode



## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/24 XS BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">902880000</a>	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 14.5 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4032248517954		
VPE	100 Stück		

## Mehrfachbeutel

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode



## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/18 GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9028340000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902100		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/14 GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9026080000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190026158		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/12 GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9028310000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902070		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/14D R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019420000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190189099		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/16 GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9028320000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902087		
VPE	500 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### im Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/19,5X SW SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9006630000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 10 mm, schwarz	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190332266		
VPE	100 Stück		
Typ	H1,5/17,5X SW SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9006590000</a>	Aderendhülse, Standard, 13 mm, 8 mm, schwarz	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190332259		
VPE	100 Stück		

### lose verpackt im Polybeutel



Für Leiter von je 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 18)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/16D ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037420000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190492991		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16T ZH HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037620000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190493264		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14D ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037410000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190492984		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/24 ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037250000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190492724		
VPE	500 Stück		



## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H0,75/16 ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037240000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190492717		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/24D ZH GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037430000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190493004		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14 ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037230000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190853976		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/24T ZH HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037630000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190493271		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14T ZH HBL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037610000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, hellblau	lose
GTIN (EAN)	4008190493233		
VPE	500 Stück		

## Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004930000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482701		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004720000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190962210		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005160000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482749		
VPE	100 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/20D ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037480000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190493059		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/26D ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037490000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190493066		
VPE	100 Stück		
Typ	H1,5/26 ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037310000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190492786		
VPE	100 Stück		
Typ	H1,5/16 ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037290000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190492762		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/20 ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037300000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190492779		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,5/16D ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037470000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190493042		
VPE	500 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### im Mehrfachbeutel



- lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/17,5X BL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9006670000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 8 mm, blau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190332273		
VPE	100 Stück		
Typ	H2,5/21,5X BL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9006710000</a>	Aderendhülse, Standard, 17 mm, 12 mm, blau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190332280		
VPE	100 Stück		

### Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14 W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9026070000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190187163		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14T HBL SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021230000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190153106		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/18 W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9028300000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902063		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14D GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019410000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190164096		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H0,75/12 W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9028280000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902216		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/16 W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9028290000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902056		
VPE	500 Stück		

## Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/18T OR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021250000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190159313		
VPE	250 Stück		
Typ	H4,0/18 GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9026010000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190117382		
VPE	250 Stück		

## Multi-Beutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14S W SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025700000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190144104		
VPE	500 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/22T ZH OR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018590000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, orange	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190272654		
VPE	100 Stück		
Typ	H4,0/22D ZH GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004730000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190161811		
VPE	100 Stück		

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/26T OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021120000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190092825		
VPE	100 Stück		
Typ	H4,0/18D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019190000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190141349		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/20D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019200000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190126575		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/18T OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021100000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190061708		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H4,0/20T OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021110000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190035754		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/26D GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019210000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190002336		
VPE	100 Stück		

## Multi-Beutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14S R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025720000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190072681		
VPE	500 Stück		

## Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/19 ZH GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004910000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482688		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/19D ZH R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004760000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190160951		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/15D ZH R SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018540000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190188832		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H1,0/15 ZH GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018530000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190066925		
VPE	500 Stück		

## im Mehrfachbeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 1,5 - 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/19,5X GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9006750000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 10 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190332297		
VPE	100 Stück		

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/18D ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037400000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190492892		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14 ZH OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037200000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190492397		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/16D ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037390000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190492878		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14D ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037380000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190492861		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H0,5/16 ZH OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037210000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190492687		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/18 ZH OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037220000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190492694		
VPE	500 Stück		

## verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14 OR BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005810000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275877		
VPE	5.000 Stück		
Typ	H0,5/14D W BD GSP	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005860000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Rolle
GTIN (EAN)	4008190275921		
VPE	5.000 Stück		

## verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14T W BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021930000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Bandware
GTIN (EAN)	4008190262402		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14D W BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004280000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Bandware
GTIN (EAN)	4008190162627		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ



## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	H0,5/14 OR BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004270000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange	Bandware
GTIN (EAN)	4008190091774		
VPE	500 Stück		

### verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14 W BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004290000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	Bandware
GTIN (EAN)	4008190006778		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14T HBL BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004310000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau	Bandware
GTIN (EAN)	4008190179298		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,75/14D GR BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004300000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	Bandware
GTIN (EAN)	4008190154837		
VPE	500 Stück		

### Sortimente Zwillings-Aderendhülsen



Box gefüllt mit Zwillings-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025390000</a>	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190341015		
VPE	1 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/18 OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1076980000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4032248834631		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/12 OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0409500000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190090456		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/12D W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019000000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190085728		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14 OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0690700000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190015770		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/14D W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019010000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190120931		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/16D W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019020000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190047108		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/18D W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1076990000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4032248834624		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,5/16 OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025870000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4008190025045		
VPE	500 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/15TS OR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9036230000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange	lose
GTIN (EAN)	4032248068029		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/20DS GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9203630000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4032248565078		
VPE	500 Stück		
Typ	H4,0/14DS GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9028520000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4032248049035		
VPE	500 Stück		

## verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/14D R BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004330000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Bandware
GTIN (EAN)	4008190047498		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/14T R BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021950000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot	Bandware
GTIN (EAN)	4008190262747		
VPE	500 Stück		
Typ	H1,0/14 GE BD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004320000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	Bandware
GTIN (EAN)	4008190167523		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:57:53 MESZ


## PZ 6 ROTO L ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Leiter-Nennquerschnitt 0,14 mm<sup>2</sup>

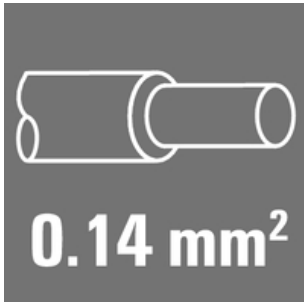

- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel ( 5 x 100 Stck.)

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,14/10T BR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9028250000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, braun	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902018		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,14/12 GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9028240000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190902001		
VPE	500 Stück		
Typ	H0,14/10 GR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005180000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, grau	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190859909		
VPE	500 Stück		

## PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Ersatzteile

## Zubehör / Ersatzteile

**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	ERTE ES PZ 6 ROTO L
Best.-Nr.	<a href="#">2561810000</a>
GTIN (EAN)	4050118570199
VPE	1 Stück
Typ	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...
Best.-Nr.	<a href="#">9054820000</a>
GTIN (EAN)	4032248109289
VPE	1 Stück
Typ	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L
Best.-Nr.	<a href="#">2566680000</a>
GTIN (EAN)	4050118577105
VPE	1 Stück

**Ersatzteile**

Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpert werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202810000</a>	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248512577	
VPE	1 Stück	