

CRIMPSET PZ 10 HEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimp-Sets

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 10 HEX, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 0.14, Farbcode: Weidmüller |
| Best.-Nr. | 1542250000 |
| Typ | CRIMPSET PZ 10 HEX |
| GTIN (EAN) | 4050118347029 |
| VPE | 1 Stück |
| Verpackung | Kunststoffbox |

Erstellungs-Datum 28. April 2024 02:33:25 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CRIMPSET PZ 10 HEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 261 mm | Tiefe (inch) | 10,276 inch |
| Höhe | 57 mm | Höhe (inch) | 2,244 inch |
| Breite | 338 mm | Breite (inch) | 13,307 inch |
| Nettogewicht | 1.803 g | | |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschreibung | Set inklusive Crimpwerkzeug bis 10 mm ² hexagon, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen in Weidmüller Farbcode |
|---------------------|--|

Sortimente

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Abisolierwerkzeug | STRIPAX | Anzahl AEH | 2.900 pcs. |
| Crimpbereich, max. | 10 mm ² | Crimpbereich, min. | 0,14 mm ² |
| Crimpwerkzeug | PZ 10 HEX | Farbcode | Weidmüller |
| Verpackung | Kunststoffbox | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000524 | ETIM 7.0 | EC000524 |
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-18 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Downloads

| | |
|----------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

CRIMPSET PZ 10 HEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****lose verpackt im Polybeutel**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| Typ | H1,0/14 GE | Ausführung | | Verpackung | |
|------------|----------------------------|---|--|------------|--|
| Best.-Nr. | 0463000000 | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb | | lose | |
| GTIN (EAN) | 4008190024697 | | | | |
| VPE | 500 Stück | | | | |

lose verpackt im Polybeutel

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| Typ | H0,75/14 W | Ausführung | | Verpackung | |
|------------|----------------------------|---|--|------------|--|
| Best.-Nr. | 0462900000 | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß | | lose | |
| GTIN (EAN) | 4008190033248 | | | | |
| VPE | 500 Stück | | | | |

CRIMPSET PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

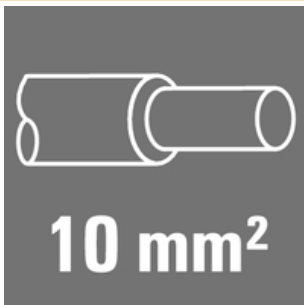
lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| Typ | H4,0/20D GR | Ausführung | | Verpackung | |
|------------|----------------------------|--|--|------------|--|
| Best.-Nr. | 9019200000 | Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau | | lose | |
| GTIN (EAN) | 4008190126575 | | | | |
| VPE | 500 Stück | | | | |

Leiter-Nennquerschnitt 10,0 mm²

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| Typ | H10,0/22 EB | Ausführung | | Verpackung | |
|------------|----------------------------|---|--|------------|--|
| Best.-Nr. | 0534200000 | Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenbein | | lose | |
| GTIN (EAN) | 4008190033460 | | | | |
| VPE | 100 Stück | | | | |

CRIMPSET PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Crimping tools****Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PZ 10 HEX | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1445070000 | Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.25mm ² , 10mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118250312 | Sechskantcrimp (Hexagon) |
| VPE | 1 Stück | |

Koffer

- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | KOFFER PSC4-01 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9028860000 | Werkzeuge, Sortimentskasten |
| GTIN (EAN) | 4032248304608 | |
| VPE | 1 Stück | |

CRIMPSET PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| Typ | H0,5/14 OR | Ausführung | Verpackung |
|------------|----------------------------|---|------------|
| Best.-Nr. | 0690700000 | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190015770 | | |
| VPE | 500 Stück | | |

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| Typ | H6,0/20 SW | Ausführung | Verpackung |
|------------|----------------------------|---|------------|
| Best.-Nr. | 0533500000 | Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, schwarz | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190183905 | | |
| VPE | 100 Stück | | |

CRIMPSET PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| Typ | H1,5/14 R | Ausführung | | Verpackung | |
|------------|----------------------------|--|--|------------|--|
| Best.-Nr. | 0463100000 | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot | | lose | |
| GTIN (EAN) | 4008190065089 | | | | |
| VPE | 500 Stück | | | | |

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| Typ | H2,5/15D BL | Ausführung | | Verpackung | |
|------------|----------------------------|---|--|------------|--|
| Best.-Nr. | 9019160000 | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau | | lose | |
| GTIN (EAN) | 4008190028732 | | | | |
| VPE | 500 Stück | | | | |

CRIMPSET PZ 10 HEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Werkzeuge**

- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STRIPAX | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9005000000 | Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| VPE | 1 Stück | |