

CRIMPSET PZ 10 HEX D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimp-Sets

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 10 HEX, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 0.14, Farbcode: DIN
Best.-Nr.	1542260000
Typ	CRIMPSET PZ 10 HEX D
GTIN (EAN)	4050118347111
VPE	1 Stück
Verpackung	Kunststoffbox

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 09:50:32 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CRIMPSET PZ 10 HEX D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	261 mm	Tiefe (inch)	10,276 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2,244 inch
Breite	338 mm	Breite (inch)	13,307 inch
Nettogewicht	1.809 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Set inklusive Crimpwerkzeug bis 10 mm ² hexagon, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen in DIN Farbcode
---------------------	---

Sortimente

Abisolierwerkzeug	STRIPAX	Anzahl AEH	2.900 pcs.
Crimpbereich, max.	10 mm ²	Crimpbereich, min.	0,14 mm ²
Crimpwerkzeug	PZ 10 HEX	Farbcode	DIN
Verpackung	Kunststoffbox		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

CRIMPSET PZ 10 HEX D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****lose verpackt im Polybeutel**

- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/20D GR	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	9019200000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau		lose	
GTIN (EAN)	4008190126575				
VPE	500 Stück				

lose verpackt im Polybeutel

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14D SW	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	9019120000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz		lose	
GTIN (EAN)	4008190153793				
VPE	500 Stück				

CRIMPSET PZ 10 HEX D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****lose verpackt im Polybeutel**

- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/15D BL	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	9019160000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau		lose	
GTIN (EAN)	4008190028732				
VPE	500 Stück				

lose verpackt im Polybeutel

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14D W	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	9019010000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß		lose	
GTIN (EAN)	4008190120931				
VPE	500 Stück				

CRIMPSET PZ 10 HEX D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Werkzeuge**

- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

Allgemeine Bestelldaten

Typ	STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	9005000000	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190072506	
VPE	1 Stück	

Crimping tools**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Typ	PZ 10 HEX	Ausführung
Best.-Nr.	1445070000	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.25mm², 10mm²,
GTIN (EAN)	4050118250312	Sechskantcrimp (Hexagon)
VPE	1 Stück	

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

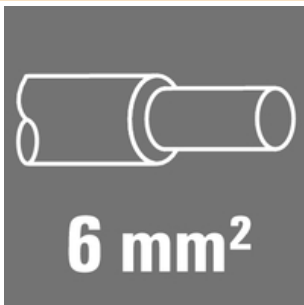
lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/14D R	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	9019080000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot		lose	
GTIN (EAN)	4008190090623				
VPE	500 Stück				

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm²

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/20D GE	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	9019220000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb		lose	
GTIN (EAN)	4008190151607				
VPE	100 Stück				

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

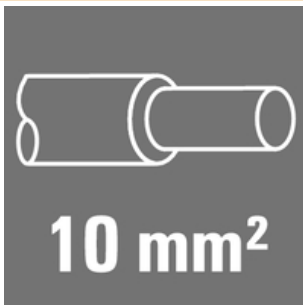
Koffer



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KOFFER PSC4-01	Ausführung
Best.-Nr.	9028860000	Werkzeuge, Sortimentskasten
GTIN (EAN)	4032248304608	
VPE	1 Stück	

Leiter-Nennquerschnitt 10,0 mm²

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H10,0/22D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019240000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190075385		
VPE	100 Stück		

CRIMPSET PZ 10 HEX D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****lose verpackt im Polybeutel**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14D GR	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	9019040000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau		lose	
GTIN (EAN)	4008190099077				
VPE	500 Stück				