

PAGETAB 19/11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

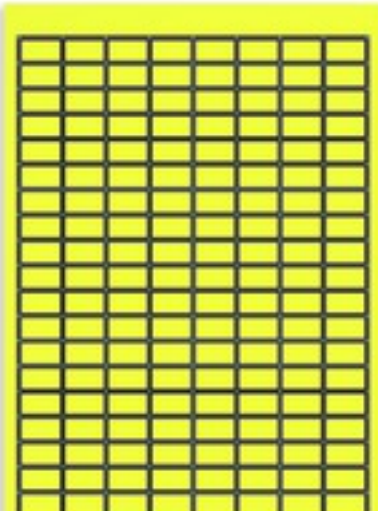
www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

PageTab sind Gewebeatiketten in Bogenform. Außer der 8x20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 11 x 19 mm, gelb
Best.-Nr.	1686170000
Typ	PAGETAB 19/11
GTIN (EAN)	4008190492564
VPE	25 Stück

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Höhe	11 mm	Höhe (inch)	0,433 inch
Breite	19 mm	Breite (inch)	0,748 inch
Nettogewicht	9,8 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	Anzahl Verbund pro VPE	25
	Anzahl Markierer pro Verbund	200
	Lieferform	Etikettenbogen
Anzahl Markierer pro VPE	5.000	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenbogen = 200 Gerätemarkierer	
Anzahl je Bogen	200	
Aufdruck	Neutral	
Ausführung	selbstklebend	
Breite	19 mm	
Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	93 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C	
Farbe	gelb	
Kleber	permanenter Acrylcopolymer	
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	
Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

Zeichnungen

