

## PAGETAB 60/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

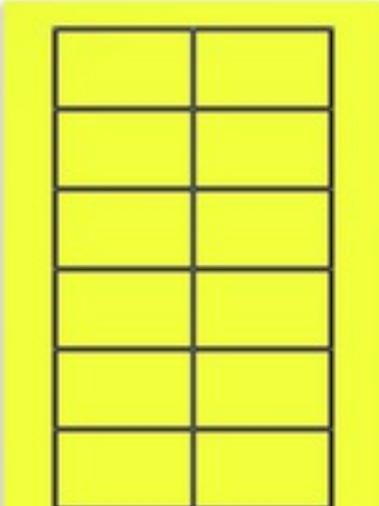


Abbildung ähnlich

PageTab sind Gewebeatiketten in Bogenform. Außer der 8x20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 35 x 60 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">1686220000</a>
Typ	PAGETAB 60/35
GTIN (EAN)	4008190492656
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 1. Mai 2024 15:47:32 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## PAGETAB 60/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Breite	60 mm	Breite (inch)	2,362 inch
Nettogewicht	8,88 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C
--------------------------	-------------

### Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	Anzahl Verbund pro VPE	25
	Anzahl Markierer pro Verbund	16
	Lieferform	Etikettenbogen
Anzahl Markierer pro VPE	400	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenbogen = 16 Gerätemarkierer	
Anzahl je Bogen	16	
Aufdruck	Neutral	
Ausführung	selbstklebend	
Breite	60 mm	
Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	93 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C	
Farbe	gelb	
Kleber	permanenter Acrylcopolymer	
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	
Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet	

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

