

WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die halogenfreie, transparente Tasche des WKM bietet exzellenten Schutz vor Umgebungseinflüssen. Dank fester Arretierung per Kabelbinder ist er für nahezu alle Leiterquerschnitte geeignet.

Die zuvor beschrifteten Schilder werden einfach in die WKM-Halterung eingelegt und per Clipverschluss gesichert. Mit dem WKM-Kabelmarkierer entscheiden Sie sich für die richtige Lösung, wenn es um größtmögliche Effizienz am Markierungsort geht.

Ihre Vorteile mit dem Kabelmarkierer WKM

- Individuelles Beschriften von Papier und Polyesteretiketten kann mit handelsüblichen Officedruckern erfolgen
- Die robuste Ausführung im Zusammenspiel mit Multi-Card Schildern ELS garantiert größtmöglichen Schutz vor Umgebungseinflüssen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	WKM, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Leiter- und Kabelmarkierer, transparent
Best.-Nr.	1753490000
Typ	WKM 8/20
GTIN (EAN)	4032248010615
VPE	50 Stück

WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	3,5 mm	Tiefe (inch)	0,138 inch
Höhe	20 mm	Höhe (inch)	0,787 inch
Breite	8 mm	Breite (inch)	0,315 inch
Nettogewicht	0,457 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer	
Applikation / Hersteller	Leiter- und Kabelmarkierer	
Art des Aufdrucks	Neutral	
Breite	8 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	
Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	transparent	
Werkstoff	Polypropylen	

Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteranschlussquerschnitt	16 - 150 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, max.	150 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²	Leiteraußendurchmesser	7 - 115 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	115 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	7 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Wichtiger Hinweis

Produktinweis	Für Kabelbinder mit einer Breite von bis zu 7,7 mm
---------------	--

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Anwendungsbeispiel



WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:


- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	1736181044	ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: weiß, steckbar
GTIN (EAN)	4008190985950	
VPE	200 Stück	
Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	Ausführung
Best.-Nr.	1736181687	ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: gelb, steckbar
GTIN (EAN)	4032248208265	
VPE	200 Stück	
Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	Ausführung
Best.-Nr.	1736181696	ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: türkis, steckbar
GTIN (EAN)	4008190985967	
VPE	200 Stück	

ELS 8/20

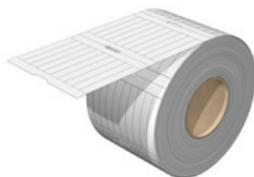

ELS

Die ELS sind spezielle nicht hinterklebte Einlegeschilder für Kabelmarkierungen WKM oder für Gruppenschildträger. Das matte, dünne aber reisfeste Polyester ermöglicht eine sehr gute Beschriftung und somit beste Lesbarkeit. In Kombination mit den Wasserabweisenden WKM Hülssen, stellt diese Lösung eine besonders langlebige Kennzeichnung von Kabeln auch in rauen Umgebungen sicher.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ELS 8/20 MM WS	Ausführung
Best.-Nr.	2005180000	ELS, Einlegemarkierer, 20 x 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118389968	
VPE	3.000 Stück	

Erstellungs-Datum 9. Mai 2024 05:59:35 MESZ

WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	ELS 8/20 MM GE	Ausführung
Best.-Nr.	2005240000	ELS, Einlegemarkierer, 20 x 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118390032	
VPE	3.000 Stück	

ESO Einsteckschilder



Allgemeine Bestelldaten

Typ	ESO 8/20 P DIN A4 WS	Ausführung
Best.-Nr.	1919870000	Klemmenmarkierer, Einlegemarkierer, 20 x 7 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248556861	
VPE	10 Stück	
Typ	ESO 8/20 DIN A4 WS	Ausführung
Best.-Nr.	1919890000	Klemmenmarkierer, Einlegemarkierer, 20 x 7 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248556892	
VPE	10 Stück	
Typ	ESO 8/20 DIN A4 GE	Ausführung
Best.-Nr.	1919900000	Klemmenmarkierer, Einlegemarkierer, 20 x 7 mm, gelb
GTIN (EAN)	4032248556908	
VPE	10 Stück	
Typ	ESO 8/20 P DIN A4 GE	Ausführung
Best.-Nr.	1919880000	Klemmenmarkierer, Einlegemarkierer, 20 x 7 mm, gelb
GTIN (EAN)	4032248556878	
VPE	10 Stück	