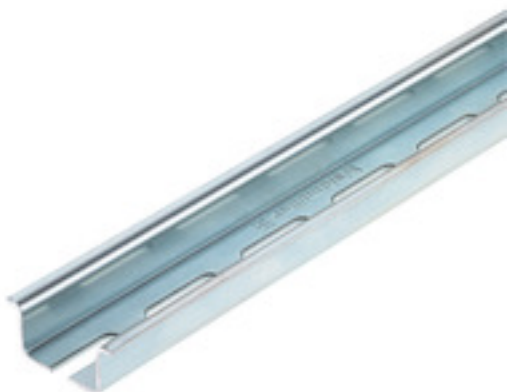


## TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 6.30 mm, Délka drážek: 18.00 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1805980000</a>
Typ	TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248274536
Množství	2 m

Datum vytvoření 21. září 2024 2:57:45 CEST

Stav katalogu 14.09.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15 mm	Hloubka (v palcích)	0,591 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Šířka	2 000 mm	Šířka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	620 g		

## Montážní lišta

Délka drážek	18 mm		
Délka svorkovnicové lišty	jmen.	2 000 mm	
	max.	2 000 mm	
	min.	0 mm	
Délka štěrbin			
Krátkodobý výdržný proud za sekundu podle IEC 60947-7-2	6 kA		
Materiál	Ocel		
Mezera mezi drážkami	7 mm		
Mezera mezi šterbinami			
Návod k instalaci	Přímá montáž		
Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu	50 mm <sup>2</sup>		
Provedení povrchu	pozinkovaný a pasivovaný		
Předěrovaná nosná lišta	Ano		
Standardy	V souladu s DIN EN 60715		
Tloušťka	1,5 mm		
Šířka drážek	6,3 mm		
Šířka štěrbin			

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02
ECLASS 14.0	27-40-06-02		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

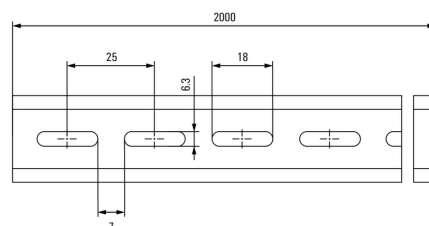
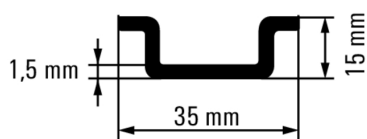
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

**TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

## TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada SAK

SAK  
Series

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 35 GR 7032	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4983530000</a>	Bočnice, Šedá, TS 35, V-0, Wemid, Šířka: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4008190027322	
Množství	50 ks	
Typ	EW 35/SCHA/M3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4958660000</a>	Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 16.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190033477	
Množství	20 ks	
Typ	EW 35	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4983560000</a>	Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ks	

## Podpěra montážní lišty



## Všeobecné objednací údaje

Typ	TSTW 5/M5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4978100000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 5, Šířka: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
Množství	10 ks	
Typ	TSTW 6/M6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4964000000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 6, Šířka: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
Množství	10 ks	
Typ	TST 2/M5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4986600000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 5, Šířka: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
Množství	10 ks	

## TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	TST 2/M6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">401700000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 6, Šířka: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
Množství	10 ks	
Typ	TSTW 5/M5 ZN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">407910000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 5, Šířka: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
Množství	10 ks	
Typ	TSTW D 4.3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">401011000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, without, Šířka: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
Množství	10 ks	
Typ	SH 2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">409492000</a>	Podpora přípojnice, Středně žlutá, 130 °C, Šířka: 40 mm, V-O, KrG,
GTIN (EAN)	4008190007584	Příšroubováno
Množství	10 ks	

## Záslepky



Koncová víka pro svorkovnicové lišty poskytují ochranu proti ostrým okrajům a vizuálně uzavírají konec svorkovnicové lišty.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	TS END CAP 35X15	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">408348000</a>	Víko svorky, Tmavě béžová, Polypropylen, Výška: 37.5 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 16.5 mm, HB
GTIN (EAN)	4050118077995	
Množství	100 ks	

## Montážní podpora



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WSH 6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">408020000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Množství	10 ks	

Datum vytvoření 21. září 2024 2:57:45 CEST

Stav katalogu 14.09.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	WSH 3/H/N	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4615970000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4668700000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4680100000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Množství	10 ks	

## Instalační materiál

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace**

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

**Montážní hardwarové sady**

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.

**Značky na konektory Sada na připevňování štítků**

- **SD** je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

**Univerzální připevňovací sada - TPSD** byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Upevňovací šroub, Materiál: Ocel
GTIN (EAN)	4008190058258	
Množství	50 ks	

## TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Příslušenství

## Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M6X12 D9/SW3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4953500000</a>	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Množství	50 ks	
Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4567480000</a>	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Množství	100 ks	
Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4959000000</a>	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Množství	50 ks	

## Montážní podstavce

Montážní patky slouží k montáži komponentů, které nelze zaklapnout přímo na DIN lištu.



## Všeobecné objednací údaje

Typ	FM 4/TS35	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4687900000</a>	Montážní podstavec na nosné liště, Stříbrná, Ocel, lesklý povrch, M 4,
GTIN (EAN)	4008190086459	Šířka: 14 mm
Množství	40 ks	

## TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4059000000</a>	Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190172282	
Množství	50 ks	
Typ	WEW 35/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4061200000</a>	Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ks	

## Montážní podstavce



Montážní patky slouží k montáži komponentů, které nelze zaklapnout přímo na DIN lištu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	MOFU 35/LO/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4046260000</a>	Montážní podstavec (svorka)
GTIN (EAN)	4008190178574	
Množství	20 ks	



## TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Z řada



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZEW 35	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4540000000</a>	Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 6 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190956264	
Množství	20 ks	
Typ	ZEW 35/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4630740000</a>	Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248348916	
Množství	20 ks	