

## KOSF ZT4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild

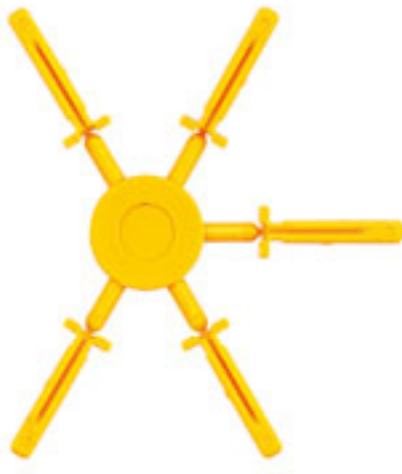

Durch den Einsatz von Codierstiften können individuelle Codiermöglichkeiten eine fehlerfreie Steckverbindung gewährleisten.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Z-Reihe, Kodierelement, Direktmontage
Best.-Nr.	<a href="#">1856860000</a>
Typ	KOSF ZT4
GTIN (EAN)	4032248400744
VPE	50 Stück

## KOSF ZT4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2,23 mm	Tiefe (inch)	0,088 inch
Höhe	14,9 mm	Höhe (inch)	0,587 inch
Breite	5,4 mm	Breite (inch)	0,213 inch
Nettogewicht	0,18 g		

## Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50
Dauergebrauchstemperatur, max.	100		

## Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

## Systemkennwerte

Ausführung	Kodierelement
------------	---------------

## Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66 GF 30	Farbe	beige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB		

## weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	