

**TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Die Stahltragschiene ist die meistverbreitete Tragschiene am Markt. Sie hat unter den metallischen Tragschienen zusammen mit Edelstahl die geringste Kurzschlussfestigkeit.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Tragschiene, mit Langloch, Zubehör, 35 x 15 x 2000 mm, Schlitzbreite: 6.30 mm, Schlitzlänge: 25.00 mm, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr.	<a href="#">1866290000</a>
Typ	TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248435388
VPE	2 m

Erstellungs-Datum 28. April 2024 03:50:04 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	15 mm	Tiefe (inch)	0,591 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Breite	2.000 mm	Breite (inch)	78,74 inch
Nettogewicht	620 g		

### Tragschiene

Bohrloch, geschlitzt	Ja						
Bohrlochabstand, mittig	36 mm						
Einbauhinweis	Direktmontage						
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Lei-50 mm <sup>2</sup> ter							
Kurzzeitstromfestigkeit pro Sekunde nach IEC 60947-7-2	6 kA						
Länge der Tragschiene	<table border="1"> <tr> <td>min.</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>nominal</td> <td>2.000 mm</td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>2.000 mm</td> </tr> </table>	min.	0 mm	nominal	2.000 mm	max.	2.000 mm
min.	0 mm						
nominal	2.000 mm						
max.	2.000 mm						
Normen	In Anlehnung an DIN EN 60715						
Oberfläche	verzinkt und passiviert						
Schlitzabstand	11 mm						
Schlitzabstand							
Schlitzbreite	6,3 mm						
Schlitzbreite							
Schlitzlänge	25 mm						
Schlitzlänge							
Tragschiene vorgestanzt	Ja						
Werkstoff	Stahl						

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Produktbild**

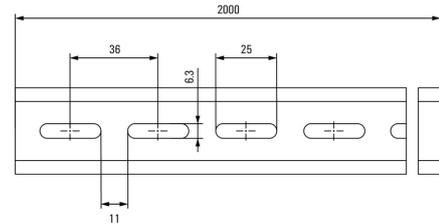
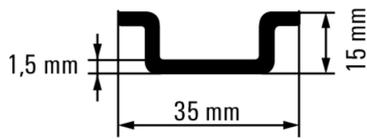


Abbildung ähnlich

## TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Montagefüße



Montagefüße dienen der Befestigung von Komponenten, die sich nicht unmittelbar auf die Tragschiene aufrasten lassen.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	MOFU 35/LO/1	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0646260000</a>	Montagefuß (Klemmen)
GTIN (EAN)	4008190178574	
VPE	20 Stück	

### Montagematerial



#### Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

#### Befestigungsmaterialsets

Für Typenschildhalter, Dokumentenhalter und Regenhauben sind für einfache und schnelle Montage Befestigungsmaterialsets vorgesehen.

Das **Label Befestigungs Set – SD** ist notwendig für die Installation eines Kunststoff (Trafolyte) Identifikations- oder Typenschildes. Dieses Set ermöglicht es, das Identifikations- oder Typenschildes direkt auf den Gehäusedeckel zu montieren. Dieses Label Befestigung Set ist speziell für diesen Einsatz entwickelt worden. Nur mit diesem Befestigung Set kann sichergestellt werden, dass keine Leckagen im Gehäuse entstehen oder das Schild beschädigt wird.

Das **universale Befestigungs Set – TPSD** ist entwickelt worden um eine sichere und schnelle Installation von beispielweise Typenschildhaltern, Regenhauben oder Dokumentenhalter zu ermöglichen. Durch den Einsatz dieses Befestigungs Set kann das Risiko von Leckagen verringert oder gar ausgeschlossen werden.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Befestigungsschraube, Werkstoff: Stahl
GTIN (EAN)	4008190058258	
VPE	50 Stück	

## TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Schienenhalter



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	WSH 5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1080100000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
VPE	10 Stück	
Typ	WSH 3/H/N	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1715970000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
VPE	10 Stück	
Typ	WSH 6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1080200000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
VPE	10 Stück	
Typ	WSH 1	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1068700000</a>	Zubehör, Schienenhalter, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
VPE	10 Stück	

### Schrauben



Je nach Reihenklamme oder auch Zubehör bieten wir als Zusatzartikel oder auch Ersatzteil verschiedene Arten von Schrauben an.

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0295900000</a>	SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
VPE	50 Stück	
Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1567480000</a>	SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
VPE	100 Stück	

## TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	FKSC M6X12 D9/SW3	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0353500000</a>	SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
VPE	50 Stück	

## W-Reihe




Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	WEW 35/2	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1061200000</a>	Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
GTIN (EAN)	4008190030230	
VPE	50 Stück	
Typ	WEW 35/1	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1059000000</a>	Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
GTIN (EAN)	4008190172282	
VPE	50 Stück	

## Z-Reihe

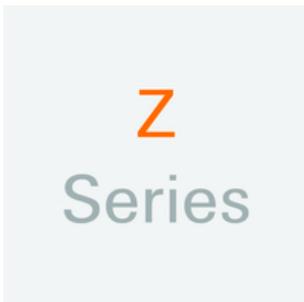

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	ZEW 35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9540000000</a>	Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, gerastet
GTIN (EAN)	4008190956264	
VPE	20 Stück	
Typ	ZEW 35/2	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">8630740000</a>	Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, gerastet
GTIN (EAN)	4032248348916	
VPE	20 Stück	

## TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Endkappen



Endkappen für die Tragschienen bieten Schutz vor scharfen Kanten und schließen das Ende der Tragschiene optisch ab.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	TS END CAP 35X15	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1283480000</a>	Klemmenabdeckung, Polypropylen, dunkelbeige, Höhe: 37.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118077995	Breite: 7 mm, Tiefe: 16.5 mm
VPE	100 Stück	

### Tragschienenhalter



Mit Hilfe von Tragschienenträgern lassen sich Tragschienen an beliebigen Orten im Schaltschrank montieren. Die dadurch erhöhte oder auch angewinkelte Tragschiene bietet dem Monteur sowohl eine leichtere Komponentenmontage, als auch Verdrahtung.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	TSTW 5/M5 ZN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1779100000</a>	Montagefuß für Tragschiene, M 5, Stahl
GTIN (EAN)	4032248169894	
VPE	10 Stück	
Typ	TSTW 5/M5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0178100000</a>	Montagefuß für Tragschiene, M 5, Stahl
GTIN (EAN)	4008190059651	
VPE	10 Stück	
Typ	TST 2/M5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1286600000</a>	Montagefuß für Tragschiene, M 5, Stahl
GTIN (EAN)	4008190144777	
VPE	10 Stück	
Typ	TSTW 6/M6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0164000000</a>	Montagefuß für Tragschiene, M 6, Stahl
GTIN (EAN)	4008190095345	
VPE	10 Stück	
Typ	SH 2	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0494920000</a>	Sammelschienträger
GTIN (EAN)	4008190007584	
VPE	10 Stück	

## TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	TST 2/M6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0101700000</a>	Montagefuß für Tragschiene, M 6, Stahl
GTIN (EAN)	4008190069254	
VPE	10 Stück	
Typ	TSTW D 4.3	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1610110000</a>	Montagefuß für Tragschiene, Stahl
GTIN (EAN)	4008190185305	
VPE	10 Stück	

## Montagefüße




Montagefüße dienen der Befestigung von Komponenten, die sich nicht unmittelbar auf die Tragschiene aufrasten lassen.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	FM 4/TS35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0687900000</a>	Montagefuß auf Tragschiene, TS 35, M 4
GTIN (EAN)	4008190086459	
VPE	40 Stück	

## SAK-Reihe

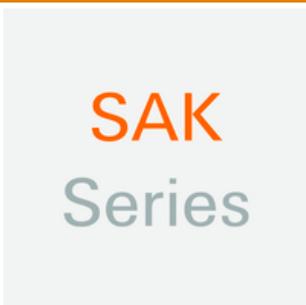

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	EW 35/SCHA/M3	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0258660000</a>	Endwinkel, Wemid, beige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
GTIN (EAN)	4008190033477	
VPE	20 Stück	
Typ	EW 35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0383560000</a>	Endwinkel, Wemid, beige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
GTIN (EAN)	4008190181314	
VPE	50 Stück	

**Datenblatt****TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Typ	EW 35 GR 7032	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0383530000</a>	Endwinkel, Wemid, grau, Tragschiene: TS 35, geschraubt
GTIN (EAN)	4008190027322	
VPE	50 Stück	