

**IE-PH-V01M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Bayonett Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.1  
(EtherNet/IP) in Metall, Leergehäuse

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Leergehäuse, Steckergehäuse, Variante 1 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
Best.-Nr.	<a href="#">1962550000</a>
Typ	IE-PH-V01M
GTIN (EAN)	4032248644681
VPE	10 Stück

## IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	76 mm	Tiefe (inch)	2,992 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1,181 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	96,7 g		

## Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

## Allgemeine Daten

Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750

## Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">GOST Approval DUXR.E316369</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## IE-PH-V01M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

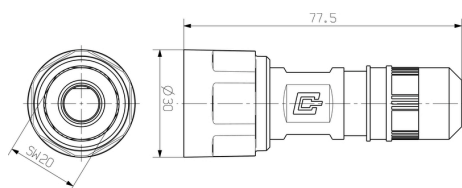

## IE-PH-V01M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Hybrid

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14



#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PI-HYB-10P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1068990000</a>	Einsatz, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
VPE	1 Stück	
Typ	IE-PIC-HYB-S-O,5-300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1096180000</a>	Crimpkontakt, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
VPE	300 Stück	

### RJ45

RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PI-RJ45-TH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962720000</a>	Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 Crimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-RJ45-FH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962730000</a>	Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
VPE	10 Stück	

## IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 Stück	

## Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PP-V01P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1965690000</a>	Steckergehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248653911	
VPE	10 Stück	

## IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## LWL-SC

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14



## Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PI-2SC-MM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962750000</a>	Einsatz SC, Steckereinsatz 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644841	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1067410000</a>	Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-2SC-POF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962770000</a>	Einsatz SC, Steckereinsatz 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644858	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-2SC-SM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962760000</a>	Einsatz SC, Steckereinsatz 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248654000	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1067390000</a>	Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863	
VPE	10 Stück	

## LWL-LC

LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14



## Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PI-2LC-MM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962780000</a>	Einsatz LC, Steckereinsatz 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
VPE	10 Stück	

## IE-PH-V01M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Typ	IE-PI-2LC-SM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962790000</a>	Einsatz LC, Steckereinsatz 2 LC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248644872	
VPE	10 Stück	