

IE-PH-V01M-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bayonett Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.1
(EtherNet/IP) in Metall, Leergehäuse

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leergehäuse, Steckergehäuse Knickschutz, Variante 1 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
Best.-Nr.	1962560000
Typ	IE-PH-V01M-BP
GTIN (EAN)	4032248644698
VPE	10 Stück

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	126 mm	Tiefe (inch)	4,961 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1,181 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	128,24 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	GOST Approval DUXR.E316369
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

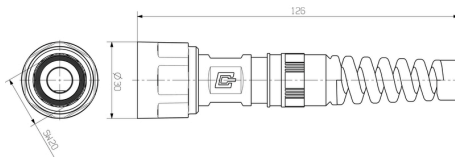

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

LWL-SC

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PI-2SC-MM	Ausführung
Best.-Nr.	1962750000	Einsatz SC, Steckereinsatz 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644841	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-2SC-POF	Ausführung
Best.-Nr.	1962770000	Einsatz SC, Steckereinsatz 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644858	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Ausführung
Best.-Nr.	1067390000	Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-2SC-SM	Ausführung
Best.-Nr.	1962760000	Einsatz SC, Steckereinsatz 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248654000	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Ausführung
Best.-Nr.	1067410000	Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
VPE	10 Stück	

Staubschutzkappen

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PP-V01P	Ausführung
Best.-Nr.	1965690000	Steckergehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248653911	
VPE	10 Stück	

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Hybrid

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder Variante 14



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Ausführung
Best.-Nr.	1096180000	Crimpkontakt, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
VPE	300 Stück	
Typ	IE-PI-HYB-10P	Ausführung
Best.-Nr.	1068990000	Einsatz, für Steckereinsatz, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
VPE	1 Stück	

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	1857440000	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 Stück	

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

LWL-LC

LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PI-2LC-MM	Ausführung
Best.-Nr.	1962780000	Einsatz LC, Steckereinsatz 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-2LC-SM	Ausführung
Best.-Nr.	1962790000	Einsatz LC, Steckereinsatz 2 LC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248644872	
VPE	10 Stück	

RJ45

RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-PI-RJ45-TH	Ausführung
Best.-Nr.	1962720000	Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 Crimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
VPE	10 Stück	
Typ	IE-PI-RJ45-FH	Ausführung
Best.-Nr.	1962730000	Steckereinsatz RJ45 IDC, Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
VPE	10 Stück	