

**IE-BI-LCD-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Einsatz LC, Flanscheinsatz LC-Duplex, Singlemode
Best.-Nr.	<a href="#">1962880000</a>
Typ	IE-BI-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645077
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 06:10:27 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1,181 inch
Höhe	13,2 mm	Höhe (inch)	0,52 inch
Breite	15,6 mm	Breite (inch)	0,614 inch
Nettogewicht	0,9 g		

## Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C	Feuchtigkeit	0...85 % rel. Feuchte
--------------------	----------------	--------------	-----------------------

## Allgemeine Daten

Anschluss 1	LC Duplex	Anschluss 2	LC Duplex
Artikelbeschreibung	Flanscheinsatz LC-Duplex, Singlemode	Aufbau	Stecker und Flanscheinsätze geeignet für Gehäuse der Variante 1, 4 und 14
Einfügungsdämpfung	≤ 0,5 dB	Farbe	sonstige
Fasertyp	Singlemode	Feuchtigkeit	0...85 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial	PBT Zinkdruckguss	Rückflusssdämpfung	≥ 40 dB
Schutzart	IP67 mit Gehäuse	Steckzyklen	1000

## Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61754-20
---------------------	--------------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">GOST Approval</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## IE-BI-LCD-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

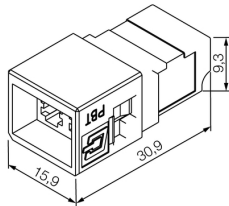

## IE-BI-LCD-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### ...für LWL-Steckverbinder SC, ST und LC



#### GOF

- Für Lichtwellenleitersteckverbinder SC/ST, IP 20 und IP 67
- Für Lichtwellenleitersteckverbinder LC und IP 67

#### POF

- Für POF-Lichtwellenleitersteckverbinder SC/ST, IP 20 und IP 67
- Für POF-, Profinet- und Mobilkabelsteckverbinder SC/ST und IP 67

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-CT-LC-GOF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9205330000</a>	Crimpwerkzeug
GTIN (EAN)	4032248725465	
VPE	1 Stück	