

**IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106  
Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Metall inkl. SC Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Flansch LWL, IP67, Variante 1, Kupplung von SCRJ auf 2*SC, Singlemode
Best.-Nr.	<a href="#">1963440000</a>
Typ	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645534
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 29. April 2024 21:18:53 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	36,6 mm	Tiefe (inch)	1,441 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1,26 inch
Breite	32 mm	Breite (inch)	1,26 inch
Nettogewicht	62,7 g		

## Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

## Allgemeine Daten

Anschluss 1	SC	Anschluss 2	SCRJ
Artikelbeschreibung	Variante 1, Kupplung von SCRJ auf 2*SC	Einfügungsdämpfung	≤ 0,5 dB
Farbe	sonstige	Fasertyp	Singlemode
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Rückflusssdämpfung	≥ 40 dB
Schutzart	IP67	Steckzyklen	500

## Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------	---

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

**IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Produktänderungsmitteilung	<a href="#">Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - EN</a> <a href="#">Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - DE</a> <a href="#">20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall)</a> <a href="#">20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall)</a> <a href="#">20190724 Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal)</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a> <a href="#">Manual</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Montageausschnitt

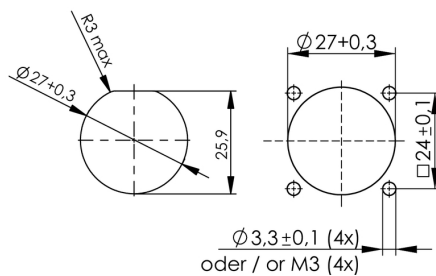

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BP-V01P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1965700000</a>	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248653928	
VPE	10 Stück	