

**IE-BS-V01M-LCD-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106  
Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Metall inkl. LC Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Flansch LWL, IP67, Variante 1, LC Duplex-Kupp- lung, Multimode
Best.-Nr.	<a href="#">1964440000</a>
Typ	IE-BS-V01M-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649051
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 28. April 2024 09:14:01 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**IE-BS-V01M-LCD-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	33,3 mm	Tiefe (inch)	1,311 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1,26 inch
Breite	32 mm	Breite (inch)	1,26 inch
Nettogewicht	60,1 g		

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

**Allgemeine Daten**

Anschluss 1	LC Duplex	Anschluss 2	LC Duplex
Artikelbeschreibung	Variante 1, LC Duplex-Kupplung	Einfügungsdämpfung	≤ 0,4 dB
Farbe	sonstige	Fasertyp	Multimode
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Rückflusssdämpfung	≥ 30 dB
Schutzart	IP67	Steckzyklen	500

**Allgemeine Standards**

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20
---------------------	---

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

## IE-BS-V01M-LCD-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[GOST Approval](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Produktänderungsmitteilung

[Technical change to Bulkhead Variant 1 \(Metal\) - EN](#)

[Technical change to Bulkhead Variant 1 \(Metal\) - DE](#)

[20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 \(Metall\)](#)

[20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 \(Metall\)](#)

[20190724 Technical change to Bulkhead Variant 1 \(Metal\)](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

[Manual](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

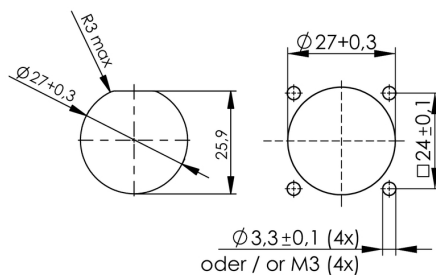
[PI PROFINET CABLING EN](#)

**IE-BS-V01M-LCD-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Montageausschnitt**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V01M-LCD-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BP-V01P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1965700000</a>	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248653928	
VPE	10 Stück	