

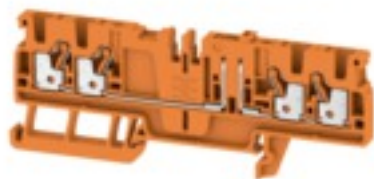
**ADT 2.5 4C OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Jsou aplikace, kde je výhodné připojit k průchozí svorce pro účely testování a zabezpečení zkušební bod nebo odpojovací prvek. Se zkušebními rozpojovacími svorkami měříte elektrické obvody bez napětí. Neposuzuje se jen vzdušná a povrchová vzdálenost při rozpojení, ale je nutné prokázat i stanovenou jmenovitou rázovou elektrickou pevnost.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, 2.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 20 A, Oranžová |
| Objednací číslo | <a href="#">1989880000</a>   |
| Typ             | ADT 2.5 4C OR  |
| GTIN (EAN)      | 4050118374377  |
| Množství        | 50 ks  |

## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                          |            |                     |            |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| Hloubka                  | 37,65 mm   | Hloubka (v palcích) | 1,482 inch |
| Hloubka včetně DIN lišty | 38,4 mm    | Výška               | 96 mm      |
| Výška (v palcích)        | 3,78 inch  | Šířka               | 5,1 mm     |
| Šířka (v palcích)        | 0,201 inch | Čistá hmotnost      | 12,779 g   |

## Teploty

|                               |                |                               |        |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C         |                               |        |

## Specifikace systému

|                     |     |                               |       |
|---------------------|-----|-------------------------------|-------|
| Nutná koncová deska | Ano | Počet potenciálů              | 1     |
| Počet úrovní        | 1   | Počet svěrných bodů na úroveň | 4     |
| Počet pólů na řadu  | 1   | Úrovně propojené interně      | Ne    |
| PE připojení        | Ne  | Lišta                         | TS 35 |
| N-funkce            | Ne  | PE funkce                     | Ne    |
| Funkce PEN          | Ne  |                               |       |

## Údaje hodnocení IECEx/ATEX

|                           |                     |                            |                     |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Č. osvědčení (ATEX)       | TUEV16ATEX7939U     | Č. osvědčení (IECEX)       | IECEXTUR16.0045U    |
| Max. napětí (ATEX)        | 400 V               | Proud (ATEX)               | 18 A                |
| Průřez vodiče max. (ATEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> | Max. napětí (IECEX)        | 400 V               |
| Proud (IECEX)             | 18 A                | Průřez vodiče max. (IECEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Značení EN 60079-7        | Ex ec II C Gc       | Ex 2014/34/EU značka       | II 3 G D            |

## Údaje materiálu

|                        |          |                              |          |
|------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Materiál               | Wemid    | Barevný                      | Oranžová |
| Barva provozních prvků | Oranžová | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0      |

## CSA data hodnocení

|                          |                 |                          |        |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 12 AWG          | Průřez vodiče min. (CSA) | 28 AWG |
| Velikost napětí B (CSA)  | 300 V           | Velikost napětí C (CSA)  | 300 V  |
| Velikost napětí D (CSA)  | 600 V           | Velikost proudu B (CSA)  | 20 A   |
| Velikost proudu C (CSA)  | 20 A            | Velikost proudu D (CSA)  | 5 A    |
| Č. osvědčení (CSA)       | 200039-70089609 |                          |        |

## Další technická data

|                   |             |                      |           |
|-------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Návod k instalaci | Nosná lišta | Otevřené strany      | pravá     |
| Příchytka         | Ne          | S připínacími kolíky | Ne        |
| Typ montáže       | TS 35       | Typ upevnění         | Příchytka |

## Data hodnocení

|  |                     |                                   |               |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jmenovitý průřez                               | 2,5 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí                  | 500 V         |
| Jmenovité DC napětí                            | 500 V               | Jmenovitý proud                   | 20 A          |
| Proud při maximu vodičů                        | 20 A                | Standardy                         | IEC 60947-7-1 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x              | 1,33 mΩ             | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV          |
| Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 0,77 W              | Kategorie rázového napětí         | III           |
| Závažnost znečištění                           | 3                   |                                   |               |

Datum vytvoření 29. května 2024 15:53:56 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Odpojovací svorkovnice

|                 |        |                              |     |
|-----------------|--------|------------------------------|-----|
| Drážky          | otočné | Integrovaná testovací zdířka | Ano |
| Příčné odpojení | bez    |                              |     |

## UL data hodnocení

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) | 28 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) | 28 AWG |
| Velikost napětí B (cURus)                     | 300 V  | Velikost napětí C (cURus)                     | 300 V  |
| Velikost napětí D (cURus)                     | 600 V  | Velikost proudu B (cURus)                     | 20 A   |
| Velikost proudu C (cURus)                     | 20 A   | Velikost proudu D (cURus)                     | 5 A    |
| Č. osvědčení (cURus)                          | E60693 |   |        |

## Vodiče k upevnění (další připojení)

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Typ připojení, další připojení | PUSH IN |
|--------------------------------|---------|

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|  |                         |       |                      |
|--|-------------------------|-------|----------------------|
| Dvojdutinka, max.  | 0,5 mm <sup>2</sup>     |       |                      |
| Dvojdutinka, max.  | 0,75 mm <sup>2</sup>    |       |                      |
| Délka odizolování  | 10 mm                   |       |                      |
| Délka tubusu pro dvojitou koncovku                                     | Délka tubusu            | max.  | 12 mm                |
|  |                         | min.  | 8 mm                 |
|  | Průřez připojení vodiče | min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|  |                         | max.  | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1   | Délka tubusu            | jmen. | 5 mm                 |
|  | Průřez připojení vodiče | jmen. | 0,25 mm <sup>2</sup> |
|  | Délka tubusu            | max.  | 10 mm                |
|  |                         | min.  | 6 mm                 |
|  | Průřez připojení vodiče | min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|  |                         | max.  | 1 mm <sup>2</sup>    |
|  | Délka tubusu            | max.  | 12 mm                |
|  |                         | min.  | 7 mm                 |
| Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4   | Průřez připojení vodiče | min.  | 0,34 mm <sup>2</sup> |
|  |                         | max.  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
|  | Délka tubusu            | max.  | 6 mm                 |
|  |                         | min.  | 8 mm                 |
|  | Průřez připojení vodiče | min.  | 1 mm <sup>2</sup>    |
|  |                         | max.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|  | Délka tubusu            | max.  | 6 mm                 |
|  |                         | min.  | 12 mm                |
|  | Průřez připojení vodiče | min.  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
|  |                         | max.  | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|  | Délka tubusu            | max.  | 8 mm                 |
|  |                         | min.  | 12 mm                |
| Měřidlo podle IEC 60947-1  | A3                      |       |                      |
| Počet připojení  | 4                       |       |                      |
| Průřez propojení AWG, max.   | AWG 12                  |       |                      |
| Průřez propojení AWG, min.   | AWG 28                  |       |                      |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 4 mm <sup>2</sup>       |       |                      |

Datum vytvoření 29. května 2024 15:53:56 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm<sup>2</sup>Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm<sup>2</sup>Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm<sup>2</sup>Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 2,5 mm<sup>2</sup>Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm<sup>2</sup>Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm<sup>2</sup>Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm<sup>2</sup>Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm<sup>2</sup>Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm<sup>2</sup>

Směr připojení vrchol

Typ připojení PUSH IN

Typ připojení 2 PUSH IN

Upínací rozsah, max. 4 mm<sup>2</sup>Upínací rozsah, min. 0,14 mm<sup>2</sup>

Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

## Všeobecně

Lišta TS 35

Průřez propojení AWG, max. AWG 12

Standardy IEC 60947-7-1

Návod k instalaci

Průřez propojení AWG, min.

Nosná lišta

AWG 28

## Klasifikace

ETIM 6.0 EC000902

ETIM 8.0 EC000902

ECLASS 9.0 27-14-11-26

ECLASS 10.0 27-14-11-26

ECLASS 12.0 27-14-11-26

ETIM 7.0 EC000902

ETIM 9.0 EC000902

ECLASS 9.1 27-14-11-26

ECLASS 11.0 27-14-11-26

ECLASS 13.0 27-25-01-09

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

Č. osvědčení (cURus) E60693

Č. osvědčení (cURusEX) E184763

## ADT 2.5 4C OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Attestation of Conformity](#)

[ATEX certificate](#)

[IECEX Certificate](#)

[CB Test Certificate](#)

[DNVGL certificate](#)

[CB Certificate](#)

[CCC Ex Certificate](#)

[CE Declaration of Conformity](#)

[UKCA declaration of conformity](#)

[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Technické údaje [Zuken E3.S](#)

Specifikační zakázky [Klippon® Connect 1989880000 EN](#)

[Klippon® Connect 1989880000 DE](#)

Uživatelská dokumentace [NTI\\_ADT 2.5 4C.pdf](#)

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

[User Manual ADT](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

## ADT 2.5 4C OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## V0



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

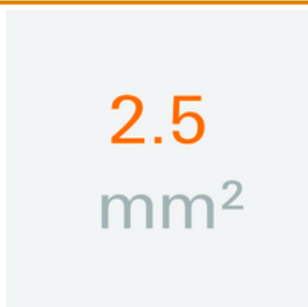
Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/5 MC NE V0 WS        | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6388530000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)      | 4050118188622              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství        | 1 000 ks                   |   |

2.5 mm<sup>2</sup>

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                 |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Typ             | AEP DT 2.5 4C              | Verze           |
| Objednací číslo | <a href="#">6989980000</a> | Řada A, Bočnice |
| GTIN (EAN)      | 4050118374490              |                 |
| Množství        | 50 ks                      |                 |

## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada A



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                         |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ             | AEB 35 SCL/1 VO            | Verze                   |
| Objednací číslo | <a href="#">6661280000</a> | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN)      | 4050118702163              |                         |
| Množství        | 20 ks                      |                         |
| Typ             | AEB 35 SCL/1 VO BK         | Verze                   |
| Objednací číslo | <a href="#">6661300000</a> | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN)      | 4050118702187              |                         |
| Množství        | 20 ks                      |                         |
| Typ             | AEB 35 SC/1 BK             | Verze                   |
| Objednací číslo | <a href="#">6475310000</a> | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN)      | 4050118487114              |                         |
| Množství        | 50 ks                      |                         |
| Typ             | AEB 35 SCL/1 VO GY         | Verze                   |
| Objednací číslo | <a href="#">6661290000</a> | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN)      | 4050118702170              |                         |
| Množství        | 20 ks                      |                         |
| Typ             | AEB 35 SC/1                | Verze                   |
| Objednací číslo | <a href="#">6991920000</a> | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN)      | 4050118376722              |                         |
| Množství        | 50 ks                      |                         |

2,5 mm<sup>2</sup>


Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | ZQV 2.5N/20 BL             | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6527890000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)      | 4050118448566              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství        | 20 ks                      |   |



## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | ZQV 2.5N/2                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527540000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448467              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/3 BL              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527770000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448641              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/20 RD             | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6108920000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)        | 4050118485899              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/7                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527640000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448412              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/9                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527680000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118447996              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/4                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527590000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448443              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/8 BL              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527840000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448597              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/5                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527620000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448436              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/6 RD              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6108720000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448504              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/9 BL              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527870000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448580              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/6 BL              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527820000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448610              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/2 BL              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527740000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448658              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 60 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/50 BL             | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527920000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)        | 4050118448559              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 5 ks                       |   |

Datum vytvoření 29. května 2024 15:53:56 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | ZQV 2.5N/7 RD              | Verze   |
| Objednáací číslo | <a href="#">6108810000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448498              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/10 BL             | Verze   |
| Objednáací číslo | <a href="#">6527880000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)       | 4050118448573              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/4 RD              | Verze   |
| Objednáací číslo | <a href="#">6108700000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448528              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství         | 60 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/5 BL              | Verze   |
| Objednáací číslo | <a href="#">6527790000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448627              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/8                 | Verze   |
| Objednáací číslo | <a href="#">6527670000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448405              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/50 RD             | Verze   |
| Objednáací číslo | <a href="#">6109000000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)       | 4050118486001              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství         | 5 ks                       |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/3                 | Verze   |
| Objednáací číslo | <a href="#">6527570000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448450              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství         | 60 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/3 RD              | Verze   |
| Objednáací číslo | <a href="#">6108690000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448535              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství         | 60 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/2 RD              | Verze   |
| Objednáací číslo | <a href="#">6108470000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448542              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství         | 60 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/10 RD             | Verze   |
| Objednáací číslo | <a href="#">6108910000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)       | 4050118486018              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/5 RD              | Verze   |
| Objednáací číslo | <a href="#">6108710000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448511              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/9 RD              | Verze   |
| Objednáací číslo | <a href="#">6108900000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448474              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství         | 20 ks                      |   |
| Typ              | ZQV 2.5N/6                 | Verze   |
| Objednáací číslo | <a href="#">6527630000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)       | 4050118448429              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství         | 20 ks                      |   |

Datum vytvoření 29. května 2024 15:53:56 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

10

## ADT 2.5 4C OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | ZQV 2.5N/7 BL              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527830000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448603              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/8 RD              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6108870000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448481              | Izolované: Ano, 24 A, Červená                                       |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/20                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527720000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)        | 4050118447972              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/50                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527730000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)        | 4050118411362              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 5 ks                       |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/10                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527690000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN)        | 4050118447989              | Izolované: Ano, 24 A, Oranžová                                      |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | ZQV 2.5N/4 BL              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6527780000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10,  |
| GTIN (EAN)        | 4050118448634              | Izolované: Ano, 24 A, Modrá   |
| Množství          | 60 ks                      |   |

## Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | DEK 5/5 S MC SDR           | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6341590000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4050118146042              | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| Množství          | 80 ks                      |   |

## ADT 2.5 4C OR

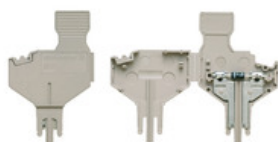
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | DEK 5/5 MC SDR             | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6609810000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4008190456597              | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| Množství          | 200 ks                     |   |
| Typ               | DEK 5/5 PLUS MC SDR        | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6854500000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4032248393602              | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| Množství          | 200 ks                     |   |

## Zástrčky komponenty



Konektor komponentů slouží k integraci elektrického komponentu do odpojené svorkovnice. Po pájení elektronického komponentu lze zástrčku integrovat do oblasti odpojování našich svorkovnic a tím změnit odpojovací svorkovnici na modulární svorkovnici s integrovaným elektronickým komponentem.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | BEST/DRBR                  | Verze                                     |
| Objednávací číslo | <a href="#">6878570000</a> | Příslušenství, Komponentní zástrčka, 22 A |
| GTIN (EAN)        | 4032248471508              |   |
| Množství          | 50 ks                      |   |
| Typ               | BEST                       | Verze                                     |
| Objednávací číslo | <a href="#">6833100000</a> | Příslušenství, Komponentní zástrčka       |
| GTIN (EAN)        | 4032248501014              |   |
| Množství          | 50 ks                      |   |
| Typ               | BEST/D                     | Verze                                     |
| Objednávací číslo | <a href="#">6878560000</a> | Příslušenství, Komponentní zástrčka, 1 A  |
| GTIN (EAN)        | 4032248471492              |   |
| Množství          | 50 ks                      |   |

## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada A



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                      |
|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Typ             | APP 3                      | Verze                |
| Objednací číslo | <a href="#">6489100000</a> | Řada A, Dělicí deska |
| GTIN (EAN)      | 4050118499315              |                      |
| Množství        | 50 ks                      |                      |

## Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                     |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ             | BZT 1 WS 10/5              | Verze                               |
| Objednací číslo | <a href="#">6805490000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)      | 4032248270231              |                                     |
| Množství        | 100 ks                     |                                     |

|                 |                            |                                     |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ             | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verze                               |
| Objednací číslo | <a href="#">6805520000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)      | 4032248270248              |                                     |
| Množství        | 100 ks                     |                                     |

## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Plochý šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6749610000</a> | Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, |
| GTIN (EAN)      | 4050118896350              | Tloušťka čepele (A): 0.6 mm                                       |
| Množství        | 1 ks                       |   |

## Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6921600000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 2.31 mA, lze zapojit |
| GTIN (EAN)      | 4032248322633              |   |
| Množství        | 25 ks                      |   |
| Typ             | SIHA 3/G20 BL              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6004260000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, lze zapojit          |
| GTIN (EAN)      | 4032248709717              |   |
| Množství        | 25 ks                      |   |
| Typ             | SIHA 3/G20                 | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6926190000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, lze zapojit          |
| GTIN (EAN)      | 4032248264612              |   |
| Množství        | 1 000 ks                   |   |
| Typ             | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6921590000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 2.31 mA, lze zapojit |
| GTIN (EAN)      | 4032248322626              |   |
| Množství        | 25 ks                      |   |
| Typ             | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6921580000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 2.31 mA, lze zapojit |
| GTIN (EAN)      | 4032248322619              |   |
| Množství        | 25 ks                      |   |

## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | SIHA 3/G20                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6921560000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, lze zapojit          |
| GTIN (EAN)        | 4032248264643              |   |
| Množství          | 25 ks                      |   |
| Typ               | SIHA 3/G20/LD 10-36V BL    | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6005250000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 2.31 A, lze zapojit  |
| GTIN (EAN)        | 4032248712038              |   |
| Množství          | 25 ks                      |   |
| Typ               | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6921570000</a> | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 2.31 mA, lze zapojit |
| GTIN (EAN)        | 4032248322503              |   |
| Množství          | 25 ks                      |   |

## Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku.

Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6854490000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4032248393596              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství          | 1 000 ks                   |   |
| Typ               | DEK 5/5 PLUS MC NE GE      | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6907520000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4032248532100              | Weidmueller, Žlutá  |
| Množství          | 1 000 ks                   |   |

## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Odpojovací zástrčky



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | TNST OR                    | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">4463540000</a> | Odpojovací konektor (svorka), Wemid, Oranžová |
| GTIN (EAN)      | 4050118478211              |   |
| Množství        | 50 ks                      |   |

## WS 8/5



## WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

## Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | WS 8/5 MM WS               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">4007150000</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN)      | 4050118392029              |  |
| Množství        | 800 ks                     |  |



## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Zámek spínače



## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DTLE 2.5/4                 | Verze                                   |
| Objednací číslo | <a href="#">4910530000</a> | Zamykací prvek (svorka), Wemid, Červená |
| GTIN (EAN)      | 4099986519466              |   |
| Množství        | 25 ks                      |   |

## DEK 5/5



## WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

## Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/5 MM WS              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">4007110000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN)      | 4050118391862              |   |
| Množství        | 800 ks                     |   |

## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | WS 8/5 MC NE RT            | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6773521686</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4032248141531              | Allen-Bradley, Červená  |
| Množství        | 720 ks                     |   |
| Typ             | WS 8/5 MC NE GE            | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6773521687</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4032248141548              | Allen-Bradley, Žlutá  |
| Množství        | 720 ks                     |   |
| Typ             | WS 8/5 MC NE OR            | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6773521690</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4032248143092              | Allen-Bradley, Oranžová   |
| Množství        | 720 ks                     |   |
| Typ             | WS 8/5 MC NE WS            | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6640740000</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4008190279103              | Allen-Bradley, Bílá   |
| Množství        | 720 ks                     |   |
| Typ             | WS 8/5 MC NE BL            | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6773521693</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4032248141715              | Allen-Bradley, Modrá  |
| Množství        | 720 ks                     |   |
| Typ             | WS 8/5 PLUS MC NE WS       | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6951870000</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4032248631605              | Allen-Bradley, Bílá   |
| Množství        | 600 ks                     |   |

## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada A

A  
Series

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | ATPG 1.5-10 L              | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6991890000</a> | Testovací adaptér (svorka), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)      | 4050118376647              |  |
| Množství        | 50 ks                      |  |
| Typ             | ATPG 2.5 MI-R              | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6991960000</a> | Testovací adaptér (svorka), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)      | 4050118376685              |  |
| Množství        | 50 ks                      |  |

## Vlastní tisk



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | WS 10/5 M PLUS MC SDR      | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6007770000</a> | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4050118393279              | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka                         |
| Množství        | 120 ks                     |  |
| Typ             | WS 10/5 PLUS MC SDR        | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6046320000</a> | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4032248782024              | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka                         |
| Množství        | 120 ks                     |  |
| Typ             | WS 10/5 MC SDR             | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6635010000</a> | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)      | 4008190456634              | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka                         |
| Množství        | 144 ks                     |  |

Datum vytvoření 29. května 2024 15:53:56 CEST

## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | WS 10/5 MC M SDR           | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6792010000</a> | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)        | 4032248223879              | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka                         |
| Množství          | 144 ks                     |  |

## Vlastní tisk



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | WS 8/5 MC SDR              | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6640750000</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)        | 4008190456627              | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka                        |
| Množství          | 144 ks                     |   |
| Typ               | WS 8/5 PLUS MC SDR         | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6038790000</a> | WS, Označení svorek, 8 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)        | 4032248768066              | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka                        |
| Množství          | 120 ks                     |   |

## Digitální multimetry



Multimetry umožňují měření řady proměnných. Každý nástroj standardně umí měřit napětí a odpor a provádět zkoušku průchodnosti a diod.

Navíc mají jednotlivé multimetry další možnosti měření jako jsou proud, kmitočet, kapacitní odpor a teplota.

Digitální multimetry mají výhodu přehledného, snadno čitelného displeje. S těmito nástroji se chyby způsobené nesprávným přepočtem měřících rozsahů nebo špatným přečtením displeje stávají minulostí.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |           |
|-------------------|----------------------------|-----------|
| Typ               | ZUB MULTIMETER             | Verze     |
| Objednávací číslo | <a href="#">6205270000</a> | Multimetr |
| GTIN (EAN)        | 4032248723522              |           |
| Množství          | 1 ks                       |           |

## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potíštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | DEK 5/5 MC NE GE           | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6609801687</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4008190397135              | Weidmueller, Žlutá  |
| Množství          | 1 000 ks                   |   |
| Typ               | DEK 5/5 MC NE BL           | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6609801693</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4008190397166              | Weidmueller, Modrá  |
| Množství          | 1 000 ks                   |   |
| Typ               | DEK 5/5 MC NE SW           | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6457550000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4050118263817              | Weidmueller, černá  |
| Množství          | 1 000 ks                   |   |
| Typ               | DEK 5/5 MC NE GR           | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6609801691</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4008190397159              | Weidmueller, Šedá   |
| Množství          | 1 000 ks                   |   |
| Typ               | DEK 5/5 MC NE VI           | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6249860000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4050118042764              | Weidmueller, Fialová                                      |
| Množství          | 1 000 ks                   |   |
| Typ               | DEK 5/5 MC NE WS           | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6609801044</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4008190397111              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství          | 1 000 ks                   |   |
| Typ               | DEK 5/5 S MC NE WS         | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6341620000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4050118145793              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství          | 400 ks                     |   |
| Typ               | DEK 5/5 MC NE RT           | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6609801686</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4008190397128              | Weidmueller, Červená                                      |
| Množství          | 1 000 ks                   |   |

## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | DEK 5/5 MC NE GN           | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6609801688</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4008190397142              | Weidmueller, Zelená                                       |
| Množství          | 1 000 ks                   |   |
| Typ               | DEK 5/5 MC NE OR           | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6238340000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4050118062632              | Weidmueller, Oranžová                                     |
| Množství          | 1 000 ks                   |   |
| Typ               | DEK 5/5 MC NE BR           | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6249870000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)        | 4050118051865              | Weidmueller, Hnědá  |
| Množství          | 1 000 ks                   |   |

## Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | WS 10/5 MC NE BL           | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6773531693</a> | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)        | 4032248141814              | Allen-Bradley, Modrá   |
| Množství          | 720 ks                     |  |
| Typ               | WS 10/5 M MC NE WS         | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6792000000</a> | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)        | 4032248223862              | Allen-Bradley, Bílá  |
| Množství          | 720 ks                     |  |
| Typ               | WS 10/5 M PLUS MC NE WS    | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6003770000</a> | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)        | 4050118424447              | Allen-Bradley, Bílá  |
| Množství          | 600 ks                     |  |
| Typ               | WS 10/5 MC NE RT           | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6773531686</a> | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)        | 4032248141746              | Allen-Bradley, Červená   |
| Množství          | 720 ks                     |  |
| Typ               | WS 10/5 MC NE GE           | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6773531687</a> | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)        | 4032248141753              | Allen-Bradley, Žlutá   |
| Množství          | 720 ks                     |  |

Datum vytvoření 29. května 2024 15:53:56 CEST

## ADT 2.5 4C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | WS 10/5 MC NE WS           | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6635000000</a> | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)        | 4008190261948              | Allen-Bradley, Bílá  |
| Množství          | 720 ks                     |  |
| Typ               | WS 10/5 PLUS MC NE WS      | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6635000000</a> | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)        | 4032248782086              | Allen-Bradley, Bílá  |
| Množství          | 600 ks                     |  |

## Řada A



Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | AAM 2.5 YE FLASH           | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6635550000</a> | Označení svorek, 8 x 5.1 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Žlutá |
| GTIN (EAN)        | 4050118674095              |  |
| Množství          | 40 ks                      |  |