

**SM 27/8 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Fehlbedienung ausgeschlossen: SM**

MultiMark-Gerätemarkierer sind auf eine herstellerübergreifende Betriebsmittelkennzeichnung eingestellt. In verschiedenen Applikationsbereichen gewährleisten sie die eindeutige Zuordnung aller Komponenten, wie Befehls- und Meldegeräte unterschiedlicher Anbieter.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ausführung          | SwitchMark, Gerätemarkierer, 8 x 27 mm, gelb          |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2006420000</a>                            |
| Typ                 | SM 27/8 MM GE   |
| GTIN (EAN)          | 4050118391329   |
| VPE                 | 1.000 Stück   |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

**SM 27/8 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Tiefe        | 0,1 mm | Tiefe (inch)  | 0,004 inch |
| Höhe         | 8 mm   | Höhe (inch)   | 0,315 inch |
| Breite       | 27 mm  | Breite (inch) | 1,063 inch |
| Nettogewicht | 0,08 g |               |            |

**Temperaturen**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...120 °C |
|--------------------------|--------------|

**Allgemeine Angaben**

|                                |              |                                |                            |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|
| Anzahl je Rolle                | 1.000        | Ausführung                     | halogenfrei, selbstklebend |
| Breite                         | 27 mm        | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                        |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...120 °C | Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C                     |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C       | Farbe                          | gelb                       |
| Halogene                       | Nein         | Kleber                         | Acrylatkleber              |
| Werkstoff                      | Polyester    | Zulassung nach UL 969          | Ja                         |

**Gerätemarkierer**

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### SM 27/8 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**SM 27/8 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | MM PLUS ROLLER 110         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2672590000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |
| VPE        | 1 Stück                    |

**Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

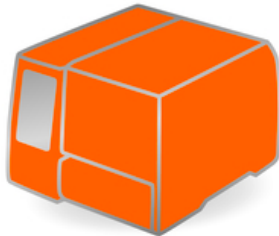
|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM 76/360 SW        | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2005080000</a> | Farbband   |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| VPE        | 1 Stück                    |            |

**SM 27/8 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | THM MMP ROLLER 115         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| VPE        | 1 Stück                    |