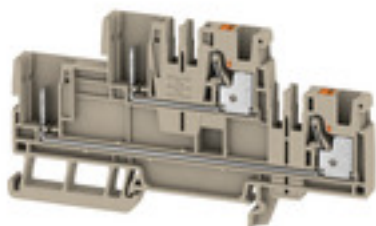


APGTB 4 2T 4C/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Některé aplikace požadují, aby zásuvné a modulární řešení bylo flexibilnější nebo usnadňovalo instalaci. Tam, kde musí být kompletní funkční jednotky zhotoveny předem nebo vyměněny, jsou vyžadovány modulární a flexibilní systémy připojení. Naše zásuvné svorkovnice lze rychle sestavit a jsou kompletně testovány již z výroby.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Průchozí svorka, PUSH IN, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Tmavě béžová |
| Objednací číslo | 2540230000 |
| Typ | APGTB 4 2T 4C/2 |
| GTIN (EAN) | 4050118552041 |
| Množství | 50 ks |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| Hloubka | 53,5 mm | Hloubka (v palcích) | 2,106 inch |
| Hloubka včetně DIN lišty | 54,5 mm | Výška | 100 mm |
| Výška (v palcích) | 3,937 inch | Šířka | 6,1 mm |
| Šířka (v palcích) | 0,24 inch | Čistá hmotnost | 18,128 g |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C | | |

Specifikace systému

| | | | |
|---------------------|-----|-------------------------------|-------|
| Nutná koncová deska | Ano | Počet potenciálů | 2 |
| Počet úrovní | 2 | Počet svěrných bodů na úroveň | 2 |
| Počet pólů na řadu | 1 | Úrovně propojené interně | Ne |
| PE připojení | Ne | Lišta | TS 35 |
| N-funkce | Ne | PE funkce | Ne |
| Funkce PEN | Ne | | |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------|----------|------------------------------|--------------|
| Materiál | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Barva provozních prvků | Oranžová | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |

CSA data hodnocení

| | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 10 AWG | Průřez vodiče min. (CSA) | 26 AWG |
| Velikost napětí B (CSA) | 600 V | Velikost napětí C (CSA) | 600 V |
| Velikost napětí D (CSA) | 600 V | Velikost proudu B (CSA) | 30 A |
| Velikost proudu C (CSA) | 30 A | Velikost proudu D (CSA) | 5 A |
| Č. osvědčení (CSA) | 200039-70089609 | | |

Další technická data

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Návod k instalaci | Nosná lišta | Otevřené strany | pravá |
| Příchytka | Ne | S připínacími kolíky | Ne |
| Typ montáže | TS 35 | Typ upevnění | Příchytka |

Data hodnocení

| | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Jmenovitý průřez | 4 mm ² | Jmenovité napětí | 800 V |
| Jmenovité DC napětí | 800 V | Jmenovitý proud | 32 A |
| Proud při maximu vodičů | 32 A | Standardy | V souladu s normou IEC 60947-7-1 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1 mΩ | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV |
| Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 1,02 W | Kategorie rázového napětí | III |
| Závažnost znečištění | 3 | | |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

UL data hodnocení

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) | 10 AWG | Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) | 26 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) | 10 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) | 26 AWG |
| Velikost napětí B (cURus) | 600 V | Velikost napětí C (cURus) | 600 V |
| Velikost napětí D (cURus) | 600 V | Velikost proudu B (cURus) | 30 A |
| Velikost proudu C (cURus) | 30 A | Velikost proudu D (cURus) | 5 A |
| Č. osvědčení (cURus) | E60693 | | |

Uzemnění - jmenovité údaje

Funkce PEN Ne

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|--|-------------------------|-------|---------------------|
| Dvojdutinka, max. | 1,5 mm ² | | |
| Dvojdutinka, max. | 0,5 mm ² | | |
| Délka odizolování | 12 mm | | |
| Délka tubusu pro dvojitou koncovku | Délka tubusu | max. | 12 mm |
| | | min. | 8 mm |
| | Průřez připojení vodiče | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 1,5 mm ² |
| Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1 | Délka tubusu | max. | 10 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Průřez připojení vodiče | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 1 mm ² |
| | Délka tubusu | max. | 12 mm |
| | | min. | 7 mm |
| | Průřez připojení vodiče | min. | 1,5 mm ² |
| | | max. | 2,5 mm ² |
| | Délka tubusu | max. | 15 mm |
| | | min. | 9 mm |
| | Průřez připojení vodiče | jmen. | 4 mm ² |
| | | | |
| Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4 | Průřez připojení vodiče | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 1 mm ² |
| | Délka tubusu | max. | 12 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Průřez připojení vodiče | min. | 1,5 mm ² |
| | | max. | 2,5 mm ² |
| | Délka tubusu | max. | 12 mm |
| | | min. | 8 mm |
| | Průřez připojení vodiče | jmen. | 4 mm ² |
| | | | |
| | Délka tubusu | max. | 12 mm |
| | | min. | 10 mm |
| Měřidlo podle IEC 60947-1 | A4 | | |
| Počet připojení | 2 | | |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 | | |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 | | |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 6 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² | | |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 4 mm ² | | |

Datum vytvoření 14. května 2024 23:59:03 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 6 mm²Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²Průřez připojení vodičů, splétané, max. 6 mm²Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²

Směr připojení vrchol

Typ připojení PUSH IN

Typ připojení 2 Zásuvné připojení Plug-in

Upínací rozsah, max. 6 mm²Upínací rozsah, min. 0,14 mm²

Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35

Průřez propojení AWG, max. AWG 12

Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-1

Návod k instalaci

Nosná lišta

Průřez propojení AWG, min.

AWG 26

Klasifikace

ETIM 7.0 EC000897

ETIM 9.0 EC000897

ECLASS 12.0 27-14-11-20

ETIM 8.0 EC000897

ECLASS 11.0 27-14-11-20

ECLASS 13.0 27-25-01-17

Osvědčení

Schválení



UL File Number Search Web UL

Č. osvědčení (cURus) E60693

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DNVGL certificate](#)
[CE Declaration of Conformity](#)
[UKCA declaration of conformity](#)
[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
[User Manual APTB FT](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Odlehčení



Odlehčení tahu chrání kontakt před mechanickým namáháním a chrání konektor před neúmyslným uvolněním z místa kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | APGSR 2.5/4 - 4P | Verze |
| Objednací číslo | 6457590000 | Odlehčení tahu (svorka), Wemid, Oranžová |
| GTIN (EAN) | 4050118472967 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | APGSR 2.5/4 - 8P | Verze |
| Objednací číslo | 6457600000 | Odlehčení tahu (svorka), Wemid, Oranžová |
| GTIN (EAN) | 4050118472929 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | APGSR 2.5/4 | Verze |
| Objednací číslo | 6457580000 | Odlehčení tahu (svorka), Wemid, Oranžová |
| GTIN (EAN) | 4050118472998 | |
| Množství | 25 ks | |

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 8/6 PLUS MC NE WS | Verze |
| Objednací číslo | 6951880000 | WS, Označení svorek, 8 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248632114 | Bílá |
| Množství | 600 ks | |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kódovací prvky



Pomocí kódovacích kontaktů zajišťují jednotlivé volby kódování bezproblémové zásuvné připojení plug-in.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | APGCE | Verze |
| Objednací číslo | 6514490000 | Kódovací prvek (svorka), Wemid, Oranžová, Šířka: 3.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118321906 | |
| Množství | 50 ks | |

WS 8/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 8/6 MM WS | Verze |
| Objednací číslo | 6007160000 | WS, Označení svorek, 8 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118391879 | |
| Množství | 600 ks | |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada A



A
Series

Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | APP 2 | Verze |
| Objednací číslo | 6489090000 | Řada A, Dělicí deska |
| GTIN (EAN) | 4050118499308 | |
| Množství | 50 ks | |

4 mm²

4
mm²

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Typ | AEP 2T 4 | Verze |
| Objednací číslo | 6540000000 | Řada A, Bočnice |
| GTIN (EAN) | 4050118551839 | |
| Množství | 20 ks | |

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Typ | AEP 2T 4 BL | Verze |
| Objednací číslo | 6540010000 | Řada A, Bočnice |
| GTIN (EAN) | 4050118551907 | |
| Množství | 20 ks | |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

WS 12/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 12/6 MM WS | Verze |
| Objednací číslo | 4007200000 | WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118391886 | |
| Množství | 600 ks | |

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 10/6 MC M NE RT | Verze |
| Objednací číslo | 4917440000 | WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551644 | Allen-Bradley, Červená |
| Množství | 600 ks | |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 10/6 MC M NE GN | Verze |
| Objednáací číslo | 6917420000 | WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551620 | Allen-Bradley, Zelená |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 10/6 MC M NE GE | Verze |
| Objednáací číslo | 6917430000 | WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551637 | Allen-Bradley, Žlutá |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 10/6 M PLUS MC NE WS | Verze |
| Objednáací číslo | 6003780000 | WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118424461 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 10/6 M MC NE WS | Verze |
| Objednáací číslo | 6818400000 | WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310876 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 10/6 PLUS MC NE WS | Verze |
| Objednáací číslo | 6046390000 | WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782109 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 10/6 MC M NE BL | Verze |
| Objednáací číslo | 6069080000 | WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248824618 | Allen-Bradley, Modrá |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 10/6 MC NE WS | Verze |
| Objednáací číslo | 6828450000 | WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248350513 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 600 ks | |

Řada A



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ | AEB 35 SCL/1 VO BK | Verze |
| Objednáací číslo | 6661300000 | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 VO | Verze |
| Objednáací číslo | 6661280000 | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Množství | 20 ks | |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ | AEB 35 SC/1 | Verze |
| Objednávací číslo | 6991920000 | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 VO GY | Verze |
| Objednávací číslo | 6661290000 | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | AEB 35 SC/1 BK | Verze |
| Objednávací číslo | 6475310000 | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Množství | 50 ks | |

Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 PLUS MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 6038650000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248767908 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 200 ks | |
| Typ | DEK 5/6 MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 6098300000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 200 ks | |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

SnapMark IDC



SnapMark - tento držák na značky byl vyvinut speciálně pro dvouúrovňové svorky řady I - IDK 1,5N. Flexibilní otočný mechanismus umožňuje snadné přidání nebo odebrání propojek. Lze jej použít se čtyřmi štítky DEK 5 nebo se dvěma štítky na středové konektory WS 10/5.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|-----------------------------|---|
| Typ | SNAPMARK I | Verze |
| Objednací číslo | 62805880000 | Označení skupiny, Označení svorek, 23 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248273614 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 50 ks | |

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 MC NE GR | Verze |
| Objednací číslo | 6238330000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323306 | Weidmueller, Šedá |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/6 MC NE BL | Verze |
| Objednací číslo | 6238290000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118267327 | Weidmueller, Modrá |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/6 MC NE GE | Verze |
| Objednací číslo | 6238280000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118038750 | Weidmueller, Žlutá |
| Množství | 1 000 ks | |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 MC NE GN | Verze |
| Objednávací číslo | 6238310000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118271812 | Weidmueller, Zelená |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/6 MC NE OR | Verze |
| Objednávací číslo | 6912090000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248540525 | Weidmueller, Oranžová |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/6 MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6609820000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | DEK 5/6 MC NE BR | Verze |
| Objednávací číslo | 6454900000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323313 | Weidmueller, Hnědá |
| Množství | 1 000 ks | |

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 MM WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6007120000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Množství | 600 ks | |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

4 mm²4
mm²

Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | APG 4/3-BG-BL-GN | Verze |
| Objednací číslo | 6540450000 | Konektor, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Tmavě béžová, Modrá, Zelená |
| GTIN (EAN) | 4050118552560 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | APG 4 MI GN | Verze |
| Objednací číslo | 6540600000 | Konektor, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Zelená |
| GTIN (EAN) | 4050118552713 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | APG 4/2 | Verze |
| Objednací číslo | 6540470000 | Konektor, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4050118552584 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | APG 4/3 | Verze |
| Objednací číslo | 6540480000 | Konektor, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4050118552591 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | APG 4/5 | Verze |
| Objednací číslo | 6540500000 | Konektor, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4050118552614 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | APG 4/8 | Verze |
| Objednací číslo | 6540530000 | Konektor, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4050118552645 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | APG 4 R GN | Verze |
| Objednací číslo | 6540630000 | Konektor, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Zelená |
| GTIN (EAN) | 4050118552744 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | APG 4 R | Verze |
| Objednací číslo | 6540610000 | Konektor, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4050118552720 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | APG 4 L | Verze |
| Objednací číslo | 6540360000 | Konektor, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4050118552461 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | APG 4/1 | Verze |
| Objednací číslo | 6540460000 | Konektor, 4 mm ² , 800 V, 32 A, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4050118552577 | |
| Množství | 50 ks | |

Datum vytvoření 14. května 2024 23:59:03 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

APGTB 4 2T 4C/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | APG 4/10 | Verze |
| Objednávací číslo | 6540550000 | Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4050118552669 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | APG 4 R BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6540620000 | Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Modrá |
| GTIN (EAN) | 4050118552737 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | APG 4/9 | Verze |
| Objednávací číslo | 6540540000 | Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4050118552652 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | APG 4 L BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6540560000 | Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Modrá |
| GTIN (EAN) | 4050118552676 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | APG 4/6 | Verze |
| Objednávací číslo | 6540510000 | Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4050118552621 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | APG 4 L GN | Verze |
| Objednávací číslo | 6540570000 | Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Zelená |
| GTIN (EAN) | 4050118552683 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | APG 4/5-3BG-BL-GN | Verze |
| Objednávací číslo | 6540430000 | Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Tmavě béžová, Modrá, Zelená |
| GTIN (EAN) | 4050118552546 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | APG 4 MI | Verze |
| Objednávací číslo | 6540580000 | Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4050118552690 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | APG 4/4 | Verze |
| Objednávací číslo | 6540490000 | Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4050118552607 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | APG 4 MI BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6540590000 | Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Modrá |
| GTIN (EAN) | 4050118552706 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | APG 4/4-3BG-GN | Verze |
| Objednávací číslo | 6540440000 | Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Tmavě béžová, Zelená |
| GTIN (EAN) | 4050118552553 | |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | APG 4/7 | Verze |
| Objednávací číslo | 6540520000 | Konektor, 4 mm², 800 V, 32 A, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN) | 4050118552638 | |
| Množství | 25 ks | |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Verze |
| Objednací číslo | 6011320000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 000 ks | |

Vlastní tisk



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 8/6 PLUS MC SDR | Verze |
| Objednací číslo | 6038820000 | WS, Označení svorek, 8 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248768073 | Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 120 ks | |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 12/6 MC NE GE | Verze |
| Objednací číslo | 6773551687 | WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141937 | Allen-Bradley, Žlutá |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 12/6 MC NE BL | Verze |
| Objednací číslo | 6773551693 | WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143269 | Allen-Bradley, Modrá |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 12/6 MC NE OR | Verze |
| Objednací číslo | 6773551690 | WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143245 | Allen-Bradley, Oranžová |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 12/6 PLUS MC NE WS | Verze |
| Objednací číslo | 6927530000 | WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248574209 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 12/6 MC NE BR | Verze |
| Objednací číslo | 6773551692 | WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143252 | Allen-Bradley, Hnědá |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 12/6 MC NE VI | Verze |
| Objednací číslo | 6773551689 | WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143238 | Allen-Bradley, Fialová |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 12/6 MC NE WS | Verze |
| Objednací číslo | 6609900000 | WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203467 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 600 ks | |
| Typ | WS 12/6 MC NE RT | Verze |
| Objednací číslo | 6773551686 | WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141920 | Allen-Bradley, Červená |
| Množství | 600 ks | |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Verze |
| Objednací číslo | 6749610000 | Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Tloušťka čepele (A): 0.6 mm |
| Množství | 1 ks | |

Ochranné kryty



Kryt kontaktů zástrčky nabízí ochranu před vnějšími vlivy, např. znečištěním prachem.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | APGPC 4 | Verze |
| Objednací číslo | 6540960000 | Víko svorky, Wemid, Oranžová, Výška: 14.8 mm, Šířka: 5.8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118553147 | Hloubka: 17.9 mm |
| Množství | 50 ks | |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Aretační prvky



Zástrčky lze bezpečně a snadno připevnit k základní svorkovnici pomocí zamykacího prvku. Zamykací prvek zabraňuje neúmyslnému odpojení zástrček od základní svorkovnice a zajišťuje maximální bezpečnost.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | APGLE 2.5/4 | Verze |
| Objednací číslo | 6457570000 | Zamykací spony (svorka), Wemid, Oranžová |
| GTIN (EAN) | 4050118473100 | |
| Množství | 25 ks | |

Vlastní tisk



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 12/6 PLUS MC SDR | Verze |
| Objednací číslo | 6927540000 | WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248574711 | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 120 ks | |
| Typ | WS 12/6 MC SDR | Verze |
| Objednací číslo | 6609910000 | WS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456658 | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 120 ks | |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.


Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 10/6 M PLUS MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 6007780000 | WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118393187 | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 120 ks | |
| Typ | WS 10/6 PLUS MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 6046330000 | WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782031 | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 120 ks | |
| Typ | WS 10/6 MC M SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 6818410000 | WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310883 | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 120 ks | |
| Typ | WS 10/6 MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 6828460000 | WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248367399 | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 120 ks | |

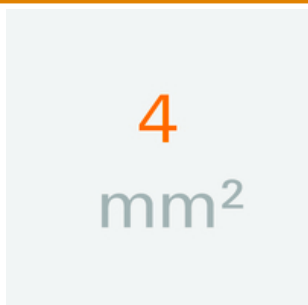4 mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/2 | Verze |
| Objednávací číslo | 6527930000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 60 ks | |

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/32 | Verze |
| Objednáací číslo | 6561670000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 32, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/3 | Verze |
| Objednáací číslo | 6527940000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/4 RD | Verze |
| Objednáací číslo | 6460800000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/5 BL | Verze |
| Objednáací číslo | 6528140000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/30 RD | Verze |
| Objednáací číslo | 6561600000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 30, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | A, Červená |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/2 BL | Verze |
| Objednáací číslo | 6528040000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/9 RD | Verze |
| Objednáací číslo | 6460750000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/9 | Verze |
| Objednáací číslo | 6528070000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/4 BL | Verze |
| Objednáací číslo | 6528120000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/8 | Verze |
| Objednáací číslo | 6460300000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/7 BL | Verze |
| Objednáací číslo | 6528180000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/6 RD | Verze |
| Objednáací číslo | 6460780000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/6 | Verze |
| Objednáací číslo | 6527990000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |

Datum vytvoření 14. května 2024 23:59:03 CEST

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/10 RD | Verze |
| Objednávací číslo | 6460740000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/2 RD | Verze |
| Objednávací číslo | 6460450000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | A, Červená |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/3 RD | Verze |
| Objednávací číslo | 6460810000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | A, Červená |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/30 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6561610000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 30, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | A, Modrá |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/5 RD | Verze |
| Objednávací číslo | 6460790000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/3 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6528080000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/30 | Verze |
| Objednávací číslo | 6561580000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 30, Rozteč v mm (P): 6.10, 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | A, Oranžová |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/9 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6528220000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/50 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6528240000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/4 | Verze |
| Objednávací číslo | 6527970000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/5 | Verze |
| Objednávací číslo | 6527980000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/7 | Verze |
| Objednávací číslo | 6528020000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/8 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6528190000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |

Datum vytvoření 14. května 2024 23:59:03 CEST

APGTB 4 2T 4C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 4N/10 | Verze |
| Objednávací číslo | 6528090000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/50 RD | Verze |
| Objednávací číslo | 6460730000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/8 RD | Verze |
| Objednávací číslo | 6460760000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/10 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6528230000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/6 BL | Verze |
| Objednávací číslo | 6528170000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | Izolované: Ano, 32 A, Modrá |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/7 RD | Verze |
| Objednávací číslo | 6460770000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | Izolované: Ano, 32 A, Červená |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/50 | Verze |
| Objednávací číslo | 6528130000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | Izolované: Ano, 32 A, Oranžová |
| Množství | 5 ks | |

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verze |
| Objednávací číslo | 6805520000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Verze |
| Objednávací číslo | 6805490000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Množství | 100 ks | |