


**FF-FIMT 2X 54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

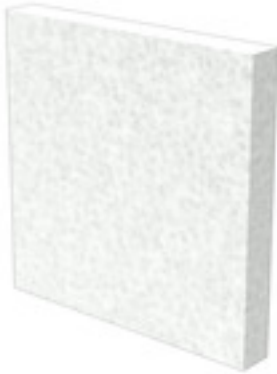

Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschrankes. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Filtermatte, IP54, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">2556660000</a>
Typ	FF-FIMT 2X 54
GTIN (EAN)	4050118567281
VPE	5 Stück

**FF-FIMT 2X 54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	119 mm	Höhe (inch)	4,685 inch
Breite	119 mm	Breite (inch)	4,685 inch
Nettogewicht	4,4 g		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

**Allgemeine Angaben**

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C	Farbe	weiß
Filterklasse	G 4	Mit Filter	Ja
Montageart	gerastet	Schutzart (UL)	Type 12

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Anwenderdokumentation	<a href="#">Operating instructions</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>