

FF-SL 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Optimalizovaný design pro kompaktní skříně, kde prostor je vzácný. Vhodný pro použití uvnitř i venku díky ochraně IP55 a použití plastu odolného proti UV záření.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Filtrační větrák, IP55, Šedá
Objednací číslo	2557030000
Typ	FF-SL 67 55/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567663
Množství	1 ks
K dispozici do	2023-11-10

FF-SL 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	131 mm	Hloubka (v palcích)	5,157 inch
Výška	320 mm	Výška (v palcích)	12,598 inch
Šířka	320 mm	Šířka (v palcích)	12,598 inch
Čistá hmotnost	4 050 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...55 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Aktuální spotřeba	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	Proud	0,51 A
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	Proud	0,7 A
Barevný	Šedá	
EMC verze	No	
Emise hluku	66 dB(A)	
Hloubka instalace	124 mm	
Jmenovité AC napětí	230 V	
Jmenovité napětí	230 V AC \pm 10%	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
MTBF	40 000 h	
Napájení	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	jmen.	115 W
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	jmen.	165 W
Objemový tok s výfukovým fitrem	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	Objemový tok	530 m ³ /h
	Filtr výfuku	IP55
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	Objemový tok	580 m ³ /h
Objemový tok, volný průběh	Filtr výfuku	IP55
	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	Objemový tok	705 m ³ /h
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
Objemový tok, volný průběh při 50 Hz	Objemový tok	725 m ³ /h
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
Objemový tok, volný průběh při 60 Hz	Objemový tok	725 m ³ /h
Odolné proti UV záření	Ano	
Pojistka	6 A	
Rozsah provozní teploty	-40...55 °C	
Stupeň krytí (UL)	Type 12	
S filtrem	Ano	
Typ montáže	Přichytka	
Typ připojení	Blok svorek	
Typ větráku	Police	
Třída filtru	G 4	
Velikost	6	
Výška instalace	7 mm	
Výška instalačních výřezů	291 mm	
Šířka instalačních výřezů	291 mm	

FF-SL 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E252704

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	EU Declaration of Conformity
Uživatelská dokumentace	Installation- and operating instructions
Katalogy	Catalogues in PDF-format


FF-SL 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Nákresy

Graph

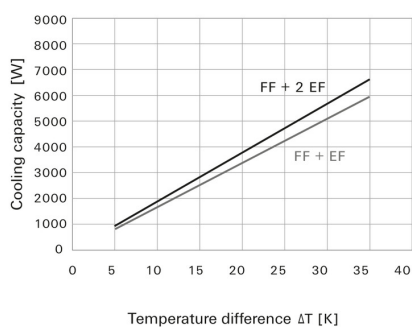

Graph

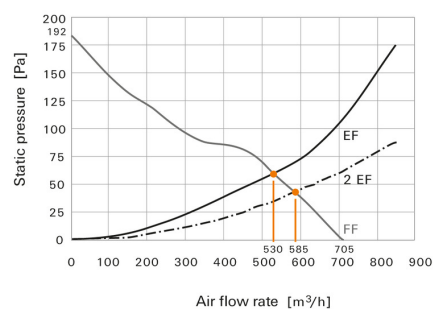

FF-SL 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Filtr výfuku



Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru. Funkční klapka umožňuje rychlou a snadnou výměnu podložek filtru, což šetří čas a peníze.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EF-EMC 60 54 BK	Verze
Objednací číslo	6557700000	Filtr výfuku, IP54, černá
GTIN (EAN)	4050118568349	
Množství	1 ks	
Typ	EF-EMC 60 55 BK	Verze
Objednací číslo	6557720000	Filtr výfuku, IP55, černá
GTIN (EAN)	4050118568363	
Množství	1 ks	
Typ	EF-EMC 60 54 GY	Verze
Objednací číslo	6557690000	Filtr výfuku, IP54, Šedá
GTIN (EAN)	4050118568332	
Množství	1 ks	
Typ	EF-EMC 60 55 GY	Verze
Objednací číslo	6557710000	Filtr výfuku, IP55, Šedá
GTIN (EAN)	4050118568356	
Množství	1 ks	

Filtrační větrák



Filtrační větráky kombinují bezpečné a úsporné chlazení skříně díky své nízké spotřebě proudu a maximálnímu průtoku vzduchu. Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FF-FIMT 6X 55	Verze
Objednací číslo	6557050000	Podložka filtru, IP55, Bílá
GTIN (EAN)	4050118567687	
Množství	5 ks	
Typ	FF-FIMT 6X 54	Verze
Objednací číslo	6567310000	Podložka filtru, IP54, Bílá
GTIN (EAN)	4050118576955	
Množství	5 ks	