

## EF-EMC 10 54 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Abbildung ähnlich



Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten. Durchdachte Details wie der leicht bedienbare Klappdeckel ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Mattenwechsel und sparen somit Zeit und Geld.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Austrittsfilter, IP54, grau
Best.-Nr.	<a href="#">2557550000</a>
Typ	EF-EMC 10 54 GY
GTIN (EAN)	4050118568196
VPE	1 Stück
Lieferbar bis	2023-11-10

Erstellungs-Datum 29. April 2024 15:51:12 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## EF-EMC 10 54 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	23 mm	Tiefe (inch)	0,906 inch
Höhe	109 mm	Höhe (inch)	4,291 inch
Breite	109 mm	Breite (inch)	4,291 inch
Nettogewicht	108 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

### Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	EMV-Ausführung	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3
Einbauausschnitt Breite	93 mm	Einbauausschnitt Höhe	93 mm
Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C	Farbe	grau
Filterklasse	G 4	Mit Filter	Ja
Montageart	gerastet	Montagehöhe	4 mm
Montagetiefe	19 mm	Schutzart (UL)	Type 12
Werkstoff	Thermoplast		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

### Zulassungen


ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

Diagramm

Shielding effectiveness measurements

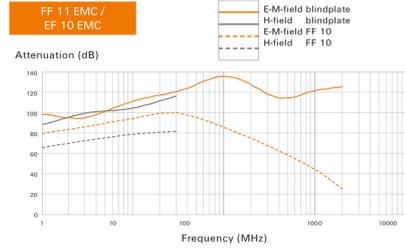

## EF-EMC 10 54 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Filterlüfter



Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	FF-FIMT 11 54	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2556600000</a>	Filtermatte, IP54, weiß
GTIN (EAN)	4050118567229	
VPE	5 Stück	