

EF-EMC 20 55 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten. Durchdachte Details wie der leicht bedienbare Klappdeckel ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Mattenwechsel und sparen somit Zeit und Geld.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Austrittsfilter, IP55, schwarz
Best.-Nr.	2557600000
Typ	EF-EMC 20 55 BK
GTIN (EAN)	4050118568240
VPE	1 Stück
Lieferbar bis	2023-11-10

EF-EMC 20 55 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	31 mm	Tiefe (inch)	1,22 inch
Höhe	145 mm	Höhe (inch)	5,709 inch
Breite	145 mm	Breite (inch)	5,709 inch
Nettogewicht	180 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	EMV-Ausführung	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3
Einbauausschnitt Breite	126,5 mm	Einbauausschnitt Höhe	126,5 mm
Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C	Farbe	schwarz
Filterklasse	G 4	Mit Filter	Ja
Montageart	gerastet	Montagehöhe	5 mm
Montagetiefe	26 mm	Schutzart (UL)	Type 12
Werkstoff	Thermoplast		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Zulassungen


ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Diagramm

Shielding effectiveness measurements

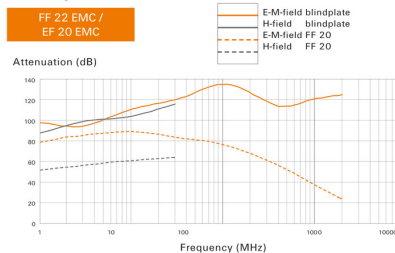

EF-EMC 20 55 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Filterlüfter**

Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	FF-FIMT 2X 55	Ausführung
Best.-Nr.	2556670000	Filtermatte, IP55, weiß
GTIN (EAN)	4050118567298	
VPE	5 Stück	