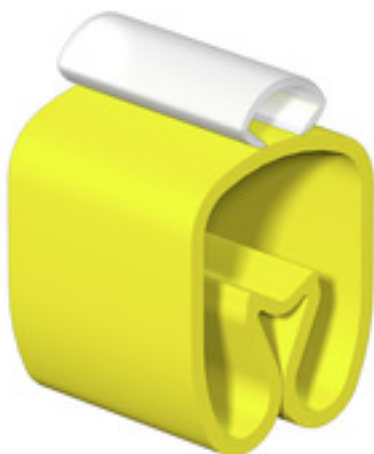


**VT-TM 3/12 HF-V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednací údaje**

Verze	x 5.3 mm, TPU, Barevný: Žlutá, Transparentní
Objednací číslo	<a href="#">2571330000</a>
Typ	VT-TM 3/12 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608359
Množství	50 ks

Datum vytvoření 19. května 2024 18:03:18 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## VT-TM 3/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0,472 inch
Šířka	5,3 mm	Šířka (v palcích)	0,209 inch
Čistá hmotnost	0,711 g		

## Obecné údaje

Barevný	Žlutá, Transparentní	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	TPU
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C
Tištěné znaky	bez	Typ tisku	prázdný
Šířka	5,3 mm		

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	2,5 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	16 mm
Vnější prům. vodiče, min.	8 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## VT-TM 3/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## TM-I 12

**Spolehlivost procesu: TM-I**

Vkládací štítky TM-I mají poutko, které pomáhá při vkládání do průhledných pouzder typu TM. Jakmile je štítek umístěn, poutko se na perforovaném místě odtrhne. Takto připravená pouzdra lze jednoduše nasunout na vodiče. Výhody pro vás: velká množství lze efektivně připravit v jediném kroku.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	TM-I 12 MM WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6005440000</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118390278	
Množství	2 000 ks	
Typ	TM-I 12 MM RT	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6005730000</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Červená
GTIN (EAN)	4050118390513	
Množství	2 000 ks	
Typ	TM-I 12 MM GE	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6005550000</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118390148	
Množství	2 000 ks	
Typ	TM-I 12 MM BL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6005890000</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4050118390414	
Množství	2 000 ks	

## VT-TM 3/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost.

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	VT-TM-I 12 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6714091044</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190332457	
Množství	640 ks	
Typ	TM-I 12 MC NE RT	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6718411686</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Červená
GTIN (EAN)	4008190397463	
Množství	320 ks	
Typ	TM-I 12 MC NE GN	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6718411688</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Zelená
GTIN (EAN)	4008190398682	
Množství	320 ks	
Typ	TM-I 12 MC NE GE	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6718411687</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190348984	
Množství	320 ks	
Typ	TM-I 12 MC NE WS V0	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6434760000</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118239508	
Množství	320 ks	
Typ	VT-TM-I 12 MC NE GE	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6714091687</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190332471	
Množství	640 ks	
Typ	TM-I 12 MC NE BL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6718411693</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190397456	
Množství	320 ks	

Datum vytvoření 19. května 2024 18:03:18 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## VT-TM 3/12 HF-V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	TM-I 12 MC NE WS	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6718411044</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190348977	
Množství	320 ks	
Typ	TM-I 12 MC NE OR	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6164190000</a>	TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Oranžová
GTIN (EAN)	4032248953967	
Množství	320 ks	