

**CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bestellung nur auf Anfrage**

Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Verdrahtungskanal Halogenfrei, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2590040000</a>
Typ	CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKGY
GTIN (EAN)	4050118603415
VPE	48 m

## CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKG Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	37,5 mm	Höhe (inch)	1,476 inch
Breite	37,5 mm	Breite (inch)	1,476 inch
Länge	2.000 mm	Länge (inch)	78,74 inch
Nettogewicht	277 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-25...120 °C
--------------------------	--------------

### Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Deckel	Ja	Einsatztemperaturbereich	-25...120 °C
Farbe	dunkelgrau	Flexibler Verdrahtungskanal	Nein
Halogene	Nein	Kriechstromfest	Ja
Lieferumfang	Verdrahtungskanal, Deckel	Montageart	geschraubt, geklebt, genietet
Normen	Gemäß DIN EN 50085	Nutzbarer Querschnitt	1.125 mm <sup>2</sup>
Schlitzabstand	7,5 mm	Schlitzbreite	5 mm
Werkstoff	PPE		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E500004

### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)


**Datenblatt**

**CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

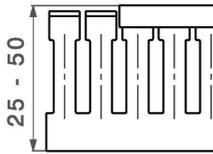

## CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Markierung



Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	CD-LBH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2562850000</a>	Verdrahtungskanal Schildschiene Halter, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
VPE	150 Stück	
Typ	CD-LB	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2562680000</a>	Verdrahtungskanal Schildschiene, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
VPE	150 Stück	
Typ	CD-LBK	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2554120000</a>	Verdrahtungskanal Schildschiene Kit, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
VPE	20 Stück	

### Niet und Abdeckung

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.



### Allgemeine Bestelldaten

Typ	EXRV 4.5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2562700000</a>	Spreizniet, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
VPE	1.000 Stück	
Typ	EXRV-T 4.5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2562720000</a>	Spreizniet Werkzeug
GTIN (EAN)	4050118571578	
VPE	4 Stück	
Typ	EXRV-T 6.5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2562710000</a>	Spreizniet Werkzeug
GTIN (EAN)	4050118571615	
VPE	4 Stück	

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 01:44:13 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKG Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Typ	EXRV 6.5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2562690000</a>	Spreizniet, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
VPE	1.000 Stück	

### Dunkelgrau

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.



### Allgemeine Bestelldaten

Typ	CD-LID 37.5 DKG Y	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2589070000</a>	Verdrahtungskanal Deckel, 37.5 mm
GTIN (EAN)	4050118602524	
VPE	2 m	

### Seitenarm

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.



### Allgemeine Bestelldaten

Typ	CD-RETA	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2554080000</a>	Verdrahtungskanal Niederhalter Arm
GTIN (EAN)	4050118564204	
VPE	100 Stück	