

FUSE HOLDER CLIP THT FOR 10MM FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fotovoltaikus biztosítéktartó PV alkalmazásokhoz

- Fotovoltaikus DC összekötő dobozokban való használatra, 1000 V-ig
- DIN sínre szerelt
- Hengeres biztosíték összekötőkkel való használatra, 1–30 A-ig, 10x38 mm gPV esetén

Általános rendelési adatok

Verzió	Fotovoltaikus egységek, Biztosítóelem
Rendelési szám	2604280000
Típus	FUSE HOLDER CLIP THT FOR 10MM FUSES
GTIN (EAN)	4050118702194
Qty.	150 Stück
Csomagolás	Doboz

FUSE HOLDER CLIP THT FOR 10MM FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0,031 g
-------------	---------

Biztosítéktartó csatlakozás

Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás
--------------------	-------------------------

Biztosítéktartó műszaki adatok

Szín	ezüst	Potenciálok száma	1
------	-------	-------------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-44-04-92	ECLASS 9,1	27-44-04-92
ECLASS 10.0	27-44-04-92	ECLASS 11.0	27-46-04-05
ECLASS 12.0	27-46-04-05	ECLASS 13.0	27-46-04-05

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Technical Documentation	Hole Pattern of 2604280000
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

FUSE HOLDER CLIP THT FOR 10MM FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

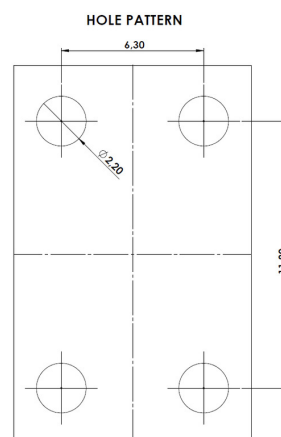

FUSE HOLDER CLIP THT FOR 10MM FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

10x38 mm



Fotovoltaikus biztosítéktartó PV alkalmazásokhoz

- Fotovoltaikus DC összekötő dobozokban való használatra, 1000 V-ig
- DIN sínre szerelt
- Hengeres biztosíték összekötőkkel való használatra, 1–30 A-ig, 10x38 mm gPV esetén

Általános rendelési adatok

Típus	10X38 GPV 1KV FUSE COVER	Verzió
Rendelési szám	7940111904	Fotovoltaikus egységek, Biztonsági modul, Biztosítós leválasztó,
GTIN (EAN)	4064675336129	Műanyag fedél, 10x38, 1000 V
Qty.	1 Stück	

10x38 gPV



A gPV hengeres biztosítóbetéteket úgy tervezték, hogy kompakt, biztonságos és gazdaságos védelmet nyújtsanak a max 1500 V egyenáramú fotovoltaikus modulok számára (mezővédelem). Biztosítják mind a túlterhelés, mind a rövidzárlat elleni védelmet (gPV osztály az IEC60269-6 és UL248-19 szabványok szerint). Nagy belső nyomású és hőszokkálló kerámiacsőből készülnek, ami kis térben is nagy kapcsolókapacitást biztosít. Az érintkezők ezüstözött rézből, az olvadó elemek pedig tiszta ezüstsől készülnek az öregedés megakadályozása és az elektromos jellemzők változatlanságának megőrzése érdekében. 10x38 mm, 10x85 mm és 22x58 mm méretben kaphatók.

Általános rendelési adatok

Típus	FUSE 10X38 20A 1000 VDC ...	Verzió
Rendelési szám	783280000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
GTIN (EAN)	4064675060000	20 A
Qty.	10 Stück	
Típus	FUSE 10X38 8A 1000 VDC ...	Verzió
Rendelési szám	783220000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
GTIN (EAN)	4064675059943	8 A
Qty.	10 Stück	
Típus	FUSE 10X38 25A 1000 VDC ...	Verzió
Rendelési szám	827990000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
GTIN (EAN)	4064675367819	25 A inline biztosíték
Qty.	10 Stück	
Típus	FUSE 10X38 12A 1000 VDC ...	Verzió
Rendelési szám	783240000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
GTIN (EAN)	4064675059967	12 A
Qty.	10 Stück	

FUSE HOLDER CLIP THT FOR 10MM FUSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	FUSE 10X38 2A 1000 VDC ...	Verzió
Rendelési szám	8783170000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
GTIN (EAN)	4064675059691	2 A
Qty.	10 Stück	
Típus	FUSE 10X38 30A 1000 VDC ...	Verzió
Rendelési szám	8783200000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
GTIN (EAN)	4064675367826	30 A
Qty.	10 Stück	
Típus	FUSE 10X38 10A 1000 VDC ...	Verzió
Rendelési szám	8783230000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
GTIN (EAN)	4064675059950	10 A
Qty.	10 Stück	
Típus	FUSE 10X38 1A 1000 VDC ...	Verzió
Rendelési szám	8783160000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
GTIN (EAN)	4064675059684	1 A
Qty.	10 Stück	
Típus	FUSE 10X38 16A 1000 VDC ...	Verzió
Rendelési szám	8783260000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
GTIN (EAN)	4064675059981	16 A
Qty.	10 Stück	
Típus	FUSE 10X38 3A 1000 VDC ...	Verzió
Rendelési szám	8783180000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
GTIN (EAN)	4064675059905	3 A
Qty.	10 Stück	
Típus	FUSE 10X38 6A 1000 VDC ...	Verzió
Rendelési szám	8783210000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
GTIN (EAN)	4064675059936	6 A
Qty.	10 Stück	
Típus	FUSE 10X38 5A 1000 VDC ...	Verzió
Rendelési szám	8783200000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
GTIN (EAN)	4064675059929	5 A
Qty.	10 Stück	
Típus	FUSE 10X38 4A 1000 VDC ...	Verzió
Rendelési szám	8783190000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
GTIN (EAN)	4064675059912	4 A
Qty.	10 Stück	
Típus	FUSE 10X38 15A 1000 VDC ...	Verzió
Rendelési szám	8783250000	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
GTIN (EAN)	4064675059974	15 A
Qty.	10 Stück	