

G-1L-106/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

1-polige Phasenschienen mit Gabelkontakt dienen der Potentialverteilung auf weiteren Komponenten im Schalt-schrank wie den Leistungsschutzschaltern, Fehlerstrom-schutzschaltern und anderen Installationsgeräten.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Querverbinder (Klemmen), Polzahl: 6, Raster in mm (P): 17.80, 80 A, grau |
| Best.-Nr. | 2657780000 |
| Typ | G-1L-106/16 |
| GTIN (EAN) | 4050118672749 |
| VPE | 20 Stück |

G-1L-106/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe | 16,8 mm | Tiefe (inch) | 0,661 inch |
| Höhe | 16,5 mm | Höhe (inch) | 0,65 inch |
| Breite | 108 mm | Breite (inch) | 4,252 inch |
| Nettogewicht | 14 g | | |

Allgemeines

| | |
|---------|---|
| Polzahl | 6 |
|---------|---|

Bemessungsdaten

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------|------|
| Bemessungsquerschnitt | 16 mm ² | Nennstrom | 80 A |
|-----------------------|--------------------|-----------|------|

Maße

| | |
|------------------|---------|
| Raster in mm (P) | 17,8 mm |
|------------------|---------|

Werkstoffdaten

| | |
|-------|------|
| Farbe | grau |
|-------|------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|---|--|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | CE Declaration of Conformity |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |

G-1L-106/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

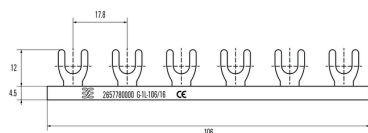

G-1L-106/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Endkappen und Abdeckungen



Endkappen und Abdeckungen sorgen auch nach dem Ablängen der Phasenschiene oder bei freistehenden Kontakten für die erforderlichen Kriechstrecken im System und garantieren die Fingersicherheit nach DIN EN 50274.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | END CAP G+S 1L/10-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2658970000 | Klemmenabdeckung, grau |
| GTIN (EAN) | 4050118671551 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | PROTECTION COVER G+S /5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2659040000 | Klemmenabdeckung, gelb |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | |
| VPE | 10 Stück | |

Einspeiseklemmen



Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ | FIT 50 SN/F | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2659100000 | Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | |
| VPE | 3 Stück | |
| Typ | FIT 25 SN | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2659060000 | Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | FIT 25 GN | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2659050000 | Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | FIT 50 GN | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2659070000 | Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| VPE | 3 Stück | |

Erstellungs-Datum 9. Mai 2024 19:27:31 MESZ

G-1L-106/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FIT 50 GN/F | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2659090000 | Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| VPE | 3 Stück | |
| Typ | FIT 50 SN | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2659080000 | Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| VPE | 3 Stück | |