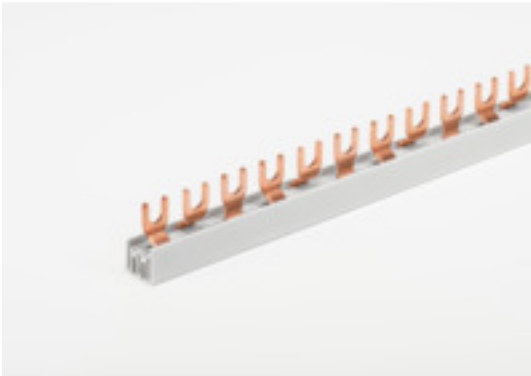


G-3L-320/16 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

3-polige Phasenschienen mit Gabelkontakt dienen der Potentialverteilung auf weiteren Komponenten im Schalt-schrank wie den Leistungsschutzschaltern, Fehlerstrom-schutzschaltern und anderen Installationsgeräten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Querverbinder (Klemmen), Polzahl: 18, Raster in mm (P): 17.80, 80 A, grau
Best.-Nr.	2658420000
Typ	G-3L-320/16 C
GTIN (EAN)	4050118672107
VPE	20 Stück

G-3L-320/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	15,4 mm	Tiefe (inch)	0,606 inch
Höhe	31 mm	Höhe (inch)	1,22 inch
Breite	320 mm	Breite (inch)	12,598 inch
Nettogewicht	47,9 g		

Allgemeines

Polzahl	18
---------	----

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	16 mm ²	Nennstrom	80 A
-----------------------	--------------------	-----------	------

Maße

Raster in mm (P)	17,8 mm
------------------	---------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
-------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	--



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	CE Declaration of Conformity
Kataloge	Catalogues in PDF-format

G-3L-320/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

 
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung



G-3L-320/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Endkappen und Abdeckungen



Endkappen und Abdeckungen sorgen auch nach dem Ablängen der Phasenschielen oder bei freistehenden Kontakten für die erforderlichen Kriechstrecken im System und garantieren die Fingersicherheit nach DIN EN 50274.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Ausführung
Best.-Nr.	2659040000	Klemmenabdeckung, gelb
GTIN (EAN)	4050118671490	
VPE	10 Stück	
Typ	END CAP G+S 3L/16	Ausführung
Best.-Nr.	2659600000	Klemmenabdeckung, grau
GTIN (EAN)	4050118673548	
VPE	10 Stück	

Einspeiseklemmen



Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	FIT 50 SN/F	Ausführung
Best.-Nr.	2659100000	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671438	
VPE	3 Stück	
Typ	FIT 25 SN	Ausführung
Best.-Nr.	2659060000	Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671476	
VPE	10 Stück	
Typ	FIT 25 GN	Ausführung
Best.-Nr.	2659050000	Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671483	
VPE	10 Stück	
Typ	FIT 50 GN	Ausführung
Best.-Nr.	2659070000	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671469	
VPE	3 Stück	

Erstellungs-Datum 9. Mai 2024 07:57:38 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

G-3L-320/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	FIT 50 GN/F	Ausführung
Best.-Nr.	2659090000	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
VPE	3 Stück	
Typ	FIT 50 SN	Ausführung
Best.-Nr.	2659080000	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
VPE	3 Stück	