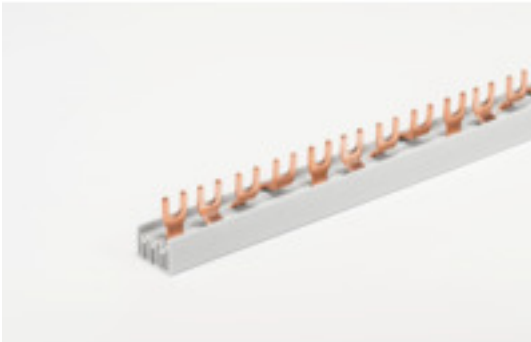


**G-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Similar to illustration

4-polige Phasenschiene mit Gabelkontakt dienen der Potentialverteilung auf weiteren Komponenten im Schalt-schrank wie den Leistungsschutzschaltern, Fehlerstrom-schutzschaltern und anderen Installationsgeräten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Querverbinder (Klemmen), Polzahl: 54, Raster in mm (P): 17.80, 80 A, grau
Best.-Nr.	<a href="#">2658800000</a>
Typ	G-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16 C
GTIN (EAN)	4050118671728
VPE	15 Stück

**G-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	16,8 mm	Tiefe (inch)	0,661 inch
Höhe	16,5 mm	Höhe (inch)	0,65 inch
Breite	1.016 mm	Breite (inch)	40 inch
Nettogewicht	255 g		

**Allgemeines**

Polzahl	54
---------	----

**Bemessungsdaten**

Bemessungsquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>	Nennstrom	80 A
-----------------------	--------------------	-----------	------

**Maße**

Raster in mm (P)	17,8 mm
------------------	---------

**Werkstoffdaten**

Farbe	grau
-------	------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

**Zulassungen**

Zulassungen	
-------------	--



ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## G-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16 C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

 
D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Zeichnung



## G-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Einspeiseklemmen



Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	FIT 25 SN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659060000</a>	Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
VPE	10 Stück	
Typ	FIT 50 SN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659080000</a>	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
VPE	3 Stück	
Typ	FIT 50 SN/F	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659100000</a>	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671438	
VPE	3 Stück	
Typ	FIT 25 GN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659050000</a>	Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
VPE	10 Stück	
Typ	FIT 50 GN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659070000</a>	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671469	
VPE	3 Stück	
Typ	FIT 50 GN/F	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659090000</a>	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
VPE	3 Stück	

**G-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Endkappen und Abdeckungen**

Endkappen und Abdeckungen sorgen auch nach dem Ablängen der Phasenschienen oder bei freistehenden Kontakten für die erforderlichen Kriechstrecken im System und garantieren die Fingersicherheit nach DIN EN 50274.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659040000</a>	Klemmenabdeckung, gelb
GTIN (EAN)	4050118671490	
VPE	10 Stück	
Typ	END CAP G+S 4L/16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659030000</a>	Klemmenabdeckung, grau
GTIN (EAN)	4050118671506	
VPE	10 Stück	