

## WTTB 6 PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Kabeláž proudového a napětového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	PE svorka, Šroubové připojení, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, zelená / žlutá
Objednací číslo	<a href="#">2710100000</a>
Typ	WTTB 6 PE
GTIN (EAN)	4064675021124
Množství	50 ks

## WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	69 mm	Hloubka (v palcích)	2,717 inch
Výška	100 mm	Výška (v palcích)	3,937 inch
Šířka	8,1 mm	Šířka (v palcích)	0,319 inch
Čistá hmotnost	31,3 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

## Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ano	Počet potenciálů	1
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	2
Počet pólů na řadu	1	Lišta	TS 35
PE funkce	Ano		

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	zelená / žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	8 AWG	Průřez vodiče min. (CSA)	22 AWG
Č. osvědčení (CSA)	200039-80086745		

## Další technická data

Otevřené strany	pravá	Příchytka	Ano
Typ montáže	Příchytka	Typ upevnění	clip-in
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez	6 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovité napětí k sousední sorce	500 V	Jmenovité DC napětí	500 V
Standardy	IEC 60947-7-2	Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0,78 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Jmenovité napětí k sousední sorce při impulzu	6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1,31 W	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3		

## UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	8 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	8 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	22 AWG
Č. osvědčení (cURus)	E60693		

## Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení	Šroubové připojení
--------------------------------	--------------------

Datum vytvoření 20. května 2024 16:19:28 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	12 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	A4
Počet připojení	2	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Průřez propojení AWG, min.	AWG 22	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Směr připojení	na straně
Svěrný šroub	M 3,5	Typ připojení	Šroubové připojení
Upínací rozsah, max.	10 mm <sup>2</sup>	Upínací rozsah, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Utahovací moment, max.	1,6 Nm	Utahovací moment, min.	0,8 Nm
Velikost nože	0,8 x 4,0 mm		

## Všeobecně

Lišta	TS 35	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Průřez propojení AWG, min.	AWG 22	Standardy	IEC 60947-7-2

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000901	ETIM 7.0	EC000901
ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ECLASS 9.0	27-14-11-41	ECLASS 9.1	27-14-11-41
ECLASS 10.0	27-14-11-41	ECLASS 11.0	27-14-11-41
ECLASS 12.0	27-14-11-41	ECLASS 13.0	27-25-01-03

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E60693

## WTTB 6 PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DNVGL certificate](#)

[CB Testreport](#)

[CB Certificate](#)

[CE Declaration of Conformity](#)

[UKCA declaration of conformity](#)

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace

[User Manual HTTB/ATTB 6](#)

Katalogy




 
[Catalogues in PDF-format](#)

## WTTB 6 PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

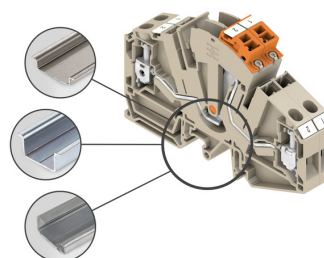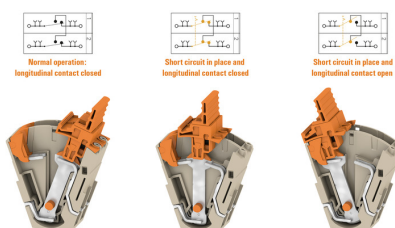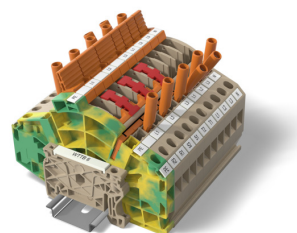

## WTTB 6 PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Zkratovací prvky




Zkratovací můstek lze jednoduše a rychle zasunout do svorkovnice. Pokud je pomocí pákového konektoru připojeno několik pák současně, lze realizovat funkci make before break. Jednou namontovaný zkratovací můstek nelze z aplikace vyjmout.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SCCB TTB 6/2	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710190000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.10,
GTIN (EAN)	4050118847987	Izolované: Ano, 30 A, Oranžová
Množství	25 ks	
Typ	SCCB TTB 6/4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710210000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.10,
GTIN (EAN)	4050118848007	Izolované: Ano, 30 A, Oranžová
Množství	25 ks	
Typ	SCCB TTB 6/3	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710200000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.10,
GTIN (EAN)	4050118847994	Izolované: Ano, 30 A, Oranžová
Množství	25 ks	

### Zámek spínače

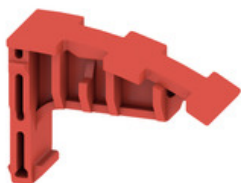

Zámek spínače lze do svorkovnice snadno zasunout shora. Zámek spínače zabraňuje neoprávněnému otevření nebo uzavření obvodů, protože blokuje odpojovací páčku v příslušné poloze.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SL TTB 6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710220000</a>	Blokovací zařízení (svorka), PA 66/6, Červená
GTIN (EAN)	4050118893311	
Množství	50 ks	

## WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Koncové deska

**Kabeláž proudového a napětového transformátoru**

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	EP TTB 6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710170000</a>	Řada A, Bočnice
GTIN (EAN)	4050118822229	
Množství	20 ks	

## Testovací zdířky



Zkušební zásuvka slouží k připojení zkušebních zařízení se standardní zástrčkou 4.0 o šířce do 10 mm do svorkovnice. Zkušební zásuvky jsou uspořádány pod úhlem, proto lze všechna standardní měření (i sousední) realizovat v šířce svorky 8,1 mm.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	TS TTB 6 WT	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6817250000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 VT	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710530000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm, 0.00 mm, Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 BR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6715540000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.5 mm, 0.00 mm, Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 OR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710470000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 GN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710490000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
Množství	48 ks	

## WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	TS TTB 6 RD	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710510000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 BK	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710520000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 YL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710500000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
Množství	48 ks	
Typ	TS TTB 6 BL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710480000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
Množství	48 ks	

## Řada A



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	AEB 35 SCL/1 V0	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6661280000</a>	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702163	
Množství	20 ks	
Typ	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6661290000</a>	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702170	
Množství	20 ks	
Typ	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6661300000</a>	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118702187	
Množství	20 ks	



## WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

6 mm<sup>2</sup>6  
mm<sup>2</sup>

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 6N/2	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6985740000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370362	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/3	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6985760000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370263	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/7	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6733960000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066804	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/7 BL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6786900000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064596	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/10	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6733970000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066811	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/3 BL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6985840000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370379	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6985780000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370287	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 6N/10 BL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6786910000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064602	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/6 BL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6786890000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064572	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 6N/6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6733950000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066699	Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 20. května 2024 16:19:28 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WTTB 6 PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	ZQV 6N/4 BL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6985850000</a>	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370447	Izolované: Ano, 41 A, Modrá
Množství	60 ks	

## DEK 5/8



### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

### Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	DEK-A 5/8 MM WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6448860000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118462968	
Množství	500 ks	

## Profily vík



### Kabeláž proudového a napěťového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	CP TTB	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710140000</a>	Kryt víka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Množství	10 ks	

Datum vytvoření 20. května 2024 16:19:28 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	CH TTB	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710130000</a>	Kryt víka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Množství	1 ks	
Typ	CS TTB	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710150000</a>	Řada A, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4064675021148	
Množství	10 ks	

## Pákové spojení



## Kabeláž proudového a napětového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	LL TTB 6/2 BL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710310000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM RD	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710410000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 BL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710240000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM BL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710380000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/3	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710440000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 WT	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6817220000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710370000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 20. května 2024 16:19:28 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

11

## WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	LL TTB 6/6	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710460000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Množství	10 ks	
Typ	LL TTB 6/2 GN	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710320000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 WT	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6817230000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM VT	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710430000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 BR	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6762590000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 VT	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710290000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 RD	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710270000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 BR	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6762600000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM BK	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710420000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 VT	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710360000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/4	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710450000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Množství	25 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM BR	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6762610000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM GN	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6710390000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 20. května 2024 16:19:28 CEST

**WTTB 6 PE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Příslušenství**

Typ	LL TTB 6/3 CM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6726100000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710230000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM WT	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6817240000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 BK	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710280000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 BK	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710350000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 YL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710330000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/4 CM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6726110000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 RD	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710340000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 YL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710260000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2 CM YL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710400000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/2	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710300000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Množství	50 ks	
Typ	LL TTB 6/1 GN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6710250000</a>	Aretační páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Množství	50 ks	

## WTTB 6 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Nula



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">341630000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, Bílá
Množství	500 ks	